


受注生産品
Made-to-order items

ストレートシャンク・チャッキングリーマ Chucking Reamer with Straight Shank

商品コード : HC○○○
Product Code

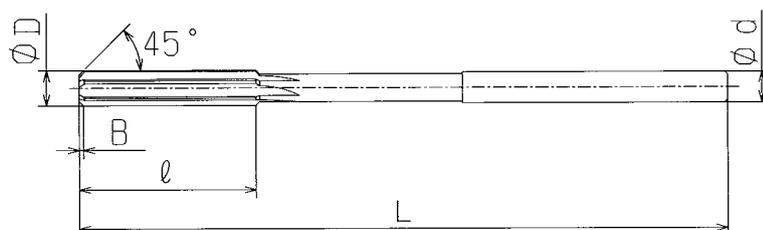

注) φ1.0~φ4.1までのサイズは
突出しセンタ形状です。
φ1.0~φ4.1:Point Center

ストレートシャンク・チャッキングリーマ 寸法表

Chucking Reamer with Straight Shank Specification Table

単価:円 unit price: in JPY

型式・ 刃径φD Diameter (呼び寸法)	公差 Tolerance	刃長ℓ Flute Length	全長L Overall Length	喰付長さB Chamfer Length	シャンク径 φd Shank Diameter	刃数 Number of Flutes	標準定価 Retail Price
HC 1.0	± 0.002	20	80	0.2	1.0	4	14,130
HC 1.5	〃	〃	〃	0.5	1.5	〃	12,680
HC 2.0	〃	25	100	〃	1.9	〃	11,660
HC 2.5	〃	〃	〃	〃	2.0	〃	10,410
HC 3.0	〃	30	110	〃	2.5	6	9,370
HC 4.0	± 0.009 ± 0.004	〃	〃	〃	3.5	〃	8,920
HC 5.0	〃	〃	120	1.0	4.0	〃	7,730
HC 6.0	〃	〃	130	〃	5.0	〃	8,060
HC 7.0	± 0.012 ± 0.006	35	140	〃	6.0	〃	8,680
HC 8.0	〃	40	150	〃	〃	〃	8,680
HC 9.0	〃	〃	160	〃	7.0	〃	9,110
HC 10.0	〃	〃	〃	〃	8.0	〃	9,370
HC 11.0	± 0.015 ± 0.007	45	170	〃	〃	〃	9,940
HC 12.0	〃	〃	〃	〃	9.0	〃	9,940
HC 13.0	〃	〃	180	〃	10.0	8	11,500
HC 14.0	〃	50	190	〃	〃	〃	11,500
HC 15.0	〃	〃	200	1.5	11.0	〃	13,130
HC 16.0	〃	〃	〃	〃	12.0	〃	13,590
HC 17.0	〃	55	〃	〃	〃	〃	15,960
HC 18.0	〃	〃	220	〃	14.0	〃	15,960
HC 19.0	± 0.017 ± 0.008	〃	〃	〃	〃	〃	18,860
HC 20.0	〃	60	230	〃	〃	〃	18,860

代理店在庫商品です。受注生産につき、3本以上からの製作になります。

Basically Chucking Reamer with Straight Shank are non-inventory and it's available on made-to-order basis

(Minimum Order Quantity: 3pcs/size)