

メカニックプライヤー MECHANIC PLIERS STRAIGHT

330-200



ストリップ機能




ボルトカット機能
(M3, M4)



圧着機能
(0.5・5.5mm²)



No.	SIZE mm	重量 g/w	適応電線サイズ WIRE SIZE	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
330-200	215	190	AWG 断面積 (mm ²)	280×80×16	10	032176
			22 20 18 16 14 12 10 0.3 0.5 0.9 1.3 2.0 3.5 5.5			

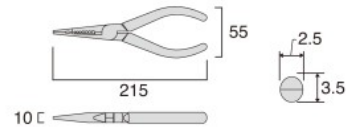

メカニックプライヤー <エルゴグリップ> MECHANIC PLIERS ERGO GRIP

330E-200




ストリップ機能




ボルトカット機能
(M3, M4)



圧着機能
(0.5・5.5mm²)

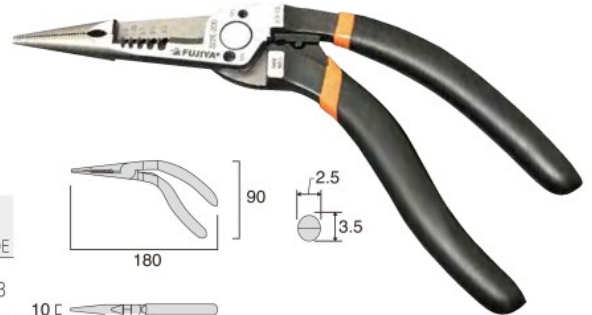

No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	適応電線サイズ WIRE SIZE					パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE		
330E-200	185	186	AWG		20	18	16	14	12	255×98×16	10	032183
				断面積 (mm ²)	0.5	0.9	1.3	2.0	3.5			

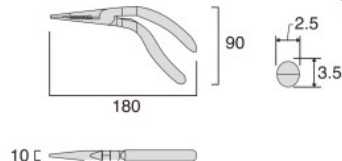

ラジオペンチ LONG NOSE PLIERS

350-125, 150, 200



※350-150のみ




くわえ部は滑りにくい
ギザ付です。



写真はNo.350-150になります

No.	SIZE mm	重量 g/w	切断能力 CUTTING PERFORMANCE	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE		
350-125	125	95	Φ1.5 Φ2.6	170×73×13	6	035054
350-150	150	120	Φ1.5 Φ2.6	200×73×15	6	035061
350-200	200	230	Φ2.0 Φ3.0	251×73×20	6	035085

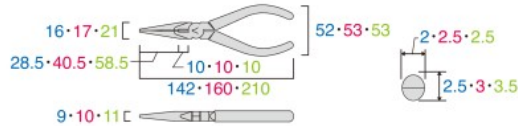

ラジオペンチ LONG NOSE PLIERS

350S-125, 150



※350S-150のみ




くわえ部は滑りにくい
ギザ付です。



写真はNo.350S-150になります

No.	SIZE mm	重量 g/w	切断能力 CUTTING PERFORMANCE	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE		
350S-125	125	95	Φ1.5 Φ2.6	170×73×13	6	035252
350S-150	150	120	Φ1.5 Φ2.6	200×73×15	6	035269

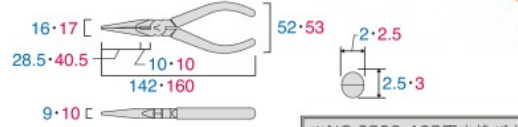


※NO.350S-125用交換バネはFNS-1(5本入り)です。
※NO.350S-150用交換バネはFNS-17(5本入り)です。

万能ラジオペンチ MULTI-PURPOSE LONG NOSE PLIERS

320S-150




6種類の機能がこの1丁に。

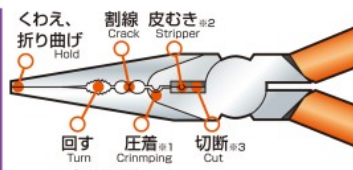

※1: 1.25mm²の線を圧着できます
※2: 芯線径φ1.2mmビニール線の皮むきが可能
※3: 鉄線φ1.5mm、銅線φ2.6mmの切断が可能



No.	SIZE mm	重量 g/w	切断能力 CUTTING PERFORMANCE	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE		
320S-150	150	120	Φ1.5 Φ2.6	200×73×15	6	032008

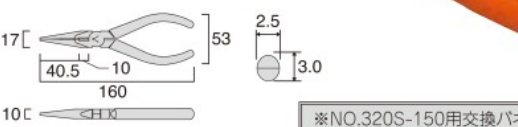

※NO.320S-150用交換バネはFNS-2(5本入り)です。

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

黒 金

プラスチック
ニッパ

ニッパ

強力ニッパ

ラジオペンチ

ペンチ

ケーブルカッター
ハサミ

モンキーレンチ
プライヤー

スナッピング
プライヤー

電設工具関連

クリッパー

ワイヤー
カッター

収納関連

関連商品

索引