

SW-I型 (ツバナシ)

SW-I Type(Without Flange)

无边规格

スチール製
STEEL 钢制

上下両用
UPWARD/DOWNWARD 上下两用

使用荷重

Load Capacity

使用荷重


100 ~ 5000kgf

980 ~ 49000N

221 ~ 11025lbf




✦ SW-50-I

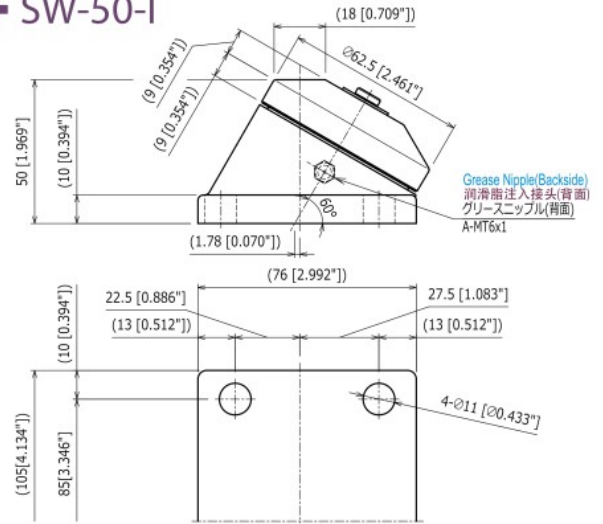

自重	Product Weight	自重	: 1.1 kg / 2.4 lbs
使用荷重	Load Capacity	使用荷重	: 100 kgf / 980 N / 221 lbf

車輪頭部	Head	车轮头部	: S45C (焼入 / Hardend / 淬火)
車輪本体	Body	车轮本体	: FC250


✦ SW-70-I

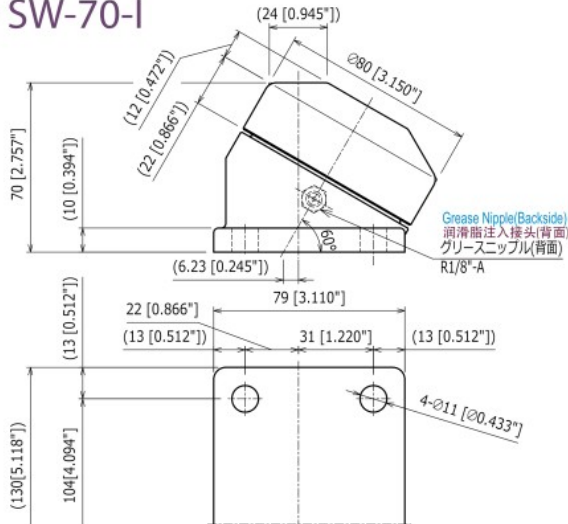

自重	Product Weight	自重	: 2.3 kg / 5.1 lbs
使用荷重	Load Capacity	使用荷重	: 250 kgf / 2450 N / 551 lbf

車輪頭部	Head	车轮头部	: S45C (焼入 / Hardend / 淬火)
車輪本体	Body	车轮本体	: FC250


✦ SW-80-I

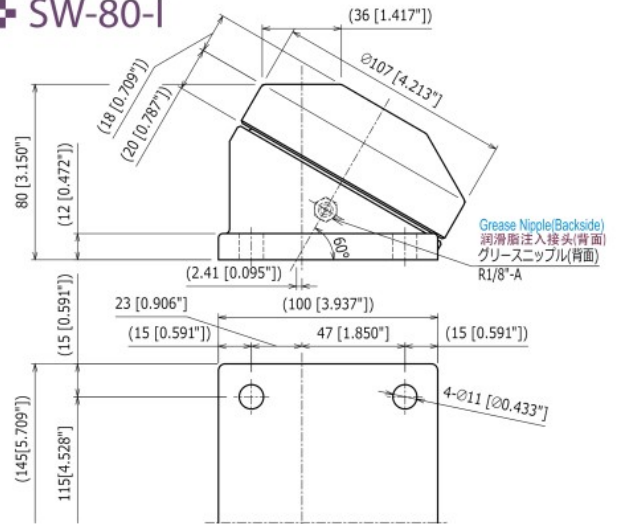

自重	Product Weight	自重	: 3.8 kg / 8.4 lbs
使用荷重	Load Capacity	使用荷重	: 400 kgf / 3920 N / 882 lbf

車輪頭部	Head	车轮头部	: S45C
車輪本体	Body	车轮本体	: FC250


✦ SW-100-I

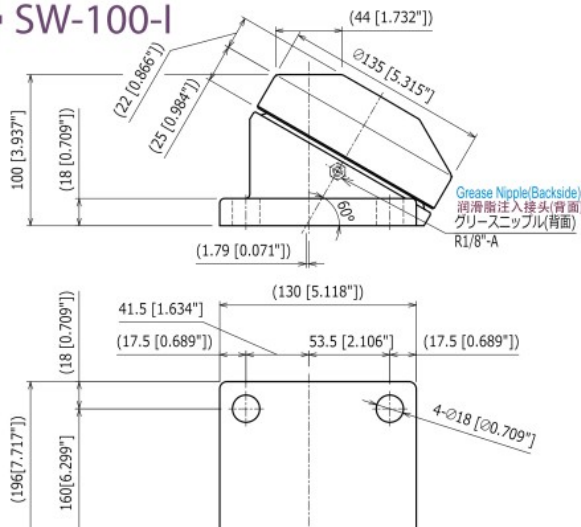

自重	Product Weight	自重	: 7.6 kg / 16.8 lbs
使用荷重	Load Capacity	使用荷重	: 600 kgf / 5880 N / 1323 lbf

車輪頭部	Head	车轮头部	: S45C
車輪本体	Body	车轮本体	: FC250

✦ SW-130-I

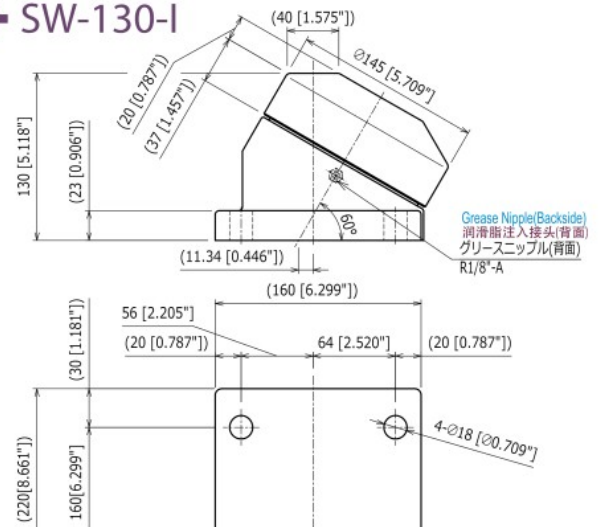

自重	Product Weight	自重	: 13.5 kg / 29.8 lbs
使用荷重	Load Capacity	使用荷重	: 1200 kgf / 11800 N / 2646 lbf

車輪頭部	Head	车轮头部	: S45C
車輪本体	Body	车轮本体	: FC250