

Long Type Guns(Air Duster Guns&Engine Cleaner)

K-601-BS ●●●●mm

手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアブローに最適。(空気接続部OPB仕様も可能です。)
 ※K-601ロングタイプはノズル単体でも販売可能です。
 [特注ロングノズル 50mm~2000mm]
 Special order long nozzle




K-601-DX-BS ●●●●mm

ロングタイプの先ノズルにDXパワーノズルを付けた仕様です。(空気接続部OPB仕様も可能です。)
 ※K-601ロングタイプはノズル単体でも販売可能です。
 [特注ロングノズル 50mm~2000mm]
 Special order long nozzle



K-61-BS ●●●●mm K-65-BS ●●●●mm

手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内の洗い噴射、エアブローに最適。
 [特注ロングノズル 50mm~2000mm]
 Special order long nozzle

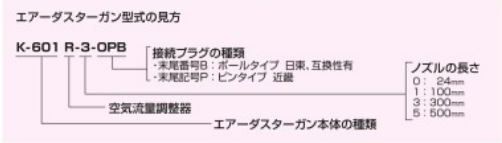

※上記の他に、K-605別作も可能です。
 ※上記製品価格は長さ都度御見積もりとなります。尚、別作につき、納品後の返品は御受けできません。
 ※-BSNでノズルのみの注文となります。

K-601-SL PAT

可変式超ロングノズル
 必要な長さでエアブロー

機械奥のブロー、パイプ管内のブロー、
 農機具のブロー、天井、屋根等の高所
 のブロー、人の手のとどかない箇所、危
 険部へのブロー、その他



650mm~1550mm
 までの長さでも
 固定可能!

ガンセットの場合は型式 K-601-SL
 ノズル単体では型式 K-601SLN でご用命下さい。

K-601-3CV&5CV 日本製

軽量カーブノズルダスターガン



ダスターノズルデータプログラム

型 式	ノズル長さ(mm)	空気使用量(ℓ/min)	重量(g)	ノズルネジ径	口径	ノズル外径	ノズル型式	写 真
K-60	24	120	190	G1/8	φ2		K-60N	
K-60R	24	120	190	G1/8	φ2		K-601R-ON	
K-601-0	24	120	220	G1/8	φ2		K-601-ON	
K-601R-0	24	120	220	G1/8	φ2		K-601R-ON	
K-601-1S	100	210	250	G1/8	φ3	φ5	K-601-1SN	
K-601-1	100	120	270	G1/8	φ2	φ6	K-601-1N	
K-601-DX	75	225	260	G1/8	φ3		K-601-DXN	
K-601-2	200	120	282	G1/8	φ2	φ9	K-601-2N	
K-601-3	300	120	330	G1/8	φ2	φ9	K-601-3N	
K-601-5	500	120	390	G1/8	φ2	φ9	K-601-5N	
K-601B-1G	100	176	220	G1/8	φ3	φ5	K-601B-1GN	
K-601B-1SS	100	46	250	G1/8	φ1	φ1.5	K-601B-1SSN	
K-601B-C	47	58	250	G1/8	φ1	φ3	K-601B-CN	
K-602-DXL	940	175	800	UNF7/16UN20	φ3		K-605-DXN	
K-2	10	245	120	M8P1	φ3		K-2N	
K-601-KFD-2	200	119	288	G1/8	φ2	胴φ10	KFD-2N	
K-601-KFD-3	300	118	306	G1/8	φ2	胴φ10	KFD-3N	
K-601-3S	300	212	250	G1/8	φ3	φ5	K-601-3SN	
K-601-5S	500	200	272	G1/8	φ3	φ5	K-601-5SN	
K-90ED-0	24	147	214	G1/8	φ2		K-90ED-ON	
K-90ED-1S	100	232	210	G1/8	φ3		K-90ED-1SN	
K-90ED-3S	300	207	232	G1/8	φ3	φ5	K-90ED-3SN	
K-90ED-DXS	46	251	232	G1/8	φ3	胴φ6 先端φ9	K-90ED-DXSN	
K-601-SL	650~1,550	124	640	G1/8	φ3		K-601-SLN	