

ショートストロークプランジャー (軽荷重用) SP-S

Short Stroke Plungers SP-S, SP-H (重荷重用) SP-H

ショートストロークプランジャーの軽荷重タイプです。


RoHS指令適合品



SP-S



SP-H

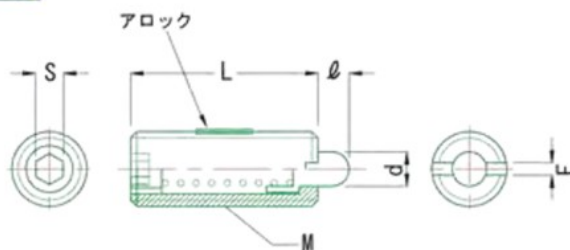

- 材表** ボディー：鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜 + 緩み止め加工 (アロック)
Steel Black oxide finish
ピン pin：鋼材SK-4・軽荷重：白色三価クロメート・硬度30~40HRC
Steel Trivalent Chromate White oxide finish
重荷重：黒色四三酸化鉄皮膜・硬度30~40HRC
Black oxide finish
バネ spring：バネ鋼SWPB Steel

Unit: mm

品番	M	L	d	φ	S	F	min./max. (N)	(g)	品番
SP- 5-SS	M 5×P0.8	13	2.0	3.0	1.5	1.0	2.0/ 7.8	1.5	PW- 5
SP- 5-S		20					2.0/ 9.8	2.4	
SP- 6-S	M 6×P1.0	25	2.5	3.0	2.0	1.5	2.9/ 9.8	3.1	PW- 6
SP- 8-S	M 8×P1.25		3.1				2.5	2.9/ 9.8	6.9
SP-10-S	M10×P1.5	30	3.8	5.0	3.0	2.0	2.9/14.7	12.5	PW-10
SP-12-S	M12×P1.75		5.5		4.0		2.0/ 9.8	17.0	PW-12

Unit: mm

品番	M	L	d	φ	S	F	min./max. (N)	(g)	品番
SP- 3-H	M 3×P0.5	10	1.0	1.5	0.9	0.7	0.5/ 2.9	0.3	-
SP- 4-H	M 4×P0.7	12	1.6	2.0		1.0	2.0/ 9.8	0.7	
SP- 5-H	M 5×P0.8	25	2.0	3.0	1.5	1.5	3.9/19.6	2.5	PW- 5
SP- 6-H	M 6×P1.0		2.5		7.8/29.4		3.1	PW- 6	
SP- 8-H	M 8×P1.25	30	3.1	5.0	2.5	2.0	7.8/29.4	6.9	PW- 8
SP-10-H	M10×P1.5		3.8		3.0		9.8/49.0	13.0	PW-10
SP-12-H	M12×P1.75	5.5	4.0	9.8/49.0	17.0	PW-12			

注 SP-3-H および SP-4-H 用の適用レンチは用意していません。

適用レンチ 詳細 P.204参照

プランジャー