

インデックスプランジャー IPW, IPWN

Indexing Plungers IPW,IPWN

RoHS指令適合品


ノブを引く事でセンターピンが引込んだ状態になり、手を離すとバネの力でセンターピンは元の位置に戻ります。治具の割り出し、位置決めなどにご利用いただけます。溶接・溶着取付けにてご使用ください。



IPW



IPWN

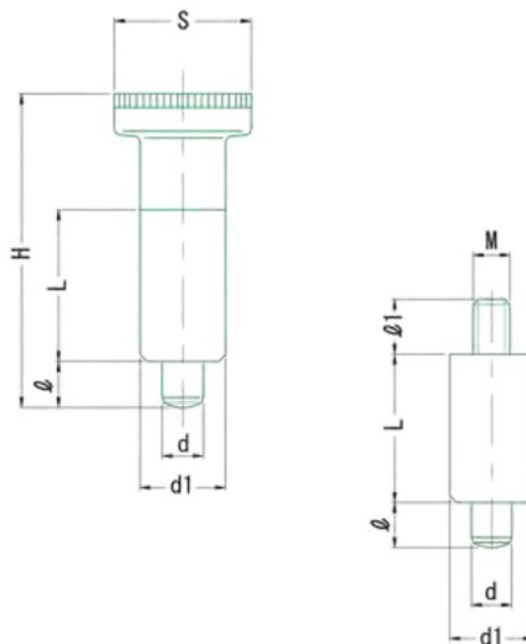

- 材表** ノブ knob : 艶消し黒色ナイロン樹脂PA6 Nylon plastic Black
 ボディー body : 鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 Steel oxide finish
 ピン pin : 鋼材S45C Steel
 バネ spring : 鋼線SWPB Steel

Unit : mm

品番	$d \begin{smallmatrix} -0.02 \\ -0.04 \end{smallmatrix}$	\varnothing	$d1 (h9)$	S	H	L	min./max. (N)	(g)
IPW-5	5	5	12	21	45.0	22	7.0/16.0	30
IPW-6	6	6	14	25	54.5	26	6.5/15.0	44
IPW-8	8	8	18	31	69.0	34	12.0/31.0	44

Unit : mm

品番	$d \begin{smallmatrix} -0.02 \\ -0.04 \end{smallmatrix}$	\varnothing	$d1 (h9)$	L	M	$\varnothing 1$	min./max. (N)	(g)
IPWN-5	5	5	12	22	M5×P0.8	6	6.9/19.6	25
IPWN-6	6	6	14	26	M6×P1.0	10	7.8/22.5	37
IPWN-8	8	8	18	34	M8×P1.25	12	13.7/22.5	37

注意事項 使用温度 max80°C min-20°C