


SVSS-MOS 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 二硫化モリブデンショット)




WEB 選定ナビ WEB CAD Download 真空 クリーン かじり・焼きつき防止 SUS ステンレス

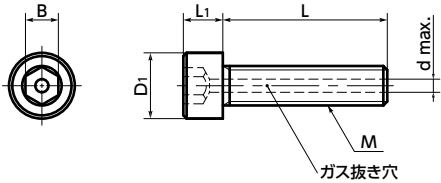

● 使用例

ねじ穴の底に溜まったガスは **SVSS-MOS** で、キリ穴に溜まったガスは **SWAS-VF** (⇒ P.1506) で排出します。

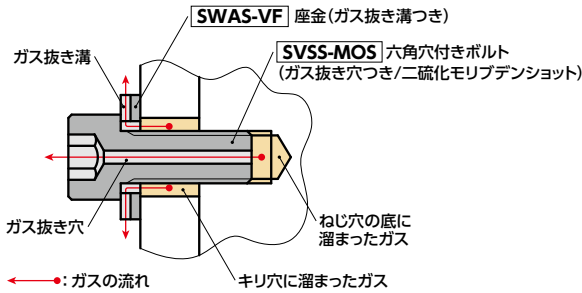

● 品番指定


直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

SVSS-M5-20-MOS

商品記号 1 商品記号 2

袋単位でご注文ください。
1本からご注文できます。⇒ P.1799

- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- ショットプラストで打ちつけられた二硫化モリブデン粒子がねじの潤滑性を高め、ねじのかじり・焼きつきを防止します。
- 二硫化モリブデンショットは一般的な二硫化モリブデン系潤滑剤と異なり、結合剤を使用していないため、含有成分の特定が容易です。

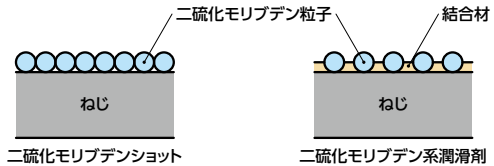

- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒ P.1797

● 用途

かじり・焼きつき防止
真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡

● 材質・仕上げ



	SVSS-MOS
本体	SUSXM7 (SUS304相当) 二硫化モリブデンショット
強度区分	A2-70

品番	M	L		D1	L1	B	d	質量 (g)							
		1	2												
SVSS-M3-MOS	M3	6	8	10	12	16	5.5	3	2.5	1.2	0.71 - 1.2				
SVSS-M4-MOS	M4	6	8	10	12	16	20	25	7	4	3	1.5	1.5 - 3.2		
SVSS-M5-MOS	M5	6	8	10	12	16	20	25	8.5	5	4	1.5	2.2 - 4.8		
SVSS-M6-MOS	M6		8	10	12	16	20	25	30	10	6	5	2	4.3 - 8.3	
SVSS-M8-MOS	M8				12	16	20	25	30	35	13	8	6	2	11 - 19

品番	価格/袋*1 (円)										1袋入り数
	L										
	6	8	10	12	16	20	25	30	35		
SVSS-M3-MOS	4,180	4,620	5,020	5,320	5,960						20
SVSS-M4-MOS	2,430	2,550	2,650	2,780	3,120	3,300	3,720				10
SVSS-M5-MOS	2,540	2,680	2,780	3,120	3,350	3,530	4,080				10
SVSS-M6-MOS		3,030	3,140	3,240	3,470	3,920	4,160	4,470			10
SVSS-M8-MOS				3,830	4,300	4,620	4,930	5,570	6,210		10

● 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。⇒ P.1799

1.バラ売り ⇒ P.1799	クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.1797	ねじカット ⇒ P.1801	ゆるみ止め ⇒ P.1802	脱着防止加工 ⇒ P.1803
対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応不可	対応不可	対応不可