

ステンレス・軟鋼用レギュラ形

REGULAR FOR STAINLESS STEELS

EX-SUS-GDR

ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。


The regular flute length series is ideal for stainless steels, mild steels, and aluminum alloys.



S形シンニング
S thinning
(Dc ≤ 13)



N形シンニング
N thinning
(Dc > 13)

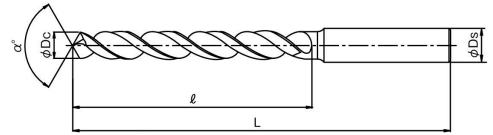

注1) 100分の5とびを除く、100分の1とびのドリル直径許容差は0 ~ -0.009mmです。
All drill diameters have limits from 0 ~ -0.009mm, except those with intervals of 0.05mm.



●マークの説明はP.2をご覧ください。
See page 2 for explanation of icons.

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP NO.	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	先端角 α'	在庫 Stock	重量 Weight	標準価格 (Yen)	ツールNo. EDP NO.	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	先端角 α'	在庫 Stock	重量 Weight	標準価格 (Yen)
62520	2	24	56	3	130	A	4	936	8597252	2.52	30	62	3	130	D	4	1,330
8597201	2.01					D	4	1,360	8597253	2.53					D	4	1,330
8597202	2.02					D	4	1,360	8597254	2.54					B	4	1,330
8597203	2.03					D	4	1,360	8597255	2.55					D	4	1,150
8597204	2.04					B	4	1,360	8597256	2.56					D	4	1,330
8597205	2.05					D	4	1,150	8597257	2.57					D	4	1,330
8597206	2.06					D	4	1,360	8597258	2.58					D	4	1,330
8597207	2.07					D	4	1,360	8597259	2.59					D	4	1,330
8597208	2.08					A	4	1,100	62526	2.6					A	4	1,050
8597209	2.09					D	4	1,360	8597261	2.61					D	4	1,330
62521	2.1					D	4	1,360	8597262	2.62					D	4	1,330
8597211	2.11					D	4	1,360	8597263	2.63					D	4	1,330
8597212	2.12	D	4	1,360	8597264	2.64	D	4	1,330								
8597213	2.13	D	4	1,360	8597265	2.65	B	4	1,150								
8597214	2.14	D	4	1,360	8597266	2.66	D	4	1,330								
8597215	2.15	B	4	1,150	8597267	2.67	D	4	1,330								
8597216	2.16	D	4	1,360	8597268	2.68	D	6	1,330								
8597217	2.17	D	4	1,360	8597269	2.69	A	6	1,330								
8597218	2.18	D	4	1,360	62527	2.7	A	4	1,050								
8597219	2.19	D	4	1,360	8597271	2.71	D	6	1,330								
62522	2.2	A	4	1,100	8597272	2.72	D	6	1,330								
8597221	2.21	D	4	1,360	8597273	2.73	D	6	1,330								
8597222	2.22	D	4	1,360	8597274	2.74	B	6	1,330								
8597223	2.23	D	4	1,360	8597275	2.75	B	4	1,150								
8597224	2.24	D	4	1,360	8597276	2.76	D	4	1,330								
8597225	2.25	B	4	1,150	8597277	2.77	D	4	1,330								
8597226	2.26	D	4	1,360	8597278	2.78	D	4	1,330								
8597227	2.27	D	4	1,360	8597279	2.79	D	6	1,330								
8597228	2.28	D	4	1,360	62528	2.8	A	5	1,050								
8597229	2.29	D	4	1,360	8597281	2.81	D	4	1,330								
62523	2.3	A	4	1,100	8597282	2.82	D	6	1,330								
8597231	2.31	D	4	1,360	8597283	2.83	D	4	1,330								
8597232	2.32	D	4	1,360	8597284	2.84	B	6	1,330								
8597233	2.33	D	4	1,360	8597285	2.85	B	4	1,150								
8597234	2.34	D	4	1,360	8597286	2.86	D	6	1,330								
8597235	2.35	B	4	1,150	8597287	2.87	D	6	1,330								
8597236	2.36	D	4	1,360	8597288	2.88	D	6	1,330								
8597237	2.37	D	4	1,360	8597289	2.89	D	6	1,330								
8597238	2.38	D	4	1,360	62529	2.9	A	5	1,050								
8597239	2.39	D	4	1,360	8597291	2.91	D	6	1,330								
62524	2.4	A	4	1,100	8597292	2.92	D	6	1,330								
8597241	2.41	D	4	1,360	8597293	2.93	D	6	1,330								
8597242	2.42	D	4	1,360	8597294	2.94	D	6	1,330								
8597243	2.43	D	4	1,360	8597295	2.95	B	5	1,150								
8597244	2.44	D	4	1,360	8597296	2.96	D	6	1,330								
8597245	2.45	B	4	1,150	8597297	2.97	D	6	1,330								
8597246	2.46	D	4	1,360	8597298	2.98	D	5	1,330								
8597247	2.47	D	4	1,360	8597299	2.99	D	6	1,330								
8597248	2.48	D	4	1,360	62530	3	A	5	871								
8597249	2.49	D	4	1,360	8597301	3.01	D	7	1,330								
62525	2.5	A	4	936	8597302	3.02	D	7	1,330								
8597251	2.51	D	4	1,330	8597303	3.03	D	7	1,330								

A、B、C、D=標準在庫品 A、B、C、D=Standard stock item.

□=特定代理店在庫品 □=Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

