



**G-LIST No. | EW1266**

**ダイヤモンド 綾目ルーター 底刃有り**  
Diamond Coated, Diamond Cut Router with End Mill Cut

**DIA-DCE**

**切削条件 Cutting Conditions P652**

SPECIFICATION CHART  
形状寸法表

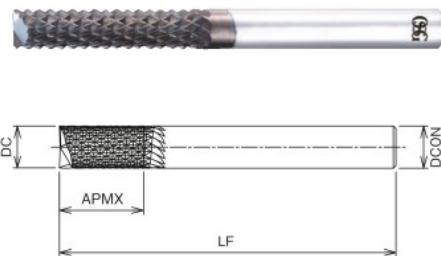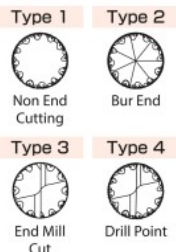

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	呼び Designation	外径		刃長 APMX	全長 LF	シャンク径		底刃 End Cutting Teeth		在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
		DC (inch)	DC (mm)			DCON (inch)	DCON (mm)	刃数 ZEFF	タイプ Type			
	2 -ZZ	-	2	8	45	-	4	-	3	<input type="checkbox"/>	-	-
	2.5 -ZZ	-	2.5	10		-				<input type="checkbox"/>	-	-
	3 -ZZ	-	3	12		-				<input type="checkbox"/>	-	-
	3.5 -ZZ	-	3.5	12	60	-	6	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-
	4 -ZZ	-	4	16		-				<input type="checkbox"/>	-	-
	4.5 -ZZ	-	4.5	16		-				<input type="checkbox"/>	-	-
	5 -ZZ	-	5	19	65	-	8	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-
	6 -ZZ	-	6	19		-				<input type="checkbox"/>	-	-
	7 -ZZ	-	7	22		-				<input type="checkbox"/>	-	-
8809201	6 -BE	-	6	19	70	-	8	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	28	26,800
	7 -ZZ	-	7	22		-				<input type="checkbox"/>	-	-
	8 -ZZ	-	8	22		-				<input type="checkbox"/>	-	-
8809203	8 -BE	-	8	26	75	-	10	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	51	33,100
	9 -ZZ	-	9	26		-				<input type="checkbox"/>	-	-
	10 -ZZ	-	10	26		-				<input type="checkbox"/>	-	-
8809205	10 -BE	-	10	32	80	-	12	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	86	49,200
	12 -ZZ	-	12	32		-				<input type="checkbox"/>	-	-
	12 -BE	-	12	36		-				<input type="checkbox"/>	-	-

ハイエンドミル  
HSS END MILLS

インデキサブル  
INDEXABLE TOOL

各種超硬品  
OTHER PRODUCTS

索引  
INDEX

CARBIDE SQUARE  
超硬スクエア

CARBIDE LONG  
NECK SQUARE  
超硬ロング  
ネックスクエア

CARBIDE BALL NOSE  
超硬ボール

CARBIDE BALL NOSE  
WITH LONG NECK  
超硬ロング  
ネックボール

CARBIDE PENCIL  
NECK BALL NOSE  
超硬ペンシル  
ネックボール

CARBIDE CORNER RADIUS  
超硬コーナR

CARBIDE ROUGHING  
超硬ラフイング

CARBIDE TAPER  
超硬テーパ

CARBIDE TAPER  
BALL NOSE  
超硬テーパ  
ボール

CARBIDE TAPER  
CORNER RADIUS  
超硬テーパ  
コーナR

CARBIDE  
COUNTERBORING  
超硬座ぐり

CARBIDE CHAMFERING  
超硬 面取り



ROUTER FOR CFRP  
CFRP用  
ルーター

**G-LIST No. | EW1268**

**ダイヤモンド 綾目ルーター 底刃無し**  
Diamond Coated, Diamond Cut Router with No End Cut

**DIA-DCE-N**

**切削条件 Cutting Conditions P652**

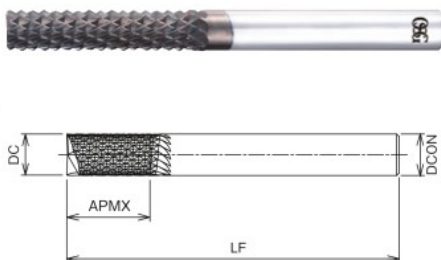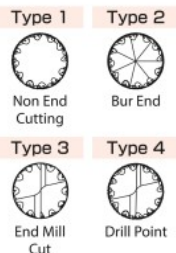

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	呼び Designation	外径		刃長 APMX	全長 LF	シャンク径		底刃 End Cutting Teeth		在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
		DC (inch)	DC (mm)			DCON (inch)	DCON (mm)	刃数 ZEFF	タイプ Type			
	2	-	2	8	45	-	4	-	1	<input type="checkbox"/>	-	-
	2.5	-	2.5	10		-				<input type="checkbox"/>	-	-
	3	-	3	10		-				<input type="checkbox"/>	-	-
	3.5	-	3.5	12	60	-	6	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-
	4	-	4	12		-				<input type="checkbox"/>	-	-
	4.5	-	4.5	16		-				<input type="checkbox"/>	-	-
	5	-	5	19	65	-	8	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-
	6	-	6	19		-				<input type="checkbox"/>	-	-
	7	-	7	22		-				<input type="checkbox"/>	-	-
	8	-	8	22	70	-	10	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-
	9	-	9	26		-				<input type="checkbox"/>	-	-
	10	-	10	26		-				<input type="checkbox"/>	-	-
	12	-	12	32	80	-	12	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-
	12	-	12	38		-				<input type="checkbox"/>	-	-

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic	複合材料 Composite Material
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	~40HRC	~45HRC ~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC	~350HB					CFRP
<b>DIA-DCE</b>												◎

**在庫記号について** Inventory symbols

● = 標準在庫品 Standard stock item

○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item

△ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item

□ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.