

PB 214Z H





Key L-wrenches, long, set in a practical plastic holder

- for hexagon socket screws (inch)
- precisely chamfered edges, ensures easy insertion into screws
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Llaves acodadas largas; juego en práctico soporte de plástico





- para tornillos con hexágono interior (pulgadas)
- bordes quebrados precisos, inserción segura en los tornillos
- aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
- rotulación láser con n.º de serie, garantía de por vida



| |  |  |  |  |
|--------------|---|---|---|---|
| PB 214Z.H | 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 | 263 | 10 | 7 610733 007202 |
| PB 214Z.H-12 | 1/20, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 | 296 | 10 | 7 610733 007318 |

In blister packs

En embalaje blíster

| |  |  |  |  |  |
|--------------|---|---|---|---|---|
| PB 214Z.H CN | | 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 | 301 | 10 | 7 610733 235490 |


PB 212Z LH


Key L-wrenches, long, with ball point, set in a practical plastic holder

- for hexagon socket screws (inch)
- perfectly shaped ball point, allows screws to be turned at an angle of up to 30°
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Llaves acodadas largas, con cabeza esférica; juego en práctico soporte de plástico



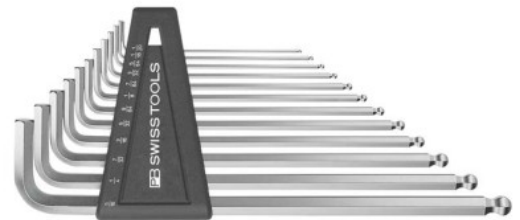

- para tornillos con hexágono interior (pulgadas)
- cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°
- aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
- rotulación láser con n.º de serie, garantía de por vida



| |  |  |  |  |
|---------------|---|---|---|---|
| PB 212Z.LH | 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 | 257 | 10 | 7 610733 008247 |
| PB 212Z.LH-12 | 1/20, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 | 293 | 10 | 7 610733 007332 |




In blister packs

En embalaje blíster

| |  |  |  |  |  |
|---------------|---|---|---|---|---|
| PB 212Z.LH CN | | 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 | 300 | 10 | 7 610733 235551 |

In skin packs

En embalaje Skin

| |  |  |  |  |  |
|------------------|---|---|---|---|---|
| PB 212Z.LH-12 CN | | 1/20, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 | 329 | 10 | 7 610733 235537 |