



AC-377-F
亜鉛合金製

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器



A

CREMONE HANDLES

クレモン

ローラー

特装密閉

ハンドル

フリーザー

密閉

平面

スイング

ギア式

平面

ハンドル

ポップ

ハンドル

リフト

ハンドル

アジャスト

ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック

ハンドル

L型

ハンドル

T型

ハンドル

丸型

小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金

ロッド棒

ジョイント

リンク

ワイヤ

 
 
両開き用フラットラッチ

FLUSH LATCHES

PAT.PEND.





〔ロッド棒受け〕
Rod catch




ローラー調整±2.5
Roller adjusting

4-M4皿穴
countersink

 
〔ロッド棒ガイド〕
Rod guide

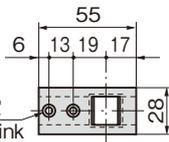

〔ロッド棒〕
Rod

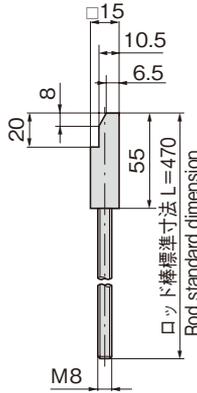

〔本体〕
Main body

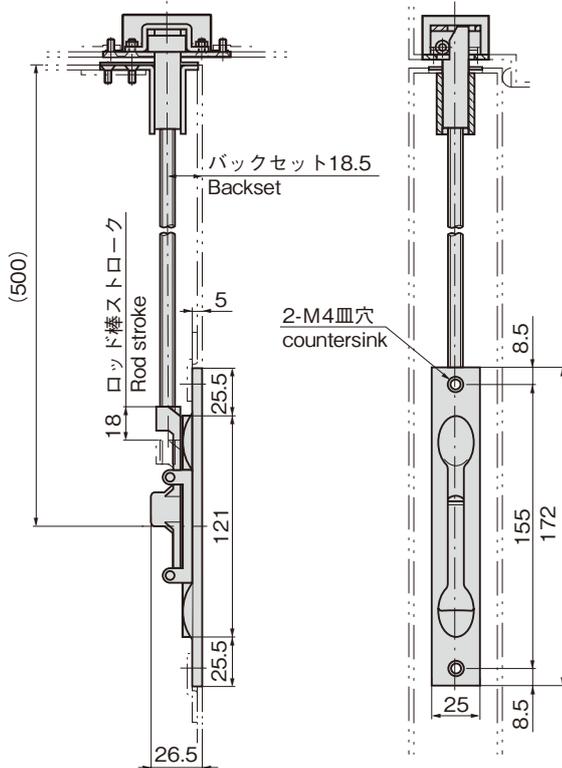

特徴 Feature

- ローラーの動きで強力に密閉します。
- Thanks to roller, a powerful airtightness is obtained.

- 仕様
- 製品質量 : 984g
 - 材質
本体 / 亜鉛合金 (ZDC)
ロッド棒受け・ガイド / ステンレス鋼板 (SUS304)
ロッド棒 / 軟鋼線材 (SWRM)
 - 表面仕上
本体 / サチライトクロムめっき (MZCr)
ロッド棒 / 亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
 - 付属品 : ロッド (ラッチ付)・ロッド棒ガイド・ロッド棒受け


- 用途
- シェルター・収容箱・防音扉など両開き仕様の固定扉

- 納期
- 標準在庫品
- 備考
- 本品のロッド棒標準寸法 (L=470mm) は、扉上下端面よりフラットラッチセンターまで 500mmにて設定しています。(その他ロッド棒寸法は加工にて対応して下さい。)ロッド棒長さ算定方法はL=扉端面よりフラットラッチセンターまでの寸法-30mm

- Specifications
- Mass: 984g
 - Material: Main body/Zinc alloy (ZDC). Rod catch・Guide: Stainless steel plate (SUS304). Rod/Mild steel wire (SWRM)
 - Finish: Main body/Chrome plating (MZCr), Rod/Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
 - Accessories: Rod (with latch), rod guide and rod catch

- Specific-use Remarks
- Double-leaved fixed doors such as shelter, storage box and soundproof doors
 - Rod standard dimension (L = 470mm) is set with 500mm between upper and lower end of door and flush latch. (Machine it for other rod dimensions). Calculation of rod length L = Dimension from door end to flush latch -30mm.

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

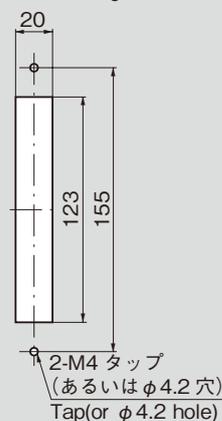

AC-377-F

商品番号 Product No.	RoHS CAD	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
				数量 Quantity	単価 Price
AC-377-F	2D	03096	¥3,800	10個~	¥3,650

● : RoHS指令対応品

▲ : RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

総合 23★

131