

ロック付密閉用ハンドル

LOCK HANDLES FOR AIRTIGHTNESS



FA-1925
ステンレス製

特徴 Feature

PAT.PEND.



- 振動、衝撃等では開かない、ロック機構付きのハンドルです。
 - 本体の高さが25.5mmの非常に低い密閉用のハンドルです。
 - カギピンと南京錠(C-555)が併用できます。
 - 受座のローラーで滑らかにキャッチします。
- The handle with the lock mechanism prevents the door from open even when vibrations or impact is applied to the door.
 - This airtight closure handle is very low, the main unit being at a height of 25.5 mm.
 - The lock pin and the padlock (C-555) can be used with this handle.
 - The seating roller provides a smooth catch.



FA-1925

- 仕様** ● 材質：ステンレス鋼板(SUS304)
● 表面仕上：ヘアライン仕上
● 付属品：受座
- 用途** ● 特装车・コンテナ車・冷凍冷蔵車・食品用ワゴン
- 納期** ● 標準在庫品
- 動作** ● ハンドルはボタンを押しながら引いて下さい。
● 手を離すとハンドルは約8°傾いた所で止まり、この状態で扉はワンタッチで閉扉できます。
● ボタンを押しながらハンドルを押込むとロックされます。
- 備考** ● 南京錠C-555は1222ページをご参照下さい。
● 内部からの解錠はできません。ウォークインタイプには、脱出装置付をお選び下さい。

- Specifications** ● Material: Stainless steel (SUS304)
● Finish: Hairline finish
● The striker is included.
- Specific-use** ● Specially equipped vehicles, containers, chill and cold storage cars, food wagons.
- Operation** ● Pull the handle while pushing the button.
● When the handle is released, it stops at a slant of 8°. In this condition, the door is closed by one touch.
● The lock is actuated by pushing the handle and pressing the button.
- Remarks** ● For padlock (C-555), see page 1222.
● **Cannot be unlocked from inside. Select product with escape device for the walk-in type.**

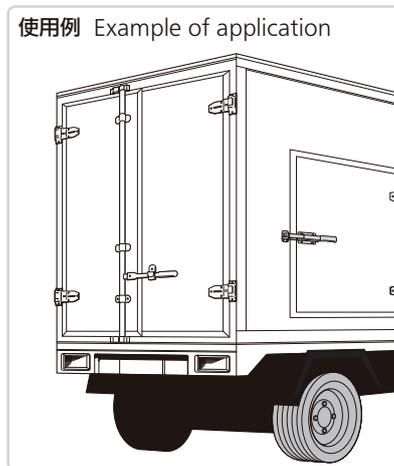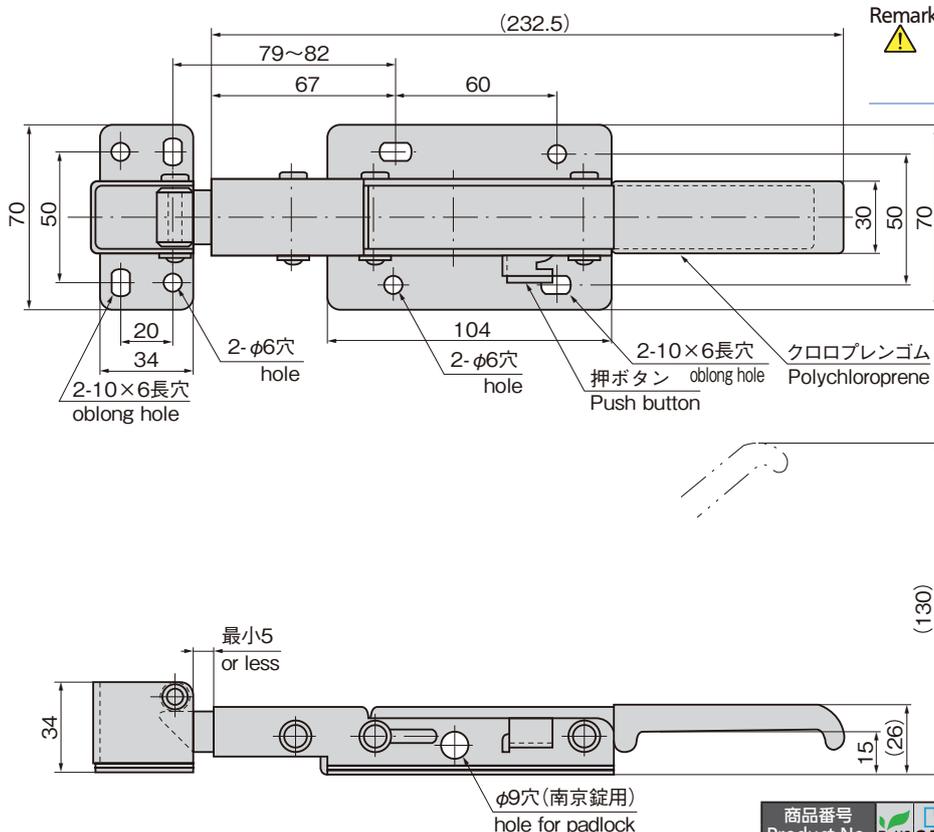

使用例 Example of application

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
FA-1925	●	2D	640	60167	¥4,600	数量 Quantity 5個~ 単価 Price ¥4,416

● : RoHS指令対応品
▲ : RoHS指令に対応可能です。
※大量のご注文は更にお安くになります。

クレモン

ローラー
締め

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L型
ハンドル

T型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

FREEZER AIRTIGHT HANDLES