

密閉用ハンドル

HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

FA-1753
ステンレス製

特 徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 機能美を強調した斬新なデザインです。
- 激しい扉の開閉にもびくともしない強靱構造です。
- 左右兼用型。

- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Functional beauty.
- Durable construction for hard use of door locking/ unlocking.
- For both left-hand and right-hand use

- 仕 様 ● 材 質 : ステンレス鋼铸件(SUS304)
● 表面仕上 : サンドブラスト処理
(センター部は鏡面パフ研磨)

- 鍵 番 号 : 0200
● 付 属 品 : キー2本

- 用 途 ● 厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用
納 期 ● 標準在庫品
備 考 ● SUS316も製作致します。



● 内部から解錠はできません。ウォークインタイプには、脱出装置付をお選び下さい。

- Specifi- ● Material: Cast stainless steel (SUS304)
cations ● Finish: Sand blasting
● Key No.: 0200
● Accessories: Two keys

- Specific- ● Small or middle-sized doors for kitchen
use ● equipment, medical equipment and dryers
● **Cannot be unlocked from inside.**
Select the product with escape device for the walk-in type.





FA-1753-2

FA-1753S-2

キーNo.0200
Key

 
〔標準取付け距離〕
Standard installation distance

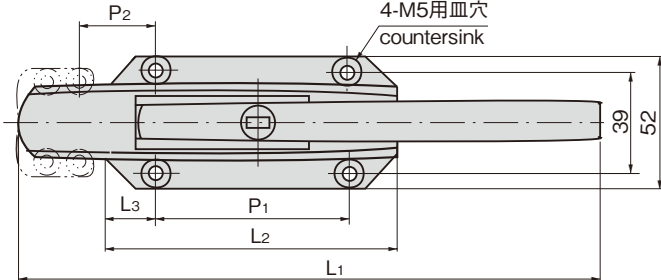

〔本体〕 Main body

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1	L2	L3	(H)	P1	P2	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price
FA-1753-1	●	2D	200	100	20	96	60	30.5	550	60139	¥14,000	4個〜 ¥13,440
FA-1753-2	●	2D/3D	176	75	16	78	43	26.5	450	60140	¥13,000	4個〜 ¥12,480
FA-1753-3	●	2D/3D	157	60	15	64	30	21.5	380	60141	¥13,500	4個〜 ¥13,000

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

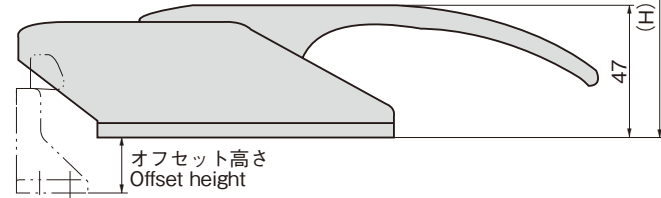


オフセット高さ
Offset height

〔FA-1753S-1〕


オフセット高さ
20~30mmタイプ
Offset height
20 to 30mm type



FA-1753S-1

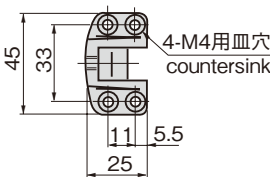

調整範囲
Adjusting range


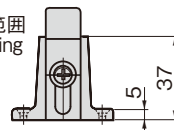


〔FA-1753S-2〕


オフセット高さ
フラットタイプ
Offset height
flat type



 FA-1753S-2

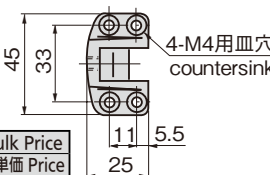

調整範囲
Adjusting range

 

特 徴 Feature

- 受座のねじを緩めフックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 機能美を強調した斬新なデザイン
- 激しい扉の開閉にもびくともしない強靱構造です。

- Loosen the screw for catch and slide it to adjust offset height.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Functional beauty design.
- Durable construction for hard use of door locking/ unlocking.

- 仕 様 ● 製品質量 : FA-1753S-1/90g
FA-1753S-2/60g

- 材 質 : ステンレス鋼铸件(SUS304)
● 表面仕上 : サンドブラスト処理

- 用 途 ● FA-1753専用受座
納 期 ● 標準在庫品
備 考 ● 品番が変更になりました。
FA-1754-1・2→FA-1753S-1・2
● SUS316も製作致します。お問合せ下さい。

- Specifi- ● Mass: FA-1753S-1: 90gFA-1753S-2: 60g
cations ● Material: Cast stainless steel (SUS304)
● Finish: Sand blasting

- Specific use ● Special catch for FA-1753
Remarks ● Product No. has been changed:
FA-1754-1/2 → FA-1753S-1/2.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price
FA-1753S-1	●	2D	60142	¥2,700	5個〜 ¥2,592
FA-1753S-2	●	2D	60143	¥2,300	5個〜 ¥2,208

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器

A

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドル

FREEZER AIRTIGHT HANDLES

フリーザー
密 閉平 面
スイング

ギア式

平 面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL 型
ハンドルT 型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ