

# 密閉用ローラーハンドル

## ROLLER LATCH HANDLES FOR AIRTIGHTNESS



**FA-1725**  
ステンレス製

### 特徴 Feature

- ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。
- 強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 左右兼用型
- The end of latch is equipped with the roller.
- Durability and functional beauty design.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- For both left-hand and right-hand use

**仕様** ●材 質：ステンレス鋼铸件(SUS304)  
●表面仕上：鏡面バフ研磨

**用途** ●小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用

**納期** ●標準在庫品

**備考** ●内部から解錠はできません。ウォークインタイプには、脱出装置付をお選び下さい。

**Specifications** ●Material: Cast stainless steel (SUS304)  
●Finish: Mirror surface buffing



**Specific-use** ●Doors for refrigerator, various storage box, kitchen equipment and dryer

●Cannot be unlocked from inside. Select the product with escape device for the walk-in type



FA-1725S-1-1

FA-1725-1

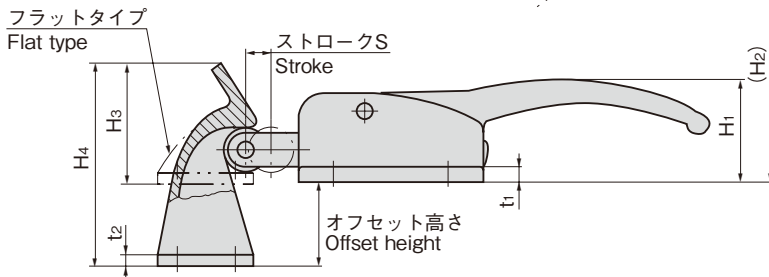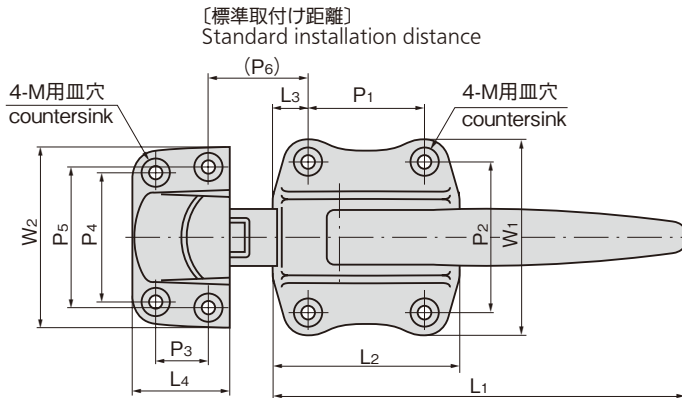

### 〔本体〕 Main body

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1	L2	L3	W1	H1	(H2)	t1	M	P1	P2	(P3)	S	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
																	数量 Quantity	単価 Price	
FA-1725-1	●	2D/3D	155	70	13	76	40	94	6	M5	44	58	38	10	580	60132	¥8,600	5個~	¥8,260
FA-1725-2	●	2D	136	60	14	56	38	94	5	M4	32	42	35	10	360	60133	¥6,200	5個~	¥5,960
FA-1725-3	●	2D	115	44	7	56	33	85	5	M4	30	44	23	8	220	60159	¥5,000	5個~	¥4,800

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

### 〔受座〕 Catch ※品番が変更になりました。FA-1725-1-1 ~ 3-2 → FA-1725S-1-1 ~ 3-2 ※ Product No. has been changed.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備考 Remarks	オフセット高さ Offset height	L4	W2	H3	H4	t2	M	P3	P4	P5	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
																数量 Quantity	単価 Price	
FA-1725S-1-1	●	2D/3D	FA-1725-1専用 exclusive	フラット Flat	36	70	46	79	4	M5	20	50	54	130	60134	¥2,000	10個~	¥1,920
FA-1725S-1-2	●	2D		33	4	M5	20	50	54	170	60135	¥2,600	5個~	¥2,496				
FA-1725S-2-1	●	2D	FA-1725-2専用 exclusive	フラット Flat	30	58	38	62	4	M4	16	42	44	80	60136	¥1,600	10個~	¥1,536
FA-1725S-2-2	●	2D		24	4	M4	16	42	44	100	60137	¥2,000	10個~	¥1,920				
FA-1725S-3-1	●	2D	FA-1725-3専用 exclusive	フラット Flat	24	56	33	50	4	M4	12	44	44	60	60160	¥1,300	10個~	¥1,248
FA-1725S-3-2	●	2D		17	4	M4	12	44	44	70	60161	¥1,450	10個~	¥1,392				

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ハンドル・取手  
つまみ・周辺機器



A

クレモン

ローラー  
締り

特装密閉  
ハンドル

FREEZER AIRTIGHT HANDLES

フリーザー  
密閉

平面  
スイング

ギア式

平面  
ハンドル

ポップ  
ハンドル

リフト  
ハンドル

アジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドル

L 型  
ハンドル

T 型  
ハンドル

丸型  
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金  
ロッド棒

ジョイント  
リンク

ワイヤ