

密閉用連動ハンドル

INTERLOCKING HANDLES FOR AIRTIGHTNESS



FA-621
亜鉛合金製

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器



A

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

FREEZER AIRTIGHT HANDLES

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

特徴 Feature

- 2カ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
- 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置 (FA-622) の作動により開扉できる安全機構です。
- 左右兼用型
- The two-point lock large-sized door can be locked/unlocked easily through the connecting pipe.
- Door can be unlocked from inside for either lock or padlock because the interlocking safety device operates (safety mechanism).
- For both left-hand and right-hand use.

- 仕様 ● 材質: 本体/亜鉛合金 (ZDC)
パイプ/ステンレス鋼管 (SUS304)
● 表面仕上: 本体/クロムめっき (MZCr)
パイプ/バフ研磨
● 鍵番号: 0350
● 付属品: キー2本

- 用途 ● プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用

- 納期 ● 標準在庫品

- 備考 ● 受座はFA-602S (191ページ) をご使用下さい。
● 鍵はNo.0200キーと組替えることができます。
● ご指定の鍵番号も製作致します。

- 適用南京錠C-555-40L/SLは1222ページをご参照下さい。



- 動作不良防止のため安全押棒取付け後は、キーによる施錠の確認を必ず行って下さい。

- 施錠後はレバーを操作して、施錠されているかどうかご確認ください。

- 連結パイプとの接合部にナイロン (PA6) を使用しております。70℃以上の環境下では使用できません。

- Specifications ● Material: Main body: Zinc alloy (ZDC)
Pipe: Stainless steel pipe (SUS304)

- Finish: Main body: Chrome plating (MZCr)
Pipe: Buffing

- Key No.: 0350
● Accessories: Two keys

- Specific use ● Doors for prefab or walk-in type cold storage box.

- Remarks ● For catch, see FA-602S (on page 191).

- Key can be changed with No. 0200

- For applicable padlock C-555-40L/SL, see page 1222.




- To prevent faulty movement, after fitting the safety push rod, be sure to check that the lock closes and opens using the key.

- After locking, use the lever to check whether the lock is properly engaged.

- Nylon (PA6) is used on the joint with the connecting pipe. Consequently, it cannot be used in environments where the temperature is 70°C or higher.

キーNo.0350
Key

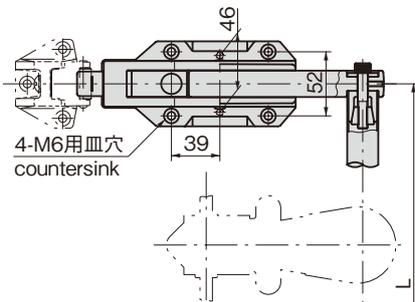

セット価格 (組立費込み) Set Price (includes cost of assembly)

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L	パイプの長さ Pipe length	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
								数量 Quantity	単価 Price
FA-621-1	●	2D/3D	900	888	3,065	60621	¥19,000	5個~	¥18,300
FA-621-2	●	2D/3D	1000	988	3,100	60622	¥19,500	5個~	¥18,800
FA-621-3	●	2D/3D	1200	1188	3,225	60623	¥20,000	5個~	¥19,200

●: RoHS指令対応品

▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

部品単価 (ハンドル・パイプは組立てていません)
Parts Price (handle pipe is not assembled)

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備考 Remarks	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
FA-621-1用パイプ φ25 t=1 Pipe	●	3D	888mm	60682	¥2,100	10個~ ¥2,016
FA-621-2用パイプ φ25 t=1 Pipe	●	3D	988mm	60683	¥2,300	10個~ ¥2,208
FA-621-3用パイプ φ25 t=1 Pipe	●	3D	1188mm	60684	¥3,000	5個~ ¥2,880
FA-621 鍵付き本体 Main body with lock	●	2D/3D	鍵付き With lock	60336	¥7,200	5個~ ¥6,840
FA-621 鍵なし本体 Main body without lock	●	3D	鍵なし Without lock	60337	¥6,800	5個~ ¥6,460

●: RoHS指令対応品

▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

