


トリガー付密閉ハンドル

STAINLESS STEEL AIRTIGHT HANDLES WITH TRIGGER

PAT.PEND.



FA-1110-W-3

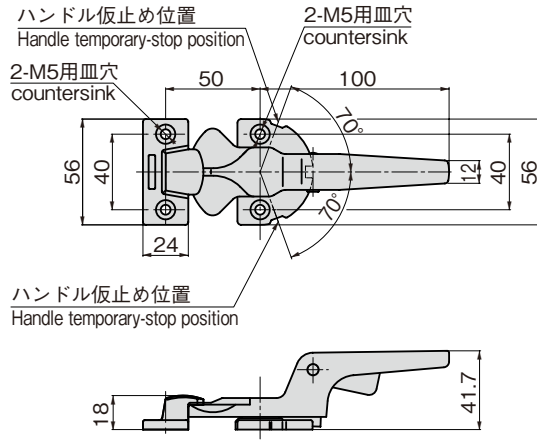FA-1110-W
ステンレス製

特 徴 Feature

- 強力密閉ができます。
- トリガーの働きで開閉位置でロックします。また、振動による回転も防止します。
- 従来品FA-1110-3と取付けに互換性があります。
- 左右兼用型
- Powerful airtight closure is provided.
- Action of trigger automatically locks the door at the opened or closed position and prevents the handle from turning by vibration.
- Installation is the same as for FA-1110-3.
- For both left-hand and right-hand use.

仕 様 ●材 質：ステンレス鋼铸件(SUS316)
●表面仕上：鏡面バフ研磨

用 途 ●振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
納 期 ●標準在庫品

Speci- ●Material: Cast stainless steel (SUS316)
fications ●Finish: Mirror surface buffing
●Accessories: Catch

Specific- ●Doors of oscillation devices, airtight
use doors, electromagnetic-waveproof
doors, soundproof doors

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
FA-1110-W-3	●	2D	290	60676	¥6,300	5個～ ¥6,050

●: RoHS指令対応品


▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

密閉用ハンドル

HANDLES FOR AIRTIGHTNESS


PAT.PEND.

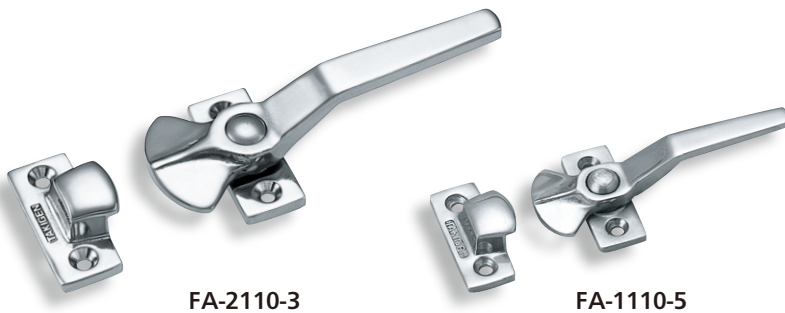


FA-2110-3

FA-1110-5

[FA-2110-3・FA-1110-3]

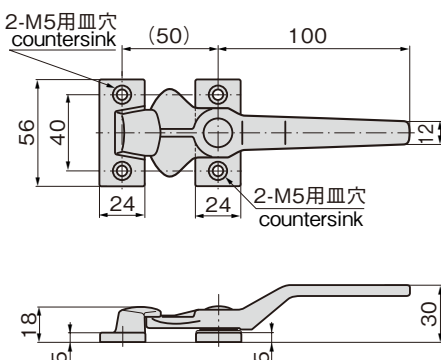

[FA-2110-5・FA-1110-5]

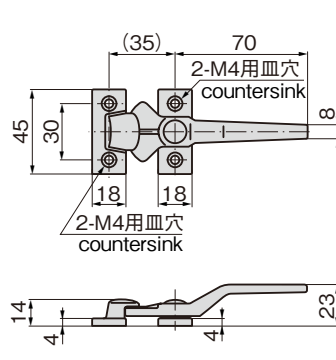FA-2110
チタン製FA-1110
ステンレス製

特 徴 Feature

- 強力密閉ができます。
- チタン製で耐食性に優れています。(FA-2110)
- 左右兼用型
- Powerful airtight closure is provided.
- Corrosion-resistant titanium is used. (FA-2110)
- For both left-hand and right-hand use.

仕 様 ●材 質：FA-2110/チタン合金铸件(Ti-6Al-4V)
FA-1110/ステンレス鋼铸件(SUS316)

●表面仕上：鏡面バフ研磨
●付 属 品：受座
用 途 ●振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
納 期 ●標準品・・・納期お問合せ下さい

Speci- ●Material: FA-2110: Titanium alloy
fications casting (Ti-6Al-4V)
FA-1110: Cast stainless steel (SUS316)
●Finish: Mirror surface buffing
●Accessories: Catch

Specific- ●Doors of oscillation devices, airtight
use doors, electromagnetic-waveproof
doors, soundproof doors

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
FA-2110-3	●	2D	112	60705	価格はお問合せ下さい	
FA-2110-5	●	2D	55	60706		
FA-1110-3	●	2D/3D	205	60254	¥3,400	5個～ ¥3,270
FA-1110-5	●	2D/3D	105	60255	¥2,900	5個～ ¥2,784

●: RoHS指令対応品

▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

FREEZER AIRTIGHT HANDLES

クレモン

ローラー
締め特装密閉
ハンドルフリーザー
密 閉
平 面
スイング

ギア式

平 面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL 型
ハンドルT 型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ