

平面スナッチロックハンドル(耐振用) SNATCH LOCK TYPE FLUSH HANDLES

AP-151R-B
プラスチック製

A-151R-B
亜鉛合金製



特 徴 Feature

- 振動・衝撃等に強いスナッチロック式平面ハンドルです。
- 丸味のあるソフトなデザイン
- ワンタッチ開閉
- 防塵・防滴構造です。
- 防塵性向上の為、錠前部にシャッターを付けました。(標準装備)
- Snatch lock type flush handle, withstands vibration and impact.
- Corners with a radius make a soft image.
- Just one-touch operation enables the door to open and close.
- Dustproof and dropproof structure.
- For improvement in dustproof, lock has shutter. (Installed as a standard)

[A-151R-B]

- 仕 様 ● 材 質: 本体/亜鉛合金 (ZDC)
ケース/冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面仕上: サチライトクロムめっき (MZCr)

- 納 期 ● 標準在庫品

[AP-151R-B]

- 仕 様 ● 材 質: 本体/AAS樹脂
ケース/冷間圧延鋼板 (SPCC)

- 標準 色: ブラック・グレー・アイボリー
- 適用板厚: 1.2~3.0mm

- 付 属 品: キー2本・取付け板・受座

- 用 途 ● 特装車・建機・振動機器

- 納 期 ● 標準品・・・納期お問合せ下さい

- 備 考 ● 逆スナッチロック仕様もあります。

- 防塵シャッター付リバーシブルキー (R440) もあります。
- 本製品は非結晶性樹脂材を使用していて緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けて下さい。(AP-151R) (一部緩み防止剤の注意事項にも記載されております。)

[A-151R-B]

- Speci- ● Material: Main body: Zinc alloy (ZDC)
fications Case: Cold rolled steel (SPCC)
- Finish: Satellite chrome plating (MZCr)

[AP-151R-B]

- Speci- ● Material: Main body: AAS resin
fications Case: Cold rolled steel (SPCC)

- Standard color: Black, gray and ivory
- Applicable panel thickness: 1.2 to 3.0mm
- Accessories: Two keys, installation plate and catch

- Specific- ● Specially equipped vehicles, construction
use machinery and oscillation devices.

- Remarks ● Reversed snatch lock specification is also available.

- The reversible key lock with the dustproof shutter (R440) is also available.
- This product uses noncrystalline resin. It is not suitable for thread-locking fluid so use should be avoided. (AP-151R) (Also noted in the precautions of some types of thread-locking fluid.)

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密 閉

平 面
スイング

ギア式

平 面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ
ハンドル

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ




総合 23★

A-151R-B-1-1


AP-151R-B-1-1

キーNo.400
Key

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions

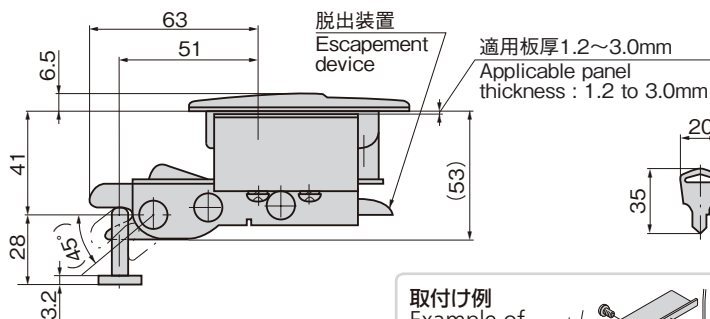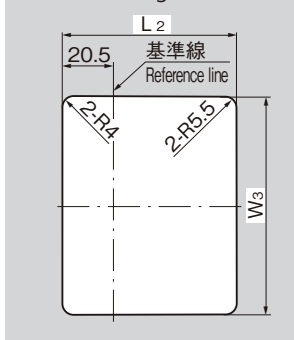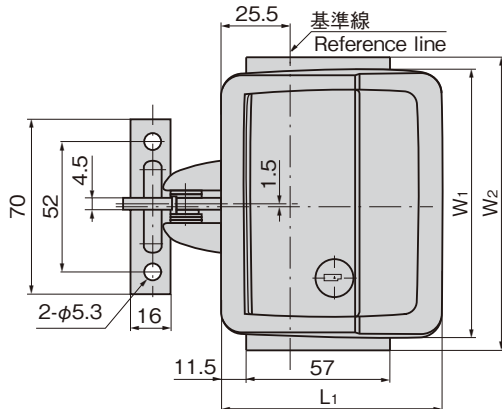

取付け例 Example of installation

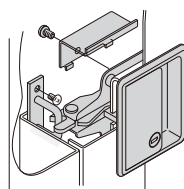

AP-151R-B-1-1G
逆スナッチロック仕様
Reversed snatch lock
specification

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備 考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
A-151R-B-1-1	●	2D	鍵付き With lock	790	01748	¥4,300	10個〜 ¥4,128
A-151R-B-1-2	●		鍵なし Without lock	785	01749	¥3,800	10個〜 ¥3,648
A-151R-B-2-1	●	2D	鍵付き With lock	710	01750	¥4,050	10個〜 ¥3,888
A-151R-B-2-2	●		鍵なし Without lock	705	01751	¥3,600	10個〜 ¥3,456
AP-151R-B-1-1-Black	●	2D	鍵付き With lock	480	01752	¥2,950	10個〜 ¥2,832
AP-151R-B-1-2-Black	●	3D	鍵なし Without lock	475	01753	¥2,550	10個〜 ¥2,448
AP-151R-B-2-1-Black	●	2D/3D	鍵付き With lock	460	01754	¥2,900	10個〜 ¥2,784
AP-151R-B-2-2-Black	●		鍵なし Without lock	455	01755	¥2,550	10個〜 ¥2,448

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。