

厚扉用平面スナッチロックハンドル

FLUSH SNATCH LOCK TYPE HANDLES

板厚8.5~10mmの厚扉に装着可能



AP-151RK-B

プラスチック製

特徴 Feature

- 板厚8.5~10mmの厚手の扉に装着できます。
- 振動・衝撃などに強いスナッチロック式平面ハンドルです。
- ソフトな操作でワンアクション開閉
- 耐久性に優れた樹脂です。
- Can be installed on the thick doors with panel thickness of 8.5 to 10mm.
- Vibration- and impact-resistant snatch lock type.
- Soft-feeling one-action opening/closing.
- Durable plastic is used.

仕様 ●製品質量: 420g
●材質: 本体/AAS樹脂
ケース/冷間圧延鋼板 (SPCC)

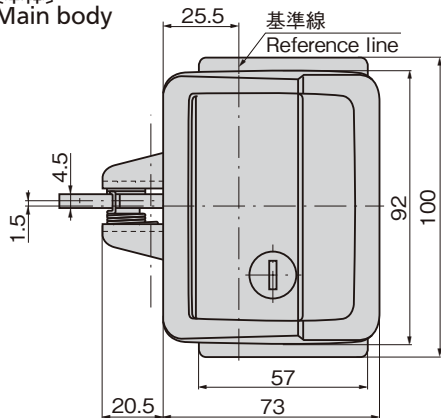
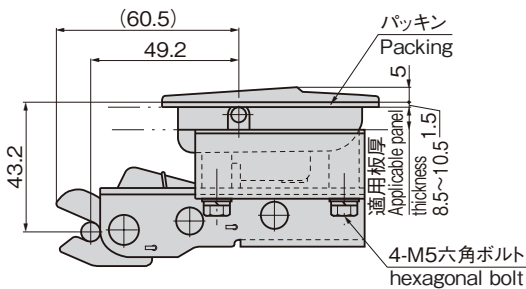
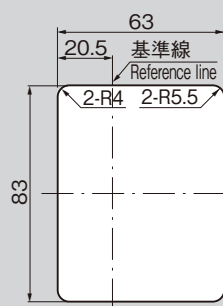
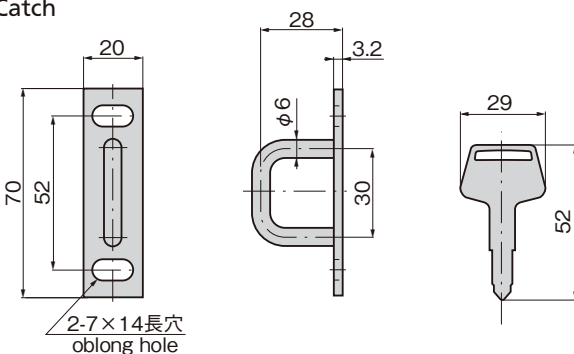
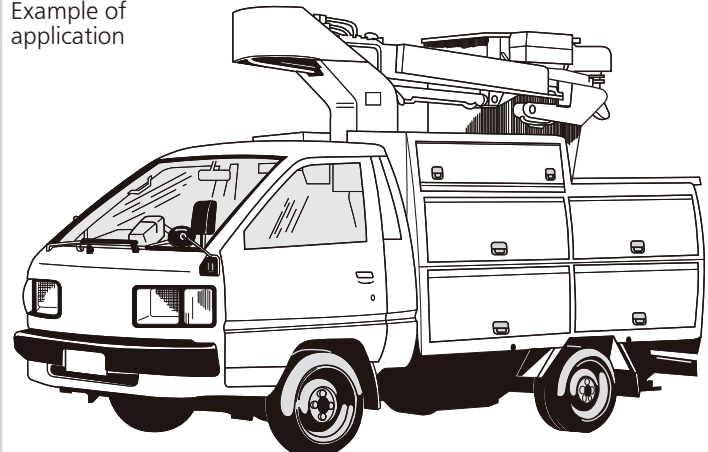
●標準色: ブラック
●鍵番号: K240
●適用板厚: 8.5~10mm
●付属品: キー2本・取付け板・受座

用途 ●建設機械・特装車・制御盤・食品機械
備考 ●標準品・・・納期お問合せ下さい
●本製品は非結晶性樹脂材を使用していて緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けて下さい。(一部緩み防止剤の注意事項にも記載されております。)
●鍵番号の変更はお問合せ下さい。
●適用板厚以外の板厚はお問合せ下さい。

Specifications ●Mass: 420g
●Material:
Main body: AAS resin
Case: Cold rolled steel plate (SPCC)
●Standard color: Black
●Key No.: K240
●Applicable panel thickness: 8.5 to 10mm
●Accessories: Two keys, installation plate and catch
Specific-use ●Construction equipment, specially-equipped vehicles, control boards and food equipment
Remarks ●This product uses noncrystalline resin. It is not suitable for thread-locking fluid so use should be avoided. (Also noted in the precautions of some types of thread-locking fluid.)



AP-151RK-B-2-1

キーNo.K240
Key[本体]
Main bodyパネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions[受座]
Catch使用例
Example of application

FRPの厚扉に最適です。
Suitable for thick doors of FRP.

商品番号 Product No.	 RoHS	 CAD	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price	
					数量 Quantity	単価 Price
AP-151RK-B-2-1		2D	02004	¥3,000	10個～	¥2,880

●: RoHS指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。
▲: RoHS指令に対応可能です。



クレモン

ローラー

締り

特装密閉

ハンドル

フリーザー

密閉

平面

スイング

ギア式

平面

ハンドル

ポップ

ハンドル

リフト

ハンドル

アジャスト

ハンドル

ラッチ式

SNATCH HANDLES

スナッチ

リンク

フック式

ロック

ハンドル

L型

ハンドル

T型

ハンドル

丸型

小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金

ロッド棒

ジョイント

リンク

ワイヤ