

トリガー付防水ハンドル

WATERPROOF HANDLES WITH TRIGGERS

自然回転防止 握りやすい大型トリガー機構



A-140-W
亜鉛合金製

特徴 Feature

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキー-TAK60を標準装備 (A-140-W-TAK60)
- 開閉両位置でトリガーの自動ロックによりロッド棒の自重落下防止 (手で握らないと回転しません)
- 防水タイプ (Oリング・シートパッキン使用)
- 左右兼用型
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-140-W-TAK60)
- Trigger is locked automatically at both locking and unlocking positions so rod is prevented from naturally falling. (does not turn unless gripped by hand)
- Waterproof (using O-ring and sheet packing)
- For both left-hand and right-hand use.

- 仕様**
- 材質: 亜鉛合金 (ZDC)
 - 表面仕上: クロムめっき (MZCr)
 - 鍵番号: TAK60・0200
 - 付属品: キー2本・大ナット・ビスセット
- 用途**
- キュービクル・制御盤
- 納期**
- 標準在庫品
- 備考**
- マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。お問合せ下さい。
 - 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

- Specifications**
- Material: Zinc alloy (ZDC)
 - Finish: Chrome plating (MZCr)
 - Key No.: TAK60, 0200
 - Accessories: Two keys, large nut and screws
- Specific use**
- Cubicles and control boards
- Remarks**
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.




A-140-W-1-1

A-140-W-3-1



キーNo.TAK60 Key

キーNo.0200 Key

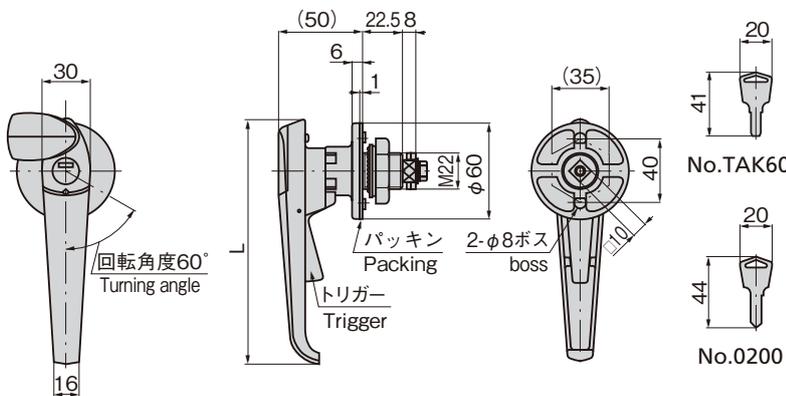


使用方法 Application method

裏面のトリガーを握って回して下さい。
Rear grip the trigger and Turn it.




止め金 Stopper plate

 止め金は612~616ページの□10穴の中から選び下さい。
Select the stopper plate with 10-hole on page 612 to 616.



パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions

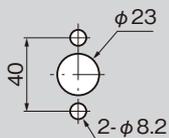

ハンドルの強度試験 (A-140-W-1) Handle strength inspection (A-140-W-1)

名称 Name	荷重方向 Direction of load	耐荷重N Load resistance
ハンドル Handle	㊤ 引張り Tension	980
	㊤ 圧迫 Pressure	
	㊤ 垂直 Vertical	
鍵部 Lock	㊤ 捻り Twist	490
止め金具取付け部 Stopper plate installing section	㊤ 引張り Tension	

クレモン

ローラー 締り

特装密閉 ハンドル

フリーザー 密閉

平面 スイング

ギア式

平面 ハンドル

ポップ ハンドル

リフト ハンドル

アジャスト ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック ハンドル

L 型 ハンドル

T 型 ハンドル

丸型 小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金 ロッド棒

ジョイント リンク

ワイヤ

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	鍵番号 Key No.	L	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
									数量 Quantity	単価 Price
A-140-W-1-1-TAK60	●	2D/3D	TAK60	152	8.5	540	04039	¥2,500	20個~	¥2,400
A-140-W-1-1	●	2D/3D	0200				01210	¥2,500	20個~	¥2,400
A-140-W-1-2	●	2D/3D	鍵なし Without lock	120	5.5	530	01315	¥2,000	20個~	¥1,920
A-140-W-2-1-TAK60	●	2D/3D	TAK60				04040	¥2,450	20個~	¥2,352
A-140-W-2-1	●	2D/3D	0200	120	5.5	505	01316	¥2,450	20個~	¥2,352
A-140-W-2-2	●	2D/3D	鍵なし Without lock				01317	¥1,900	20個~	¥1,824
A-140-W-3-1-TAK60	●	2D/3D	TAK60	102	5.5	490	04041	¥2,400	20個~	¥2,304
A-140-W-3-1	●	2D/3D	0200				01318	¥2,400	20個~	¥2,304
A-140-W-3-2	●	3D	鍵なし Without lock	102	5.5	480	01319	¥1,800	20個~	¥1,728