

# 抗菌樹脂取手

## ANTIBACTERIAL RESIN HANDLE



**AP-334**  
アルミニウム製

### 特徴 Feature

- 抗菌剤配合により細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。
- 樹脂製で手にやさしいソフトなデザイン。パイプ裏側は握りやすいディンプル加工です。
- パイプ部はアルミニウム芯材入りで高強度なものとなります。
- 表付け、裏付け、両面付けなど様々な取付け方法が行えます。
- 樹脂キャップ付で取付けねじを隠せます。
- Contains an anti-bacterial agent to prevent the propagation of bacteria and mould.
- The soft resin design is kind to the hand. The reverse of the pipe is dimpled for an easier grip.
- The pipe section has an aluminium core for greater strength.
- May be fitted in a number of ways: front, reverse, both sides, etc.
- Resin caps can be used to cover the fitting screws.

仕様 ● 材質：パイプ/アルミニウム・ABS・ASA  
          ● ブラケット/ABS

- 標準色：グレイッシュホワイト
- 推奨ねじ：なべねじM6

用途 ● 医療関連機器、通信機器、厨房機器


- 標準在庫品
- 常温でご使用下さい。

Specifications ● Material: Pipe/Aluminium・ABS・ASA  
                          ● Bracket/ABS

- Standard color: Grayish white
- Recommended screws: Round head screw M6


Specific-use ● Medical care related equipment,  
                          communications equipment, kitchen equipment

- Use at normal room temperatures.

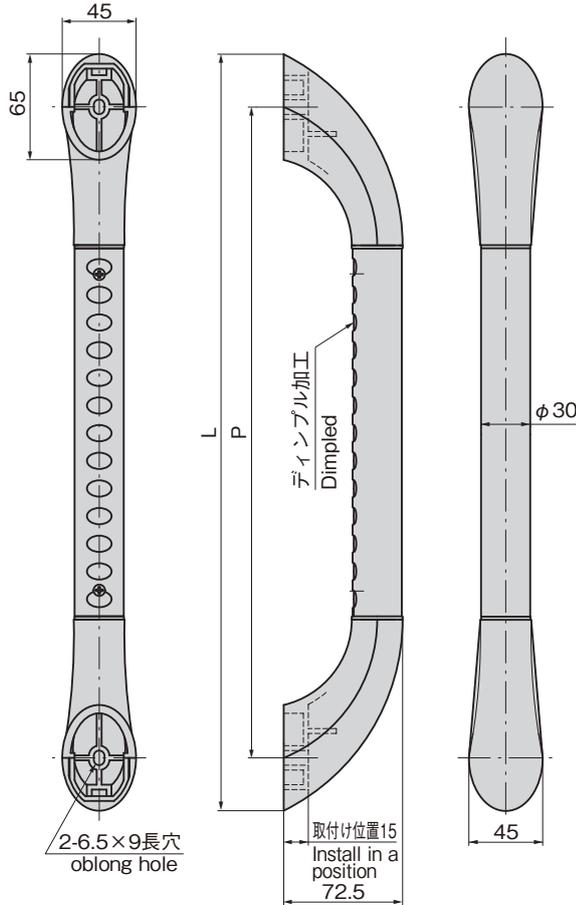


### 使用例 Example of application

取付け例(両面取付け)  
Example of installation

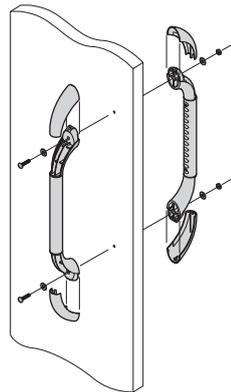

取付け例(表付け)  
Example of installation

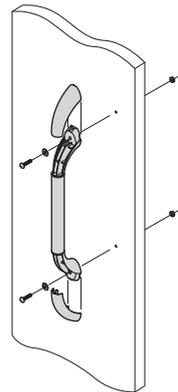

カバー取外し方法  
How to remove the cover



AP-334

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L	P	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	数量 Quantity	単価 Price
AP-334-400	●	2D/3D	465	400	264	04270	¥4,500	5個～		¥4,320
AP-334-500	●		565	500	316	04271	¥4,700	5個～		¥4,520
AP-334-600	●		665	600	370	04272	¥4,900	5個～		¥4,710

●: RoHS指令対応品  
▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

A

クレモン

ローラー  
締め

特装密閉  
ハンドル

フリーザー  
密閉

平面  
スイング

ギア式

平面  
ハンドル

ポップ  
ハンドル

リフト  
ハンドル

アジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドル

L型  
ハンドル

T型  
ハンドル

丸型  
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金  
ロッド棒

ジョイント  
リンク

ワイヤ

PULLS