

# キャップ付表付取手

## PULLS WITH CAPS



**A-42-J**  
亜鉛合金製

### 特徴 Feature



- A-42 (A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。
- 取付けは表からねじ止めできます。
- Installation pitch is same as A-42 (A-1042)-A/B/C/D/E/F drawer pull series.
- Installed with screws on the front of the panel.

仕様 ● 材質: 本体/亜鉛合金 (ZDC)  
キャップ/ABS樹脂  
● 表面仕上: 本体/サテライトクロムめっき (MZCr)

用途 ● 冷凍冷蔵庫・計測機器  
納期 ● 標準在庫品  
備考 ● 表以外の寸法も製作致します。

Specifications ● Material: Main body: Zinc alloy (ZDC). Cap: ABS resin  
● Finish: Main body: Satellite chrome plating (MZCr)

Specific use ● Refrigerators and measuring equipment

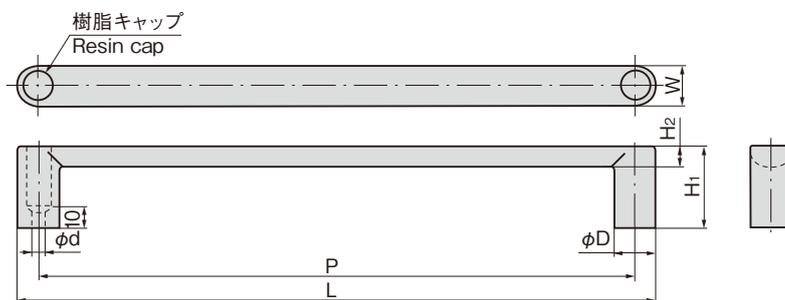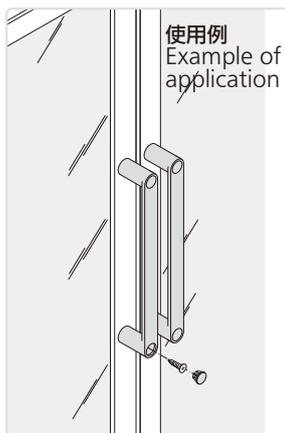

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L	W	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	P	φD	φd	使用荷重 N Working load	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
A-42-J-1	●	2D/3D	308	20	40	10	288	20	6.6	392	400	01064	¥1,350	10個~	¥1,296
A-42-J-2	●	2D/3D	258	20	38	10	238	20			335	01065	¥1,150	10個~	¥1,104
A-42-J-3	●	2D/3D	206	18	36	9	188	18			215	01066	¥950	10個~	¥912
A-42-J-15	●	2D/3D	168	18	34	9	150	18			185	01067	¥800	10個~	¥768
A-42-J-4	●	2D/3D	136	16	32	8	120	16	5.6	294	125	01068	¥600	20個~	¥576
A-42-J-5	●	2D/3D	126	16	32	8	110	16			120	01069	¥530	20個~	¥509
A-42-J-6	●	2D/3D	115	15	30	7.5	100	15			90	01070	¥450	30個~	¥432
A-42-J-7	●	2D/3D	83	15	28	7.5	68	15			70	01071	¥400	40個~	¥384

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

注) A-42-J-1~3と15までの取付けはM6皿小ねじをご使用下さい。  
A-42-J-4~7の取付けはM5皿小ねじをご使用下さい。  
Note) Use M6 flat head machine screws for installations of A-42-J-1 to 3 and 15. Use M5 flat head machine screws for installations of A-42-J-4 to 7.

# プラスチックカバー取手

## PLASTIC COVER PULLS



**A-193**  
亜鉛合金製

### 特徴 Feature

- 取付けは表と裏両面からねじ止めできます。
- カバーは取付け後にセットして下さい。
- 鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」適合品
- カバーはツメ2箇所と外周で挟み込む構造により、しっかりと固定される為に車両等の振動機器の使用に最適です。

- Can be screwed on from either the front or the back.
- Install the pull before fitting the cover.
- Complies with "flame resistance" in railway rolling stock material combustion test.
- Cover has 2 catches and is held firmly in place all round the periphery, making it ideal for use on vibrating equipment such as vehicles.

仕様 ● 材質: 本体/亜鉛合金 (ZDC)  
カバー/ACS樹脂 (グレー)  
● 表面処理: 本体/クロムめっき (MZCr)

用途 ● 船舶・車両・振動機器  
納期 ● 標準在庫品


Specifications ● Material: Body: Zinc alloy (ZDC) Cover: ACS resin (grey)

● Finish: Body: Chrome-plated (MZCr)

Specific use ● Boats, ships, vehicles, vibrating equipment



A-193

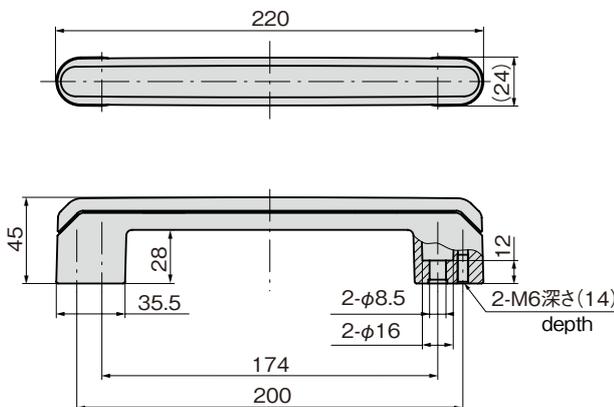

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
A-193	●	2D/3D	330	04256	¥1,900	15個~	¥1,824

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

A

クレモン

ローラー  
締め

特装密閉  
ハンドル

フリーザー  
密閉

平面  
スイング

ギア式

平面  
ハンドル

ポップ  
ハンドル

リフト  
ハンドル

アジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドル

L型  
ハンドル

T型  
ハンドル

丸型  
小型

押ボタン

取手  
PULLS

つまみ

止め金  
ロッド棒

ジョイント  
リンク

ワイヤ