

# 化粧座金 WASHERS




 
**A-1042-W**  
ステンレス製



A-1042-W-φ12



A-1042-W-φ4

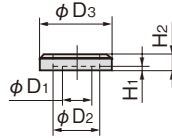

[A-1042-W]

- 仕様 ●材質: ステンレス鋼棒(SUS304)  
●表面仕上: 研磨  
用途 ●A-1042-B・C専用化粧座金  
納期 ●標準在庫品  
備考 ●1セット2個入り

[A-1042-W]

- Specifi- ●Material: Stainless steel bar (SUS304)  
cations ●Finish: Polishing  
Specific use ●Special dressing washer for A-1042 (A-42)-B/C  
Remarks ●Two pieces per set.

| 商品番号<br>Product No.             | RoHS | CAD   | H <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> | φD <sub>1</sub> | φD <sub>2</sub> | φD <sub>3</sub> | 適用取手<br>Applicable pulls   | コード<br>Code | 単価<br>Price | 量販価格<br>数量 Quantity | Bulk Price<br>単価 Price |
|---------------------------------|------|-------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|
| A-1042-W-φ12<br>(旧品番A-1042-W-1) | ●    | 2D/3D | 1.5            | 4.5            | 8.2             | 12.2            | 18              | A-1042-C-1・2・3・15          | 01227       | ¥140        | 50個~                | ¥133                   |
| A-1042-W-φ10<br>(旧品番A-1042-W-2) | ●    | 2D/3D |                | 3.5            | 6.2             | 10.2            | 15              | A-1042-C-4・5<br>A-42-C-4・5 | 01228       | ¥120        | 50個~                | ¥114                   |
| A-1042-W-φ9<br>(旧品番A-1042-W-3)  | ●    | 2D/3D | 1              | 3              | 5.2             | 9.2             | 13              | A-1042-C-6<br>A-42-C-6     | 01229       | ¥120        | 50個~                | ¥114                   |
| A-1042-W-φ7<br>(旧品番A-1042-W-4)  | ●    | 2D/3D |                |                | 5.2             | 7.2             | 10              | A-1042-C-7<br>A-42-C-7     | 01230       | ¥110        | 50個~                | ¥105                   |
| A-1042-W-φ6<br>(旧品番A-1042-W-5)  | ●    | 2D/3D | 1.5            | 2.5            | 4.5             | 6.2             | 10              | A-1042-C-8・9<br>A-42-C-8・9 | 01670       | ¥80         | 100個~               | ¥76                    |
| A-1042-W-φ4<br>(旧品番A-1042-W-6)  | ●    | 2D/3D | 1              | 2              | 2.8             | 4.2             | 6               | A-1042-C-10<br>A-42-C-10   | 01671       | ¥60         | 100個~               | ¥57                    |
| A-1042-W-φ8<br>(旧品番A-1042-W-8)  | ●    | 2D/3D | 1              | 3              | 5.2             | 8.2             | 12              |                            | 04004       | ¥120        | 50個~                | ¥114                   |

●: RoHS指令対応品 ※価格は2個(1組)のものです。 ※大量のご注文は更にお安くなります。  
▲: RoHS指令に対応可能です。



A-42-W

黄銅製はお問合せ下さい。



# 角型取手 SQUARE-SHAPED PULLS



 **A-42-A**  
亜鉛合金製



A-42-A-1

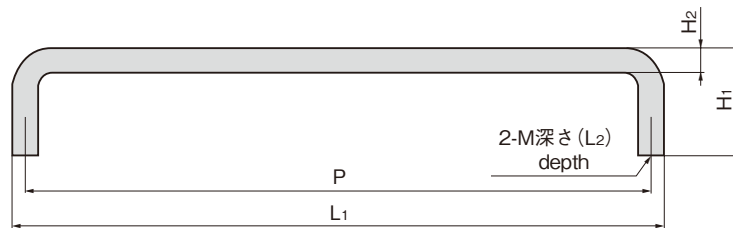

- 仕様 ●材質: 亜鉛合金(Zn)  
●表面仕上: クロムめっき(MZCr)  
納期 ●標準在庫品  
備考 ●焼付塗装仕上げも製作致します。

- Specifi- ●Material: Zinc alloy (Zn)  
cations ●Finish: Chrome plating (MZCr)

| 商品番号<br>Product No. | RoHS | CAD   | L <sub>1</sub> | (L <sub>2</sub> ) | W  | H <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> | P   | M  | 使用荷重 N<br>Working load | 製品質量 (g)<br>Mass | コード<br>Code | 単価<br>Price | 量販価格<br>数量 Quantity | Bulk Price<br>単価 Price |
|---------------------|------|-------|----------------|-------------------|----|----------------|----------------|-----|----|------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|
| A-42-A-1            | ●    | 2D/3D | 300            | 20                | 20 | 50             | 12             | 288 | M8 | 490                    | 370              | 00141       | ¥1,500      | 10個~                | ¥1,440                 |
| A-42-A-2            | ●    | 2D/3D | 250            |                   |    |                |                | 238 |    |                        | 290              | 00142       | ¥1,300      | 10個~                | ¥1,248                 |
| A-42-A-3            | ●    | 2D/3D | 200            | 18                | 18 | 50             | 12             | 188 | M8 | 490                    | 250              | 00143       | ¥1,200      | 10個~                | ¥1,152                 |
| A-42-A-15           | ●    | 2D/3D | 162            |                   |    |                |                | 150 |    |                        | 220              | 00144       | ¥1,050      | 10個~                | ¥1,008                 |
| A-42-A-4            | ●    | 2D/3D | 130            | 8                 | 16 | 40             | 10             | 120 | M6 | 392                    | 145              | 00145       | ¥550        | 20個~                | ¥528                   |
| A-42-A-5            | ●    | 2D/3D | 120            |                   |    |                |                | 110 |    |                        | 130              | 00146       | ¥530        | 20個~                | ¥509                   |
| A-42-A-6            | ●    | 2D/3D | 108            | 14                | 30 | 8              | 8              | 100 | M5 | 294                    | 80               | 00147       | ¥420        | 30個~                | ¥403                   |
| A-42-A-7            | ●    | 2D/3D | 76             |                   |    |                |                | 68  |    |                        | 55               | 00148       | ¥410        | 40個~                | ¥394                   |

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。



A

クレモン

ローラー  
締り

特装密閉  
ハンドル

フリーザー  
密閉

平面  
スイング

ギア式

平面  
ハンドル

ポップ  
ハンドル

リフト  
ハンドル

アジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドル

L 型  
ハンドル

T 型  
ハンドル

丸型  
小型

押ボタン

PULLS  
取手

つまみ

止め金  
ロッド棒

ジョイント  
リンク

ワイヤ