

角型取手

SQUARE-SHAPED PULLS



A-1042-D
ステンレス製

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- Corrosion-resistant stainless steel is used.

- 仕様 ● 材質：冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
● 表面仕上：バフ研磨
- 用途 ● 屋内外の大型から小型までの扉
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● 表以外の寸法も製作致します。
● ブラック仕上げも製作致します。
● 鉄製も製作致します。

 
Specifications ● Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)

● Finish: Buffing



Specific-use ● Indoor and outdoor large and small doors



A-1042-D-1



A-1042-D-7

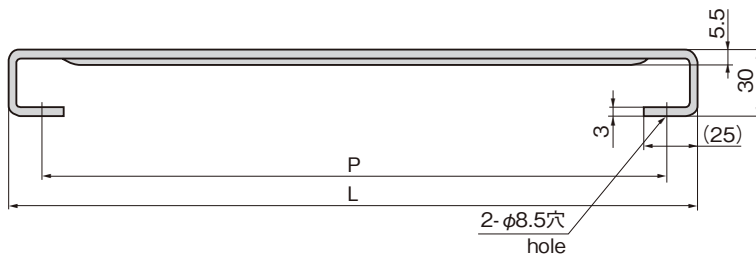 

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L	P	使用荷重 N Working load	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
A-1042-D-1	●	2D/3D	318	288	735	235	00687	¥1,400	10個～ ¥1,344
A-1042-D-2	●	2D/3D	268	238		215	00688	¥1,200	10個～ ¥1,152
A-1042-D-3	●	2D/3D	218	188		185	00689	¥1,050	10個～ ¥1,008
A-1042-D-15	●	2D/3D	180	150	588	155	00690	¥940	10個～ ¥903
A-1042-D-4	●	2D/3D	150	120		135	00691	¥850	16個～ ¥816
A-1042-D-5	●	2D/3D	140	110		130	00692	¥830	20個～ ¥797
A-1042-D-6	●	2D/3D	130	100	441	120	00693	¥800	20個～ ¥768
A-1042-D-7	●	2D/3D	98	68		105	00694	¥700	20個～ ¥672

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手
PULLS

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

角型4号取手

SQUARE-SHAPED PULLS



A-125
鉄製

特徴 Feature

- 握り部分にしぼり加工を施し握りやすくしました。
- It's easy to grip because the portion of the grip is drawn.

- 仕様 ● 材質：熱間圧延鋼板 (SPHC)
● 表面仕上：クロムめっき (MFCr)
- 用途 ● 計測機器・通信機器
- 納期 ● 標準在庫品


 
Specifications ● Material: Hot rolled steel plate (SPHC)

● Finish: Chrome plating (MFCr)

Specific-use ● Measuring and communication equipment



A-125

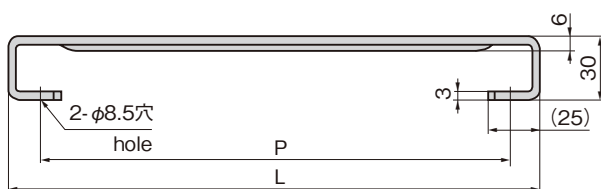

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L	P	使用荷重 N Working load	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
A-125-1	●	2D/3D	245	215	490	200	00273	¥880	15個～ ¥845
A-125-2	●	2D/3D	160	130		140	00274	¥620	15個～ ¥595
A-125-3	●	2D/3D	120	90		120	00275	¥600	15個～ ¥570
A-125-4	●	2D/3D	95	65		110	00276	¥510	20個～ ¥490

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。