

# 溝付角型取手

## SQUARE-SHAPED PULLS



**A-1042-E**  
ステンレス製

### 特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- Corrosion-resistant stainless steel is used.

- 仕様 ● 材質：ステンレス鋼棒 (SUS304)  
● 表面仕上：鏡面バフ研磨
- 用途 ● 屋内外の大型から小型までの扉
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● 表以外の寸法も製作致します。  
● ブラック仕上げ、ヘアライン仕上げも製作致します。


- Specifications ● Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)  
● Finish: Mirror surface buffing
- Specific-use ● Indoor and outdoor large and small doors



A-1042-E-1



A-1042-E-4

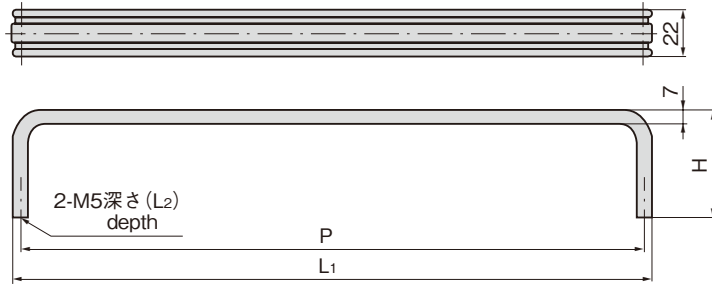

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1	(L2)	H	P	使用荷重 N Working load	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
											数量 Quantity	単価 Price
A-1042-E-1	●	2D/3D	295	8	50	288	735	425	00695	¥2,350	6個～	¥2,256
A-1042-E-2	●	2D/3D	245	8		238		365	00696	¥2,100	10個～	¥2,016
A-1042-E-3	●	2D/3D	195	8		188		305	00697	¥1,850	10個～	¥1,776
A-1042-E-15	●	2D/3D	157	8	150	245	00698	¥1,650	10個～	¥1,584		
A-1042-E-4	●	2D/3D	127	8	40	120	588	205	00699	¥1,400	10個～	¥1,344
A-1042-E-5	●	2D/3D	117	6		110		195	00700	¥1,350	10個～	¥1,296
A-1042-E-6	●	2D/3D	107	6	35	100	441	170	00701	¥1,250	10個～	¥1,200
A-1042-E-7	●	2D/3D	75	6		68		135	00702	¥1,100	10個～	¥1,056

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

# 楕円取手

## OVAL PULLS




**A-1042-F**  
ステンレス製

### 特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- Corrosion-resistant stainless steel is used.

- 仕様 ● 材質：ステンレス鋼棒 (SUS304)  
● 表面仕上：鏡面バフ研磨
- 用途 ● 屋内外の大型から小型までの扉
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● 表以外の寸法も製作致します。  
● ブラック仕上げ、ヘアライン仕上げも製作致します。


- Specifications ● Material: Stainless steel bar (SUS304)  
● Finish: Mirror surface buffing
- Specific-use ● Indoor and outdoor large and small doors

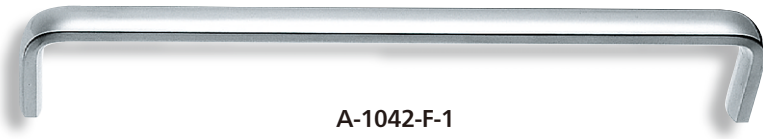

A-1042-F-1



A-1042-F-7

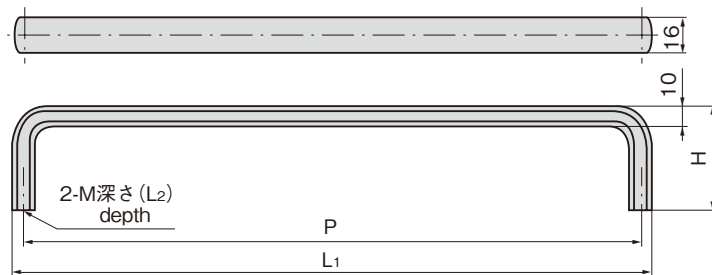

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1	(L2)	H	P	M	使用荷重 N Working load	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price		
												数量 Quantity	単価 Price	
A-1042-F-1	●	2D/3D	298	10	50	288	M8	735	375	00703	¥2,250	6個～	¥2,138	
A-1042-F-2	●	2D/3D	248						238	325	00704	¥2,000	10個～	¥1,900
A-1042-F-3	●	2D/3D	198						188	270	00705	¥1,800	10個～	¥1,728
A-1042-F-15	●	2D/3D	160	8	150	215	00706	¥1,500	10個～	¥1,440				
A-1042-F-4	●	2D/3D	130	40	120	180	00707	¥1,300	10個～	¥1,248				
A-1042-F-5	●	2D/3D	120		110	170	00708	¥1,200	10個～	¥1,152				
A-1042-F-6	●	2D/3D	110	35	100	150	00709	¥1,150	10個～	¥1,104				
A-1042-F-7	●	2D/3D	78		68	120	00710	¥1,050	10個～	¥1,008				

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



クレモン

ローラー  
締め

特装密閉  
ハンドル

フリーザー  
密閉

平面  
スイング

ギア式

平面  
ハンドル

ポップ  
ハンドル

リフト  
ハンドル

アジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドル

L 型  
ハンドル

T 型  
ハンドル

丸型  
小型

押ボタン

PULLS  
取手

つまみ

止め金  
ロッド棒

ジョイント  
リンク

ワイヤ