

ワンタッチ取手

ONE-TOUCH PULL



AP-267
プラスチック製

特徴 Feature

PAT.PEND.

- パネルに差込んでプランジャーを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
- Can be installed easily by anyone by inserting into the panel and pushing in the plunger. No tools needed.

仕様 ● 材質：本体/PC・ABSアロイ
プランジャー/ポリアセタール(POM)

- 標準色：黒
- 使用荷重：147N
- 最大適用板厚：2.3mm

用途 ● 小型機器・小型扉

納期 ● 標準在庫品

備考 ● 取手を奥まで挿入したことを確認してプランジャーを押込んで下さい。



Specifications ● Material: Main unit: PC/ABS alloy
Plunger: Polyacetal (POM)


 
 
- Standard color: Black
- Working load: 147N
- Maximum applicable plate thickness: 2.3mm

Specific use ● Small-sized equipment, small doors


Remarks ● Ensure that the pull is fully inserted before pressing in the plunger.



AP-267

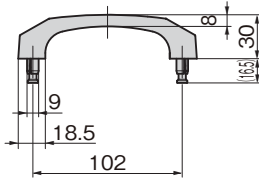

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

 

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
					数量 Quantity	単価 Price
AP-267	●	2D	23	04287	¥200	40個～ ¥190

● : RoHS指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。
▲ : RoHS指令に対応可能です。

ライン取手

SILVER LINED PULLS



AP-41-H
プラスチック製

特徴 Feature

PAT.PEND.

- シルバーラインが入ったニューデザイン取手
- 耐塩性を必要とする扉に最適
- New design with silver line.
- Suitable for doors that require saltwater-resistance.

仕様 ● 材質：ABS樹脂(ブラック)

用途 ● 冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉

納期 ● 標準在庫品

備考 ● 本製品は非結晶性樹脂材を使用していて緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けて下さい。(一部緩み防止剤の注意事項にも記載されております。)



- 裏側からねじ止めして下さい。
- 他の色も製作致します。お問合せ下さい。
- 常温でご使用下さい。

Specifications ● Material: ABS resin (Black)

Specific use ● Doors for refrigerator, distribution board and communication equipment

Remarks ● This product uses noncrystalline resin. It is not suitable for thread-locking fluid so use should be avoided. (Also noted in the precautions of some types of thread-locking fluid.)



- Installed with screws on the back of the panel.
- Use the product in normal temperatures.




AP-41-H-15



AP-41-H-5



AP-41-H-7

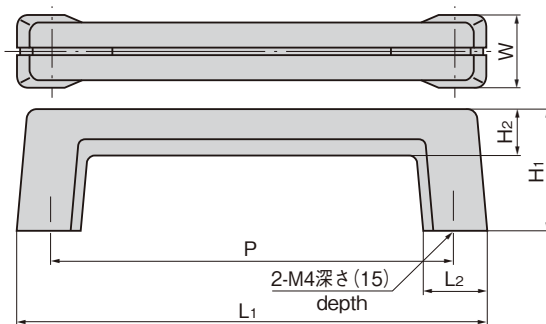

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1	L2	W	H1	H2	P	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
												数量 Quantity	単価 Price
AP-41-H-15	●	2D/3D	167	16	18.5	32	12.5	150	35	00968	¥430	25個～ ¥413	
AP-41-H-4	●	2D/3D	136	15	17	30	11.5	120	29	01033	¥430	20個～ ¥413	
AP-41-H-5	●	3D	126	15	17	30	11.5	110	28	01034	¥400	25個～ ¥384	
AP-41-H-6	●	3D	116	15	17	30	11.5	100	24	00967	¥310	25個～ ¥298	
AP-41-H-7	●	3D	84	15	17	30	11.5	68	20	01035	¥290	25個～ ¥278	

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



クレモン

ローラー
締め

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L型
ハンドル

T型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

PULLS
取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ