

テーパー付角型取手

TAPERED SQUARE-SHAPED PULLS



AP-43
プラスチック製

A-43
亜鉛合金製

特徴 Feature

- 取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
- Brass-made insertion fittings are used for screw holes.

仕様 ● 材質: AP-43/ABS樹脂
A-43/亜鉛合金(ZDC)
● 標準色: ブラック・グレー・アイボリー
● 特注色: ブラウン・ブルー・レッド・イエロー
● 表面仕上: A-43/クロムめっき(MZCr)

用途 ● AP-43/計測機器・引出し
A-43/エレベーター・電話ボックス・制御機器・計測機器

納期 ● 標準在庫品
備考 ● 本製品は非結晶性樹脂材を使用しているため緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けて下さい。(一部緩み防止剤の注意事項にも記載されております。)
● 常温でご使用下さい。
● ねじ締付トルク推奨値: 2.6N・m

Specifications ● Material: AP-43: ABS resin
A-43: Material: Zinc alloy (ZDC)
● Standard color: Black, gray, ivory
● Finish: A-43: Chrome plating (MZCr)

Specific-use ● AP-43: Measuring equipment and drawers.
A-43: Elevator, telephone box, control and measuring equipment.



Remarks ● This product uses noncrystalline resin. It is not suitable for thread-locking fluid so use should be avoided. (Also noted in the precautions of some types of thread-locking fluid.)
● Use the product in normal temperatures.
● Recommended screw tightening torque: 2.6N・m



A-43-2

AP-43-1-Black
ブラック

AP-43-1-Gray
グレー

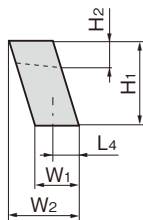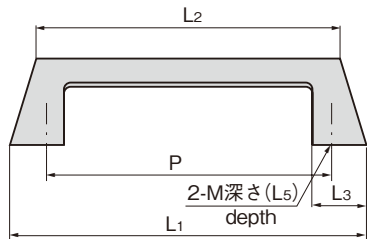

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1	L2	L3	L4	(L5)	W1	W2	H1	H2	P	M	使用荷重 N Working load	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
																		数量 Quantity	単価 Price
A-43-1	●	2D/3D	100	86	15	7	7	12	19	25	7	80	M5	735	75	00150	¥450	30個~	¥432
A-43-2	●	2D/3D	74	66	10	5	4	9	15	15	5	65	M4	294	30	00151	¥250	50個~	¥240
AP-43-1-Black	●	2D/3D	100	86	15	7	7	12	19	25	7	80	M5	196	15	00152	¥240	40個~	¥231
AP-43-1-Gray	●	2D/3D														00153	¥200	40個~	¥192
AP-43-1-Ivory	●	2D/3D														00154	¥200	40個~	¥192
AP-43-2-Black	●	3D	74	66	10	5	4	9	15	15	5	65	M4	196	6	00159	¥190	40個~	¥182
AP-43-2-Gray	●	3D														00160	¥190	40個~	¥182
AP-43-2-Ivory	●	3D														00161	¥190	40個~	¥182

(注) P寸法は取付け穴寸法を示します。
Note: Dimensions of P are for installation hole.
●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

取手6型

PULLS TYPE VI



AP-67
プラスチック製

A-67
亜鉛合金製

特徴 Feature

- 管理目的によりそれぞれのカラーが使い分けられます。
- Each color can be used for management purpose.

仕様 ● 材質: AP-67/PC/ABSアロイ
A-67/亜鉛合金(ZDC)
● 標準色: ブラック・グレー・アイボリー
● 特注色: ブラウン・ブルー・レッド・イエロー
● 表面仕上: A-67/クロムめっき(MZCr)

用途 ● 計測機器・通信機器
納期 ● 標準在庫品
備考 ● 本製品は非結晶性樹脂材を使用しているため緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けて下さい。(一部緩み防止剤の注意事項にも記載されております。)
● 取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
● 常温でご使用下さい。


Specifications ● Material: AP-67: PC/ABS alloy
A-67: Zinc alloy (ZDC)

● Standard color: Black, gray, ivory
● Finish: A-67: Chrome plating (MZCr)

Specific use ● Measuring or communication equipment


Remarks ● This product uses noncrystalline resin. It is not suitable for thread-locking fluid so use should be avoided. (Also noted in the precautions of some types of thread-locking fluid.)

● Brass-made insertion fittings are used for screw holes.
● Use the product in normal temperatures.

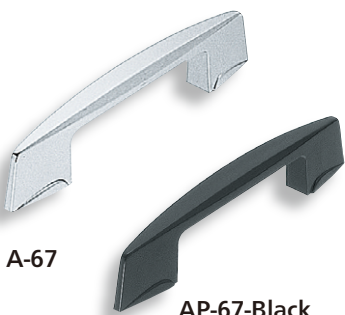

A-67

AP-67-Black
ブラック

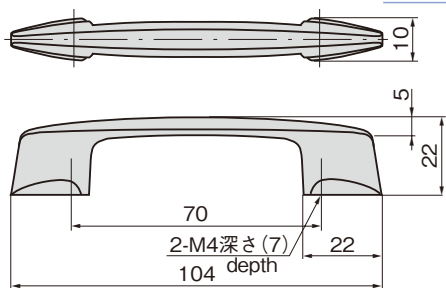

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	使用荷重 N Working load	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
						数量 Quantity	単価 Price
A-67	●	2D/3D	45	294	00186	¥250	50個~ ¥240
AP-67-Black	●	2D/3D	8	196	00187	¥180	50個~ ¥173
AP-67-Gray	●	2D/3D			00188	¥160	50個~ ¥154
AP-67-Ivory	●	2D/3D			00189	¥160	50個~ ¥154

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。