

# 角型アルミ6号取手

## ALUMINUM BOX-SHAPED PULLS



### 特徴 Feature

- 表面はヘアライン仕上りの後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。
- 容易に切断して使用できます。
- Alumite treatment is given after hairline finish so external appearance is beautiful.
- Easy to cut.


- Specifications
- Material: Aluminum alloy extrusion (A6063S)
  - Finish: Silver alumite treatment
- Specifications
- Large to small-sized doors for refrigerator, control or communication equipment.




- 仕様
- 材質: アルミニウム合金押し材 (A6063S)
  - 表面仕上: シルバーアルマイト処理
- 用途
- 冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉
- 納期
- 標準在庫品
  - 500mm以上は1週間
- 備考
- カラー製品も製作致します。
  - 表以外の寸法もL=2000まで製作致します。
  - A-190-3はブラックアルマイト処理、木ねじ用取付けも製作致します。(納期・価格はお問合せ下さい。)

A-190-3-Black (特注)  
ブラック (Custom-made)


[A-190-1]

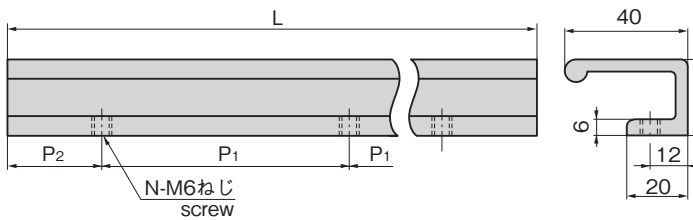

[A-190-2]

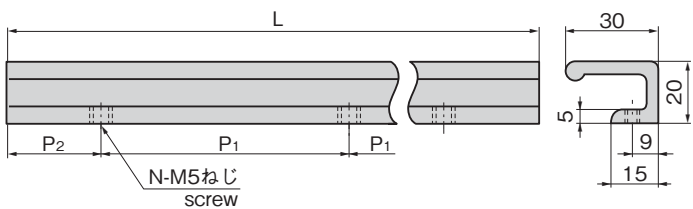

[A-190-3]

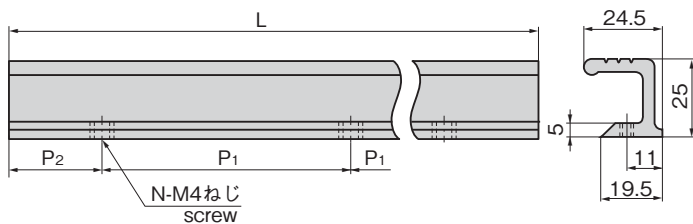

■オーダー方法 Order format

A-190-3-  -

1 大きさ Size  
12 シルバーブラック (特注品) Silver Black (Custom-made)

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	N	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Quantity	Bulk Price 単価 Price
A-190-1-1	●	3D	100	60	20	2	85	00516	¥540	20個~	¥513
A-190-1-2	●	3D	150	100	25	2	130	00517	¥550	20個~	¥523
A-190-1-3	●	2D/3D	200	75	25	3	170	00518	¥1,050	10個~	¥1,008
A-190-1-4	●	3D	250	100	25	3	215	00519	¥1,200	10個~	¥1,152
A-190-1-5	●	3D	300	80	30	4	255	00520	¥1,600	10個~	¥1,536
A-190-1-6	●	3D	400	85	30	5	340	00521	¥2,400	6個~	¥2,304
A-190-1-7	●	3D	500	110	30	5	425	00522	¥2,900	6個~	¥2,784
A-190-1-8	●	3D	600	135	30	5	510	00523	¥3,700	6個~	¥3,552
A-190-1-9	●	3D	700	160	30	5	595	00524	¥4,800	6個~	¥4,608
A-190-1-10	●	3D	800	185	30	5	680	00525	¥5,300	6個~	¥5,088
A-190-1-11	●	3D	900	210	30	5	765	00526	¥6,000	6個~	¥5,760
A-190-1-12	●	3D	1000	235	30	5	850	00527	¥6,700	6個~	¥6,432

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	N	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Quantity	Bulk Price 単価 Price
A-190-2-1	●	3D	100	60	20	2	55	00528	¥470	20個~	¥447
A-190-2-2	●	3D	150	100	25	2	85	00529	¥500	20個~	¥475
A-190-2-3	●	2D/3D	200	75	25	3	110	00530	¥850	16個~	¥816
A-190-2-4	●	3D	250	100	25	3	140	00531	¥970	10個~	¥931
A-190-2-5	●	3D	300	80	30	4	165	00532	¥1,300	10個~	¥1,248
A-190-2-6	●	3D	400	85	30	5	220	00533	¥1,600	10個~	¥1,536
A-190-2-7	●	3D	500	110	30	5	275	00534	¥2,300	6個~	¥2,208
A-190-2-8	●	3D	600	135	30	5	330	00535	¥2,800	6個~	¥2,688
A-190-2-9	●	3D	700	160	30	5	385	00536	¥3,700	6個~	¥3,552
A-190-2-10	●	3D	800	185	30	5	440	00537	¥4,600	6個~	¥4,416
A-190-2-11	●	3D	900	210	30	5	495	00538	¥4,800	6個~	¥4,608
A-190-2-12	●	3D	1000	235	30	5	550	00539	¥5,200	6個~	¥4,992

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	N	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Quantity	Bulk Price 単価 Price
A-190-3-1	●	3D	100	60	20	2	50	00978	¥700	16個~	¥672
A-190-3-2	●	3D	150	100	25	2	75	00979	¥730	16個~	¥701
A-190-3-3	●	2D/3D	200	75	25	3	100	00980	¥850	16個~	¥816
A-190-3-4	●	3D	250	100	25	3	125	00981	¥1,000	10個~	¥960
A-190-3-5	●	3D	300	80	30	4	150	00982	¥1,300	10個~	¥1,248
A-190-3-6	●	3D	400	85	30	5	200	00983	¥1,600	10個~	¥1,536
A-190-3-7	●	3D	500	110	30	5	250	00984	¥2,300	6個~	¥2,208
A-190-3-8	●	3D	600	135	30	5	300	00985	¥2,800	6個~	¥2,688
A-190-3-9	●	3D	700	160	30	5	350	00986	¥3,700	6個~	¥3,552
A-190-3-10	●	3D	800	185	30	5	400	00987	¥4,600	6個~	¥4,416
A-190-3-11	●	3D	900	210	30	5	450	00988	¥4,800	6個~	¥4,608
A-190-3-12	●	3D	1000	235	30	5	500	00989	¥5,200	6個~	¥4,992

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

クレモン

ローラー  
絞り

特装密閉  
ハンドル

フリーザー  
密閉

平面  
スイング

ギア式

平面  
ハンドル

ポップ  
ハンドル

リフト  
ハンドル

アジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドル

L型  
ハンドル

T型  
ハンドル

丸型  
小型

押ボタン

取手  
PULLS

つまみ

止め金  
ロッド棒

ジョイント  
リンク

ワイヤ