

# 箱型取手

## BOX-SHAPED PULLS




### 特徴 Feature

- 取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
- 管理目的によりカラーを自由に使い分けられます。
- 耐塩・絶縁性が優れています。
- Brass-made insertion fittings are used for screw holes.
- Each color can be used for management purpose.
- Good saltwater-resistant and insulated.

- 仕様**
- 材質: ABS樹脂
  - 標準色: ブラック・グレー・アイボリー
  - 特注品: ブラウン・ブルー・レッド・イエロー
- 用途**
- 厨房室などの小型扉・計測機器・通信機器
  - 標準在庫品
- 納期**
- 本製品は非結晶性樹脂材を使用しているため緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けて下さい。(一部緩み防止剤の注意事項にも記載されております。)
- 備考**
- 常温でご使用下さい。


- Specifications**
- Material: ABS resin
  - Standard color: Black, gray, ivory
  - Custom-made color: Brown, blue, red and yellow
- Specific-use**
- Kitchen room small doors, measuring or communication equipment
- Remarks**
- This product uses noncrystalline resin. It is not suitable for thread-locking fluid so use should be avoided. (Also noted in the precautions of some types of thread-locking fluid.)
  - Use the product in normal temperatures.

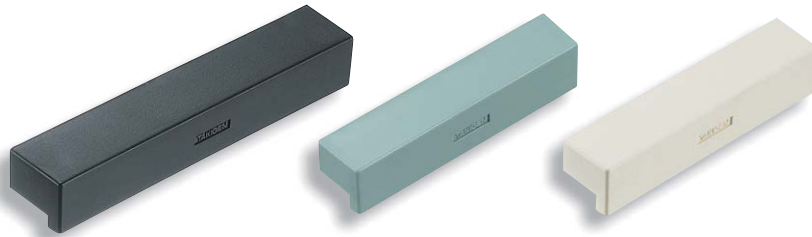

AP-5-1-Black  
ブラック

AP-5-2-Gray  
グレー

AP-5-2-Ivory  
アイボリー

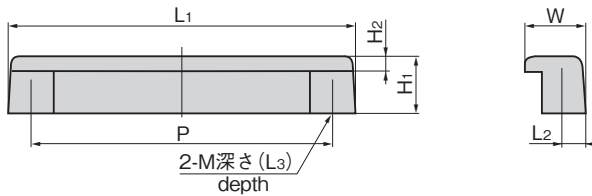

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1	L2	(L3)	W	H1	H2	P	M	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
AP-5-1-Black	●	2D/3D	121	7.5	13	20	20	5.5	106	M6	40	00033	¥260	30個～	¥247
AP-5-1-Gray	●	2D/3D										00034	¥260	30個～	¥247
AP-5-1-Ivory	●	2D/3D										00035	¥260	30個～	¥247
AP-5-2-Black	●	2D/3D	88	6.5	10	19.5	17	5	75	M5	20	00040	¥230	50個～	¥219
AP-5-2-Gray	●	2D/3D										00041	¥230	50個～	¥219
AP-5-2-Ivory	●	2D/3D										00042	¥230	50個～	¥219

(注) P寸法は取付けピッチを示します。  
Note: Dimensions of P are for installation pitch.

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。




### 特徴 Feature

- 角型のデザインで、各種機器にマッチします。
- Square-shaped design matching various equipment.


- 仕様**
- 材質: 亜鉛合金 (ZDC)
  - 表面仕上: ニッケルめっき (MZNi)
  - 付属品: スタッドボルト・ばね座金・六角ナット
- 用途**
- 計測機器・通信機器
- 納期**
- 標準在庫品

- Specifications**
- Material: Zinc alloy (ZDC)
  - Finish: Nickel plating (MZNi)
  - Accessories: Stud bolt, spring washer and hex nut
- Specific-use**
- Measuring or communication equipment

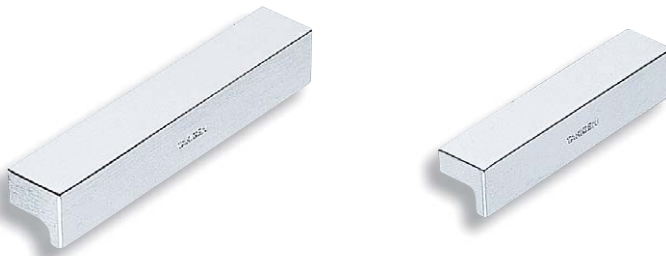

A-5-1

A-5-2

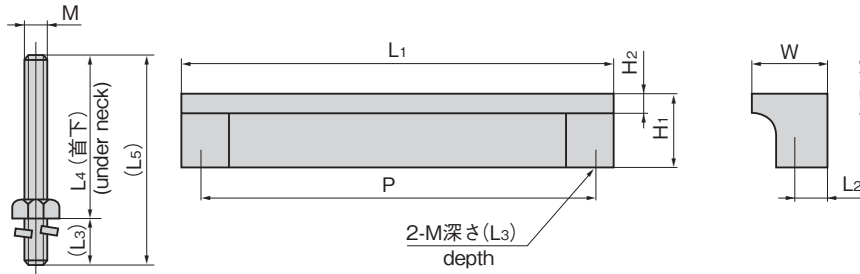

(注) P寸法は取付けピッチを示します。  
Note: Dimensions of P are for installation pitch.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1	L2	(L3)	L4	(L5)	W	H1	H2	P	M	使用荷重 N Working load	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
A-5-0	●	2D/3D	150	10	17	40	57	23	23	6	138	M8	490	170	00030	¥1,000	10個～	¥960
A-5-1	●	2D/3D	116	8	13	35	48	20	20	5	106	M6	392	120	00031	¥640	20個～	¥614
A-5-2	●	2D/3D	83	4	10	30	40	17	17	4.5	75	M5	294	65	00032	¥400	25個～	¥380

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



クレモン

ローラー  
締り

特装密閉  
ハンドル

フリーザー  
密閉

平面  
スイング

ギア式

平面  
ハンドル

ポップ  
ハンドル

リフト  
ハンドル

アジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドル

L 型  
ハンドル

T 型  
ハンドル

丸型  
小型

押ボタン

PULLS  
取手

つまみ

止め金  
ロッド棒

ジョイント  
リンク

ワイヤ