



**AP-192**  
プラスチック製

# 埋込み取手

## EMBEDDED PULLS

ハンドル・取手  
つまみ・周辺機器



A

クレモン

ローラー  
締り

特装密閉  
ハンドル

フリーザー  
密閉

平面  
スイング

ギア式

平面  
ハンドル

ポップ  
ハンドル

リフト  
ハンドル

アジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドル

L 型  
ハンドル

T 型  
ハンドル

丸型  
小型

押ボタン

PULLS  
取手

つまみ

止め金  
ロッド棒

ジョイント  
リンク

ワイヤ

総合 23★

571

PAT.PEND.



AP-192-S



AP-192-W


- 特徴 Feature**
- 優美なデザイン
  - 扉の形態によりダブルタイプ、シングルタイプを使い分けできます。
  - Elegant design.
  - Use the double or single type according to the door shape.

- 仕様**
- 材質: ABS樹脂
  - 表面仕上: クロムめっき
  - 付属品: 取付けねじ(M5)・SW・平ワッシャー
  - 特装車・バス・キャビネット・計測機器
  - 標準在庫品
  - 裂地クロムめっき仕上も製作致します。
  - 常温でご使用下さい。



- Specifications**
- Material: ABS resin
  - Finish: Chrome plating
  - Accessories: Screws (M5), Spring washers and plane washers

- Specific-use**
- Specially-equipped vehicles, buses, cabinets and measuring equipment
  - Use the product in normal temperatures.


[AP-192-S]

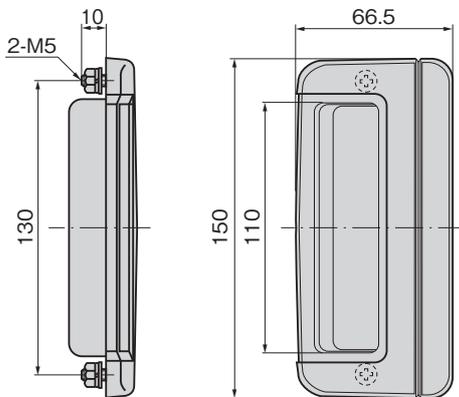

[AP-192-W]

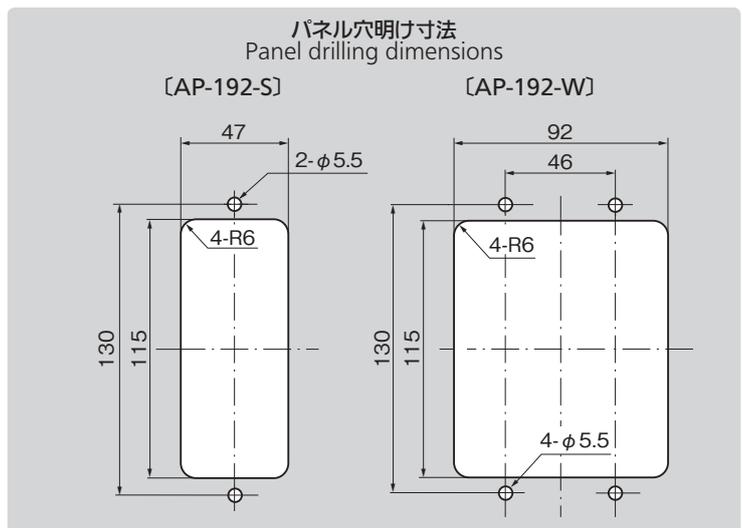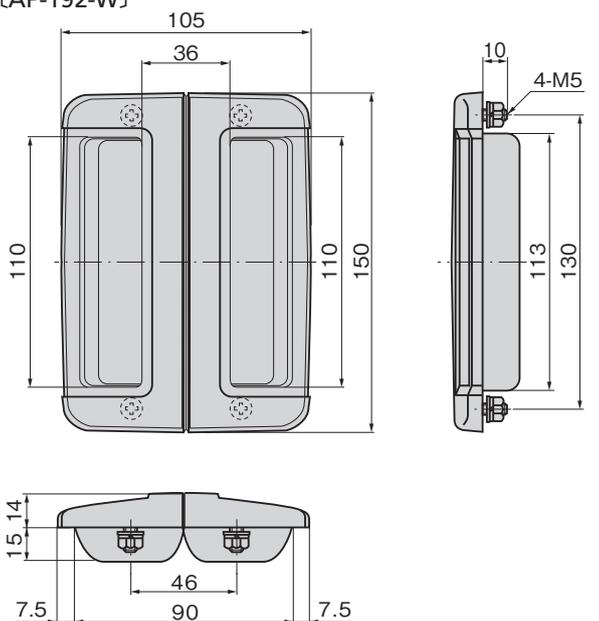

**取付け方法**  
Installation method

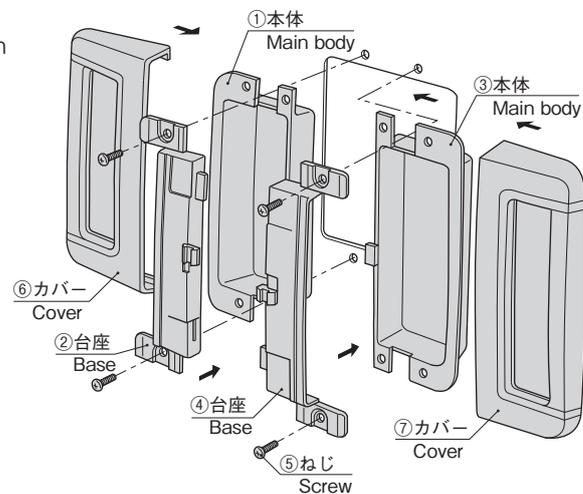

1. 台座②及び④を本体①及び③のそれぞれの穴にはめ込む。
2. 組①②と③④を引合せ、ねじ⑤4本にてパネルに締付ける。
3. カバー⑥及び⑦をパネル面に沿ってスライドさせ①、②、③、④のそれぞれの接合部に当るまで差込む。

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
AP-192-S	●	2D/3D	80	01138	¥800	20個~	¥768
AP-192-W	●	2D/3D	130	01139	¥1,100	12個~	¥1,056

●: RoHS指令対応品      ※大量のご注文は更にお安くなります。  
▲: RoHS指令に対応可能です。