

埋込み取手

EMBEDDED PULLS



AP-183
プラスチック製

特徴 Feature

- 従来品A-183と同じデザインの樹脂製軽量タイプです。
- 耐塩・絶縁性があります。
- ねじ部は黄銅製インサート金具を使用
- Resin-made lightweight type. Same as current A-183.
- Saltwater-resistant and insulated.
- Brass-made insertion fittings are used for screw sections.

- 仕様
- 材質: PC/ABSアロイ
 - 表面仕上: シボ仕上(ブラック)
 - 付属品: ビスセット
 - 適用板厚: 0.5~3.2mm

- 用途
- 小型機器・小型扉
- 納期
- 標準在庫品
- 備考
- 本製品は非結晶性樹脂材を使用しているため、緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けて下さい。(一部緩み防止剤の注意事項にも記載されております。)
 - 他のカラーも製作致します。
 - 常温でご使用下さい。

- Specifications
- Material: PC/ABS alloy
 - Finish: Grained pattern (black)
 - Accessories: Screws
 - Applicable panel thickness: 0.5 to 3.2mm

- Specific use
- Small-sized equipment and doors
- Remarks
- This product uses noncrystalline resin. It is not suitable for thread-locking fluid so usage should be avoided. (Also noted in the precautions of some types of thread-locking fluid.)
 - Use the product in normal temperatures.

PAT.PEND.





AP-183-1



AP-183-2

パネル穴明け寸法

Panel drilling dimensions

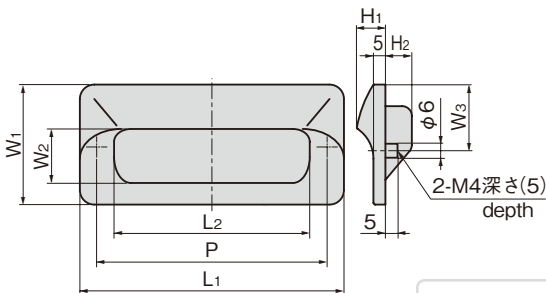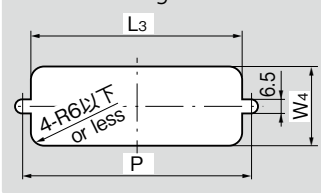

裏面
ねじ部は黄銅製です。
Rear surface
screw section is
made of brass.

参考断面図

Reference cross section



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1	L2	L3	W1	W2	W3	W4	H1	H2	P	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
AP-183-1-Black	●	2D/3D	140	108	116	64	32	33	48	12.5	11	126	53	01238	¥380	40個~	¥365
AP-183-1-Ivory	●	2D/3D	140	108	116	64	32	33	48	12.5	11	126	53	01350	¥380	40個~	¥365
AP-183-2-Black	●	2D/3D	110	82	90	50	23	26	36	12.5	11	96	39	01240	¥320	50個~	¥308
AP-183-2-Ivory	●	2D/3D	110	82	90	50	23	26	36	12.5	11	96	39	01351	¥320	50個~	¥308
AP-183-3-Black	●	2D/3D	90	62	68	44	22	22	31	11.5	11	78	24	01264	¥290	50個~	¥279
AP-183-3-Ivory	●	2D/3D	90	62	68	44	22	22	31	11.5	11	78	24	01352	¥290	50個~	¥279
AP-183-4-Black	●	2D/3D	70	42	48	38	19	19	25	11.5	9	58	18	01265	¥280	50個~	¥269
AP-183-4-Ivory	●	2D/3D	70	42	48	38	19	19	25	11.5	9	58	18	01353	¥280	50個~	¥269

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

埋込み取手

EMBEDDED PULLS



A-183
亜鉛合金製

特徴 Feature

- パネル面からの突起が少なく邪魔になりません。
- Small projecting from panel surface.

- 仕様
- 材質: 取手本体/亜鉛合金(ZDC)
裏カバー/ABS樹脂
 - 表面仕上: クロムめっき(MZCr)
 - 付属品: ビスセット
 - 適用板厚: 0.5~3.2mm
- 用途
- 計測機器・通信機器
- 納期
- 標準在庫品
- 備考
- ブラック仕上もできます。

- Specifications
- Material: Main body: Zinc alloy (ZDC)
Rear cover: ABS resin
 - Finish: Chrome plating (MZCr)
 - Accessories: Screws
 - Applicable panel thickness: 0.5 to 3.2mm




- Specific use
- Measuring or communication equipment
- Remarks
- Black finish is available.



A-183-2

パネル穴明け寸法

Panel drilling dimensions

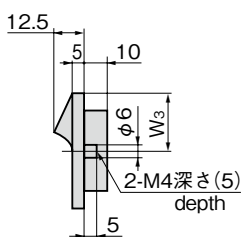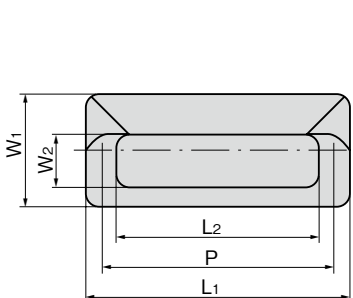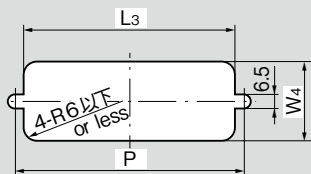

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1	L2	L3	W1	W2	W3	W4	P	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
A-183-1	●	2D/3D	140	110	115	64	32	33	49	126	160	01231	¥1,200	20個~	¥1,152
A-183-2	●	2D/3D	110	84	89	50	23	26	35	96	105	00504	¥720	40個~	¥692

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L型
ハンドル

T型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ