

ソフト取手

SOFT-IMAGE PULLS



AP-283
ゴム製

特徴 Feature

- 感触がソフトな材質を使用
- パネル面から突起が少ない。
- 筐体は金属、木工が可能です。
- Soft touch material is used.
- Small projection from panel surface.
- Cabinet to which the product is installed is either metal or wood.

- 仕様**
- 製品質量 : AP-283-1 / 105g・AP-283-2 / 60g
 - 材質 : エラストマー (TPE)
 - 標準色 : ブラック・グレー・アイボリー
- 用途**
- バス・特装車・サービスボックス・キャビネット・ワゴン
- 納期**
- 標準在庫品
- 備考**
- 筐体が金属の場合は付属の取付け板をご使用下さい。
 - 筐体が木製の場合は丸くぎなどをご使用下さい。
 - ご指定色でも製作致します。
 - 常温でご使用下さい。

- Specifications**
- Mass : AP-283-1 / 150g, AP-283-2 / 60g
 - Material : Elastomer (TPE)
 - Standard color : Black・Gray・Ivory
- Specific-use**
- Buses, specially equipped vehicles, service boxes, cabinets wagons.
- Remarks**
- If the cabinet is metal, use a supplementary plate.
 - If the cabinet is wood, use round head nails.
 - Use it at normal temperature.

参考断面図

Reference cross section



ハンドル・取手
つまみ・周辺機器



A

クレモン

ローラー
締め

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

PULLS

取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク


ワイヤ

総合 23★





573



AP-283-1-Gray
グレー

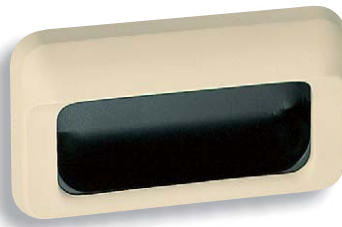

AP-283-1-Ivory
アイボリー

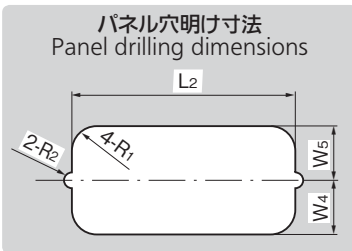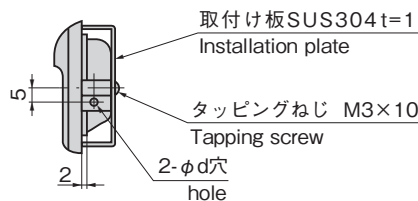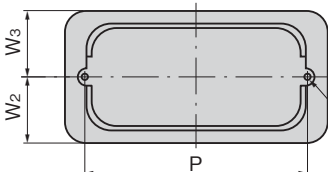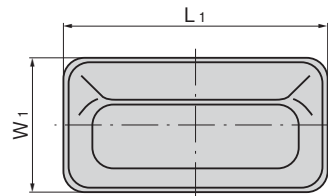

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1	L2	L3	W1	W2	W3	W4	W5	H1	H2	P	R1	R2	d	コード Code			単価 Price	量販価格 Bulk Price					
																	ブラック Black	グレー Gray	アイボリー Ivory		ブラック Black		グレー Gray		アイボリー Ivory	
																	数量 Quantity	単価 Price	数量 Quantity		単価 Price	数量 Quantity	単価 Price	数量 Quantity	単価 Price	
AP-283-1	●	2D/3D	115	100	13	60	30	30	24.5	24.5	13	13	100	16	3.5	2.4	03305	01153	02032	¥440	30個~	¥422	30個~	¥422	30個~	¥422
AP-283-2	●	2D/3D	86	77	10	47	21	26	19	15	10	10	74	10	4	2	03306	01154	02033	¥350	40個~	¥336	40個~	¥336	40個~	¥336

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

箱型取手

BOX-SHAPED PULLS



A-5-A
亜鉛合金製

特徴 Feature

- 全体にアールのついたソフトデザイン
- Corners with a radius make a soft image.

- 仕様**
- 材質 : 亜鉛合金 (ZDC)
 - 表面仕上 : 焼付塗装クリアー仕上
 - 標準色 : シルバーメタリック
 - 付属品 : スタットボルト・スプリングワッシャー・ナット
- 用途**
- 計測機器・通信機器
- 納期**
- 標準在庫品


- Specifications**
- Material : Zinc alloy (ZDC)
 - Finish : Baked clear
 - Standard color : Silver metallic
 - Accessories : Stud bolts, spring washers and nuts
- Specific use**
- Measuring and communication equipment



A-5-A-0



PAT.PEND.

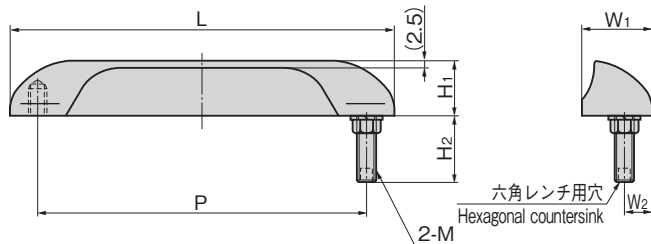

(注) P寸法は取付けピッチを示します。
Note: Dimensions of P are for installation pitch.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L	W1	W2	H1	H2	P	M	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
													数量 Quantity	単価 Price
A-5-A-0	●	2D/3D	156	25	10	20	29.5	138	M8	180	01864	¥830	15個~	¥797
A-5-A-1	●	2D/3D	124	22	8	18	21.5	106	M6	120	01865	¥570	20個~	¥547
A-5-A-2	●	2D/3D	93	20	6	16	12.5	75	M5	73	01866	¥430	20個~	¥413

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。