

埋込み取手

EMBEDDED PULLS



A-1181
ステンレス製




A-1181-1


- 仕様 ●材 質：冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
●表面仕上：ヘアーライン仕上
●付 属 品：ナット(A-1181-2のみ)
- 用途 ●非常扉・厨房などの扉・各種キャビネット
- 納 期 ●標準在庫品

- Specifi- ●Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
cations ●Finish: Hairline finish
●Accessories: Nuts (A-1181-2)
- Specific- ●Emergency doors, kitchen doors and
use various cabinet doors

[A-1181-1]

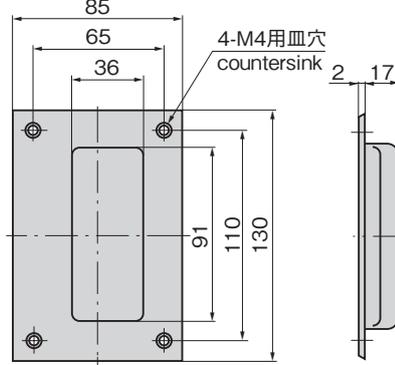


パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

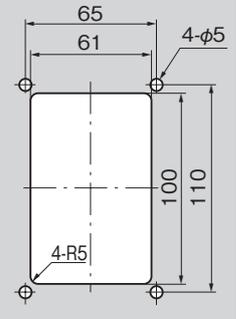


商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	数量 Quantity	量販価格 Bulk Price
A-1181-1	●	2D/3D	111	00776	¥820	15個~	¥787
A-1181-2	●	2D/3D	88	00777	¥810	15個~	¥778
A-1181-3	●	2D/3D	93	03486	¥680	15個~	¥653

●: RoHS指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。
▲: RoHS指令に対応可能です。


[A-1181-2]

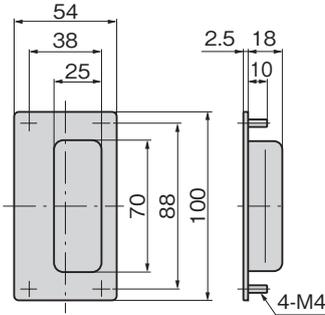


パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

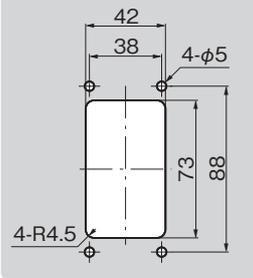

[A-1181-3]

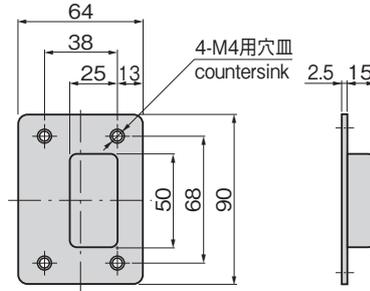

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

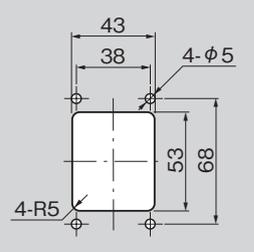

埋込み取手

EMBEDDED PULLS



A-185
亜鉛合金製



A-185-1




A-185-2

特 徴 Feature


- パネル面からの突起が少なく、フラットな外観を保ちます。
- Small projecting from panel surface so flat impression don't deface.

- 仕様 ●材 質：亜鉛合金(ZDC)
●表面仕上：ホワイトブロンズめっき
●付 属 品：取付け金具
- 用途 ●計測機器・通信機器
- 納 期 ●標準在庫品

- Specifi- ●Material: Zinc alloy (ZDC)
cations ●Finish: White bronze plating
●Accessories: Installation fittings
- Specific use ●Measuring or communication equipment

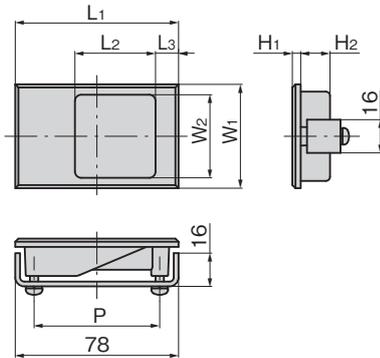

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

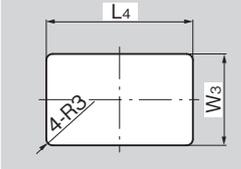

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1	L2	L3	L4	W1	W2	W3	H1	H2	P	適用板厚t Applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	数量 Quantity	量販価格 Bulk Price
A-185-1		2D/3D	78	38.5	11	70	50	40	44	4	14	60	3.0	150	00508	¥1,050	20個~	¥1,008
A-185-2	●	2D/3D	54	25	7	42	40	31.5	35	3	12.5	32	1.6	85	00509	¥860	25個~	¥826

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器



A

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

PULLS
取 手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ