



AP-198
プラスチック製

特徴 Feature

- ワンタッチで取付けできます。
- 断面の形状により持ち上げの際、指への負担を軽減します。
- 側面取付けの開き扉でも使用可能です。
- One-touch installation.
- Cross-sectional shape reduces load on fingers during lifting.
- Also usable with side-attached swing door.

- 仕様 ●材質: ABS樹脂
- 表面処理: 表面シボ加工
 - 標準色: クリーム(2.5Y9/1)
 - 製品質量: 16g

- 用途 ●各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手 (身近な使用例: 街灯設置灰皿、エアコン本体など)

- 納期 ●標準在庫品

- Specifications ●Material: ABS resin
- Finish: Surface grained pattern
 - Standard color: Cream(2.5Y9/1)
 - Mass: 16g

- Specific-use ●As side-attached lift pull on various equipment, utility boxes, etc. (commonly found on: public ashtrays, air conditioning units, etc.)


リフトアップ取手
LIFT UP PULLS



AP-198-3-Cream
クリーム

商品番号 Product No.	RoHS CAD	適用板厚t Applicable panel thickness	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
AP-198-1-Cream	●	2D/3D 0.8~1.0	04467	¥55	100個~ ¥53
AP-198-2-Cream	●	2D/3D 1.2	04468	¥55	100個~ ¥53
AP-198-3-Cream	●	2D/3D 1.6	04469	¥55	100個~ ¥53

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

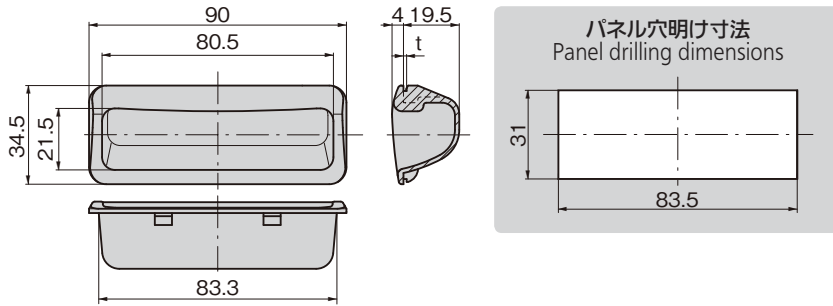

埋込み取手
EMBEDDED PULLS



AP-197
プラスチック製

特徴 Feature

- 取付けがワンタッチ
- パネル表面の出っ張りが少なくじゃまになりません。
- 高級感のあるシボ模様仕上げ
- 選べる2色のボディカラー

- One-touch-easy-to-install.
- Small projecting from panel surface.
- High-grade grained pattern finish.
- Can select from two body color.

- 仕様 ●材質: ABS樹脂
- 標準色: ブラック・アイボリー

- 用途 ●事務機器・計測機器

- 納期 ●標準在庫品

- 備考 ●帯電防止仕様および難燃材UL94 V-0仕様も製作致します。
- 耐候性に優れたAES製も製作致します。



- Specifications ●Material: ABS resin
- Standard color: Black, ivory
- Specific use ●Office or measuring equipment




AP-197-2-Ivory
アイボリー




AP-197-3-Black
ブラック

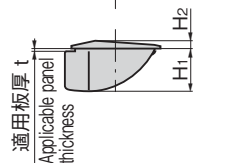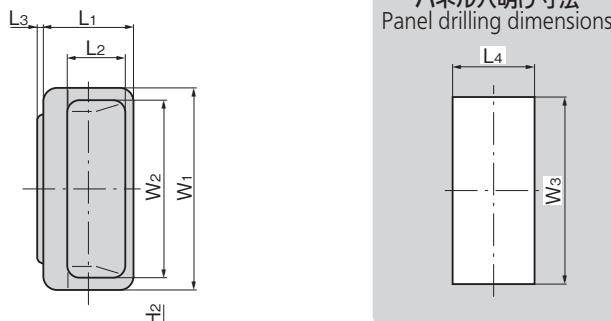

取付け例
Example of installation

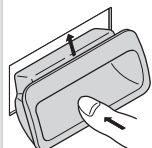

使用例
Example of application

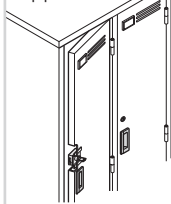

商品番号 Product No.	RoHS CAD	L1	L2	L3	L4	W1	W2	W3	H1	H2	適用板厚t Applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code		量販価格 Bulk Price				
													ブラック Black	アイボリー Ivory	単価 Price	数量 Quantity	単価 Price	数量 Quantity	単価 Price
AP-197-1-1	●	2D/3D									0.8~1.0	25	01463	01464	¥60	100個~	¥58	100個~	¥58
AP-197-1-2	●	2D/3D						96.2 96.5	21	4	1.2		02015	02016	¥60	100個~	¥58	100個~	¥58
AP-197-1-3	●	2D/3D	45	29	3	40.1	104	95			1.6		02017	02018	¥60	100個~	¥58	100個~	¥58
AP-197-1-4	●	2D/3D									2.3		03485	03484	¥70	100個~	¥67	100個~	¥67
AP-197-2-1	●	2D/3D									0.8~1.0	15	01465	01466	¥50	100個~	¥48	100個~	¥48
AP-197-2-2	●	2D/3D	38	21	3	32.6	74	64			1.2		02019	02020	¥50	100個~	¥48	100個~	¥48
AP-197-2-3	●	2D/3D									1.6		02021	02022	¥50	100個~	¥48	100個~	¥48
AP-197-3-1	●	2D/3D									0.8~1.0	13	01467	01468	¥50	100個~	¥48	100個~	¥48
AP-197-3-2	●	2D/3D	26	15.5	3	21.6	104	94			1.2		02023	02024	¥50	100個~	¥48	100個~	¥48
AP-197-3-3	●	2D/3D									1.6		02025	02026	¥50	100個~	¥48	100個~	¥48

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器



A

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L型
ハンドル

T型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

PULLS
取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ