

折りたたみ取手

FOLDING HANDLES



A-1221
ステンレス製

A-221
亜鉛合金製

特徴 Feature



折りたたみ式で空間を有効利用

PAT. PEND.





A-221-1

[A-1221]

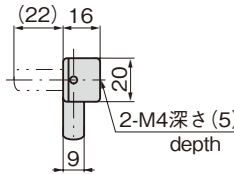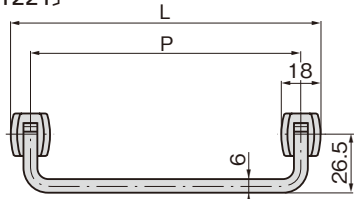

[A-221]

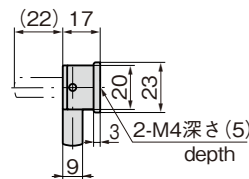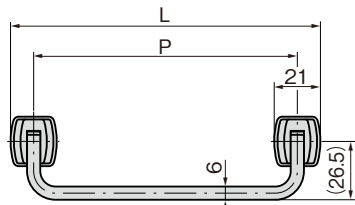

- 折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくすみます。
- 開閉時、ディテント効果でフリック感が得られます。
- ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1221)
- 防錆アップのサチライトクロムめっき、25μm(A-221)
- The fold type. Protrusion from the panel surface is small.
- Clicks when locking/unlocking due to detent effect.
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (A-1221)
- Improved rustproof satellite chrome plating.(25μm)(A-221)

[A-1221]

- 仕様 ● 材質：ステンレス鋼棒(SUS304)
● 表面仕上：鏡面バフ研磨

[A-221]

- 仕様 ● 材質：亜鉛合金(ZDC)
● 表面仕上：サチライトクロムめっき(MZCr)
納期 ● 標準在庫品

[A-1221]

- Specifi- ● Material: Stainless steel bar (SUS304)
cations ● Finish: Mirror surface buffing

[A-221]

- Specifi- ● Material: Zinc alloy (ZDC)
cations ● Finish: Satellite chrome plating (MZCr)

商品番号 Product No.		RoHS	CAD	L		P	製品質量(g) Mass		コード Code		単価 Price		量販価格 Bulk Price			
SUS	ZDC			SUS	ZDC		SUS	ZDC	SUS	ZDC	SUS	ZDC	SUS		ZDC	
												数量 Quantity	単価 Price	数量 Quantity	単価 Price	
A-1221-1	A-221-1	●	2D/3D	138	141	120	139	110	01567	01377	¥3,700	¥820	5個~	¥3,552	15個~	¥787
A-1221-2	A-221-2	●	2D/3D	118	121	100	123	103	01568	01378	¥3,650	¥810	5個~	¥3,504	15個~	¥778
A-1221-3	A-221-3	●	2D/3D	98	101	80	110	96	01569	01379	¥3,600	¥780	5個~	¥3,456	20個~	¥749

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ストッパー付取手

PULLS WITH STOPPER



A-1082
ステンレス製

A-82
黄銅鋳物製

特徴 Feature

- 取手は倒れた状態から約90°でストップします。
- Grip is stopped when it is put upright.(approx. 90°)

[A-1082]

- 仕様 ● 材質：ステンレス鋼鋳物(SUS304)
● 表面仕上：鏡面バフ研磨

用途 ● コンテナ(中型)

[A-82]

- 仕様 ● 材質：黄銅鋳物(YBcC)
● 表面仕上：クロムめっき(MBcC)

納期 ● 標準在庫品

[A-1082]

- Specifi- ● Material: Cast stainless steel (SUS304)
cations ● Finish: Mirror surface buffing




Specific use ● Middle-sized containers

[A-82]

- Specifi- ● Material: Brass casting (YBcC)
cations ● Finish: Chrome plating (MBcC)



A-1082-1

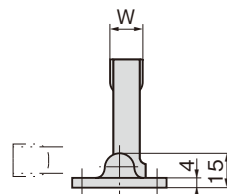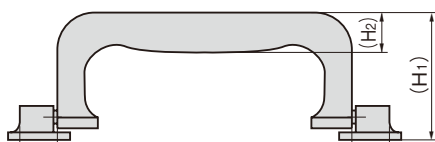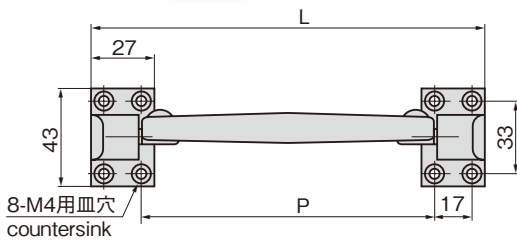

商品番号 Product No.		RoHS	CAD	L	W	(H1)	(H2)	P	使用荷重 N Working load	製品質量(g) Mass		コード Code		単価 Price		量販価格 Bulk Price			
SUS	YBcC									SUS	YBcC	SUS	YBcC	SUS	YBcC	SUS	YBcC	数量 Quantity	単価 Price
A-1082-1	A-82-1	●	2D/3D	176	14	56	18	132	441	340	350	00956	00210	¥2,900	¥2,400	5個~	¥2,784	5個~	¥2,304
A-1082-2	A-82-2	●	2D/3D	153	14	51	16	109	441	280	275	00957	00211	¥2,600	¥2,100	5個~	¥2,496	10個~	¥1,995
A-1082-3	A-82-3	●	2D/3D	144	13	48	14	100	441	270	250	00958	00212	¥2,400	¥2,000	5個~	¥2,304	10個~	¥1,900

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

A

クレモン

ローラー
締め

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L型
ハンドル

T型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手
PULLS

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ