



**A-12**  
亜鉛合金製

特徴 Feature

- シンプルなデザインで各種機器にマッチします。
- Simple design matching various equipment.

仕様 ● 製品質量: 35g  
● 材質: 亜鉛合金 (ZDC)  
● 表面仕上: クロムめっき (MZCr)

用途 ● 計測機器・キャビネット

納期 ● 標準在庫品

Specifications ● Mass: 35g  
● Material: Zinc alloy (ZDC)  
● Finish: Chrome plating (MZCr)


Specific use ● Measuring equipment and cabinets

舟底引手


SHIP BOTTOM-SHAPED PULLS



A-12

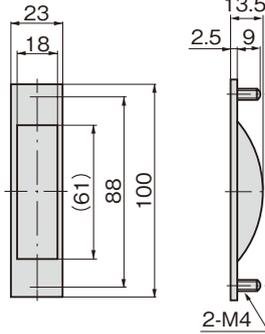

パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions

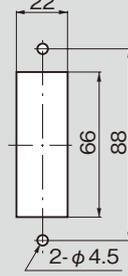

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
A-12	●	2D/3D	00060	¥220	25個~ ¥211


●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

舟底引手


SHIP BOTTOM-SHAPED PULLS



A-1157-1

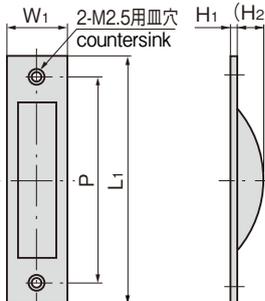

パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions

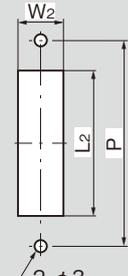

**A-1157**  
ステンレス製

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- Corrosion-resistant stainless steel is used.

仕様 ● 材質: 冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)  
● 表面仕上: ヘアライン仕上

用途 ● 各種スチールキャビネット

納期 ● 標準在庫品

Specifications ● Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)  
● Finish: Hairline finish

Specific use ● Various steel cabinets

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	H <sub>1</sub>	(H <sub>2</sub> )	P	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
A-1157-1	●	2D/3D	120	77	27	23	0.8	12.5	102	31	00752	¥160	50個~ ¥154
A-1157-2	●	2D/3D	105	66	24	21		10.5	88	23	00753	¥130	50個~ ¥125
A-1157-3	●	2D/3D	90	57	23	19		10.5	76	14	00754	¥100	100個~ ¥96
A-1157-4	●	2D/3D	75	48	18	15		7.5	66	8	00755	¥80	100個~ ¥77


●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

角引手


OVAL-SHAPED PULLS



A-1159-1

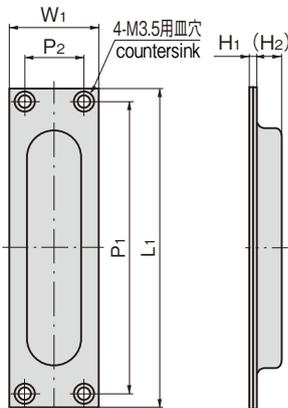

パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions

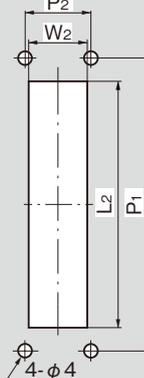

**A-1159**  
ステンレス製

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- Corrosion-resistant stainless steel is used.

仕様 ● 製品質量: A-1159-1/95g  
A-1159-2/48g

● 材質: 冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)  
● 表面仕上: ヘアライン仕上

用途 ● 各種スチールキャビネット

納期 ● 標準在庫品

Specifications ● Mass: A-1159-1: 95g A-1159-2: 48g  
● Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)  
● Finish: Hairline finish

Specific use ● Various steel cabinets

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	H <sub>1</sub>	(H <sub>2</sub> )	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
A-1159-1	●	2D/3D	150	118	45	28	2.5	12	137	31	00756	¥650	25個~ ¥624
A-1159-2	●	2D/3D	120	92	35	26	2	11	106	21	00757	¥600	25個~ ¥576

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

ハンドル・取手  
つまみ・周辺機器



A

クレモン

ローラー  
締め

特装密閉  
ハンドル

フリーザー  
密閉

平面  
スイング

ギア式

平面  
ハンドル

ポップ  
ハンドル

リフト  
ハンドル

アジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドル

L型  
ハンドル

T型  
ハンドル

丸型  
小型

押ボタン

PULLS  
取手

つまみ

止め金  
ロッド棒

ジョイント  
リンク

ワイヤ