

小型ローレットつまみ(雄・雌ねじ)

SMALL-SIZED KNURLED KNOB FASTENERS (MALE SCREWS・FEMALE SCREWS)

A-1040 ステンレス製 **AP-40** プラスチック製 **A-40** 黄銅製



特徴 Feature

- [A-1040・A-40]
●首下全ねじの小型ローレットつまみ
[AP-40]
●ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
- [A-1040・A-40]
●Whole-screw-under-neck small knurl knob.
[AP-40]
●Soft feeling and color coordination are obtained.

- 仕様
- [A-1040] ●材 質：ステンレス鋼棒(SUS303)
●表面仕上：鏡面パフ研磨
- [A-40] ●材 質：快削黄銅棒(C3602BD)
●表面仕上：クロムめっき(MBCr)
- [AP-40] ●材 質：頭部/ABS樹脂
ねじ部/快削黄銅棒(C3602BD)
●表面仕上：ねじ部/ニッケルめっき(MBNi)
●標準色：ブラック・アイボリー
- 用途 ●配分電盤・制御盤・小型ボックス
- 納期 ●標準在庫品
- 備考 ●SUS304・SUS316も製作致します。
●チタニウム製も製作致します。
●他のカラーも製作致します。(AP-40)

- Specifications
- [A-1040] ●Material: Stainless steel bar (SUS303)
●Finish: Mirror surface buffing
- [A-40] ●Material: Free cutting brass (C3602BD)
●Finish: Chrome plating (MBCr)
- [AP-40] ●Material: Head: ABS resin
Screw: Free cutting brass (C3602BD)
●Finish: Screw: Nickel plating (MBNi)
●Standard color: Black, Ivory
- Specific-use ●Distribution, control boards and small boxes


〈雄ねじ〉Male screw




〈雌ねじ〉Female screw





[A-1040-1~5] 雄ねじ
A-40-1~5 Male screw

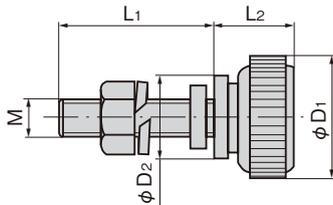

[A-1040-11~15] 雌ねじ
A-40-11~15 AP-40-11~15 Female screw

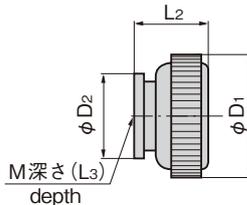

[AP-40-1~5]

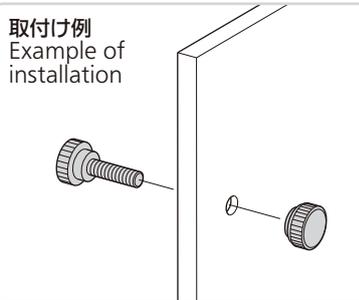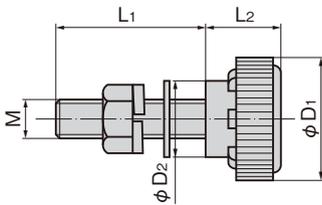

雄ねじ Male screw

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1	L2	φD1	φD2	M	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
											数量 Quantity	単価 Price
A-1040-1	●	2D/3D	10	16	11	M4	15	00920	¥370	30個~	¥355	
A-1040-2	●	2D/3D	20	8	11	M3	6	00921	¥300	30個~	¥285	
A-1040-3	●	2D/3D	10	16	11	M5	16	00922	¥400	30個~	¥384	
A-1040-4	●	2D/3D	25	12	20	M6	32	00923	¥470	20個~	¥451	
A-1040-5	●	2D/3D	25	12	20	M8	39	00924	¥480	20個~	¥461	
A-40-1	●	2D/3D	10	16	11	M4	15	00138	¥140	50個~	¥134	
A-40-2	●	2D/3D	20	8	11	M3	6	00139	¥110	50個~	¥106	
A-40-3	●	2D/3D	10	16	11	M5	16	00140	¥150	50個~	¥144	
A-40-4	●	2D/3D	25	12	20	M6	35	00881	¥240	30個~	¥230	
A-40-5	●	2D/3D	25	12	20	M8	43	00882	¥270	30個~	¥259	

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

雌ねじ Female screw

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L2	(L3)	φD1	φD2	M	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
											数量 Quantity	単価 Price
A-1040-11	●	2D/3D	10	6	16	11	M4	11	01640	¥240	30個~	¥230
A-1040-12	●	2D/3D	8	4	11	8	M3	4	01641	¥190	40個~	¥182
A-1040-13	●	2D/3D	10	6	16	11	M5	11	01937	¥240	30個~	¥230
A-1040-14	●	2D/3D	12	8	20	14	M6	20	01907	¥350	30個~	¥336
A-1040-15	●	2D/3D	12	8	20	14	M8	18	01938	¥350	30個~	¥336
A-40-11	●	2D/3D	10	6	16	11	M4	12	01636	¥90	50個~	¥86
A-40-12	●	2D/3D	8	4	11	8	M3	4	01637	¥70	50個~	¥67
A-40-13	●	2D/3D	10	6	16	11	M5	12	01934	¥90	50個~	¥86
A-40-14	●	2D/3D	12	8	20	14	M6	22	01935	¥130	50個~	¥125
A-40-15	●	2D/3D	12	8	20	14	M8	21	01941	¥130	50個~	¥125

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1	L2	φD1	φD2	M	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
											数量 Quantity	単価 Price
AP-40-1	●	2D/3D	3D	10	16	9	M4	5	01442 03309	¥100	100個~	¥96
AP-40-2	●	2D/3D	3D	20	8	11	M3	2	01443 03310	¥90	100個~	¥87
AP-40-3	●	3D	3D	10	16	10	M5	7	01444 03311	¥100	100個~	¥96
AP-40-4	●	3D	3D	25	12	20	M6	12	01445 03312	¥110	100個~	¥106
AP-40-5	●	3D	3D	25	12	20	M8	21	01446 03313	¥120	100個~	¥116

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L2	(L3)	φD1	φD2	M	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price		
											数量 Quantity	単価 Price	
AP-40-11	●	2D/3D	3D	10	6	16	11	M4	3	01638 03314	¥90	100個~	¥87
AP-40-12	●	2D/3D	3D	8	4	11	8	M3	1	01639 03315	¥90	100個~	¥87
AP-40-13	●	3D	3D	10	6	16	10	M5	4	01936 03316	¥100	100個~	¥96
AP-40-14	●	3D	3D	12	8	20	14	M6	8	01871 03317	¥110	100個~	¥106
AP-40-15	●	3D	3D	12	8	20	14	M8	7	01741 03318	¥110	100個~	¥106

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。



クレモン

ローラー
締め

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L型
ハンドル

T型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロック棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

総合 23★

601