

# 超重量扉用厚口ステー HEAVY-DUTY STAYS



**B-1456**  
ステンレス製

蝶番  
ステアー  
周辺機器



**B**

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜き蝶番

段付蝶番

クリーンヒンジ

特装車蝶番

フリーザーヒンジ

特殊蝶番

トルクヒンジ

STAYS

ステアー

周辺機器 (B)

## 特徴 Feature

PAT.PEND.


- 超重量扉に適した堅牢構造です。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- ロック解除ワイヤ付き (B-1456-W)
- 右用・左用 (本図・写真共右用です。)
- Durable construction for extra-heavy doors.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- With lock release wire (B-1456-W)
- The left type or right type. (drawings and photo show the right type)

- 仕様 ●材質: ステンレス鋼板 (SUS304)  
●表面仕上: ヘアライン仕上
- 用途 ●防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント
- 納期 ●標準品・・・納期お問合せ下さい
- 備考 ●チタニウム製も製作します。  
⚠天蓋用には適していません。  
●摺動部には潤滑剤をご使用下さい。


- Specifications ●Material: Stainless steel plate (SUS304)  
●Finish: Hairline finish
- Specific-use ●Sea-waterproof large doors, port facilities, ships, petrochemical complexes and nuclear power plants
- ⚠ ●Not suitable for canopies.  
●Use lubricant for sliding parts.



B-1456-W-1-R

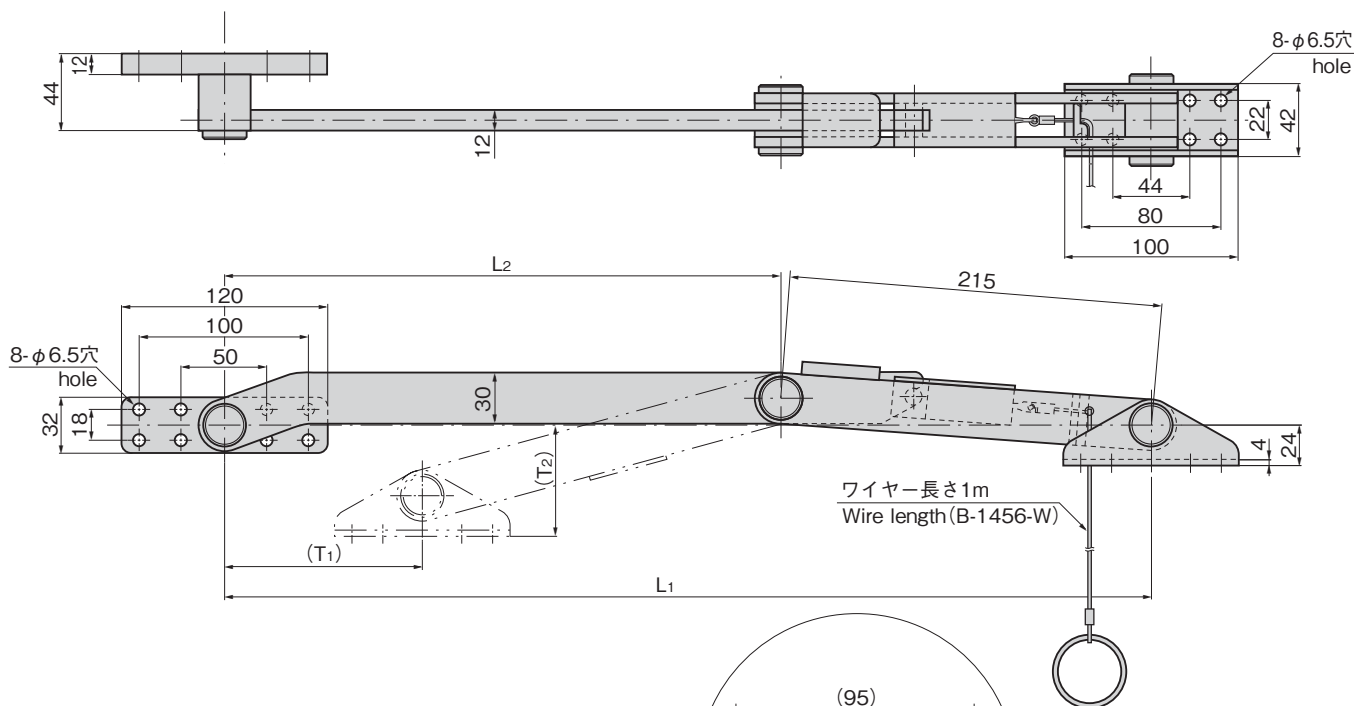

使用例  
Example of application

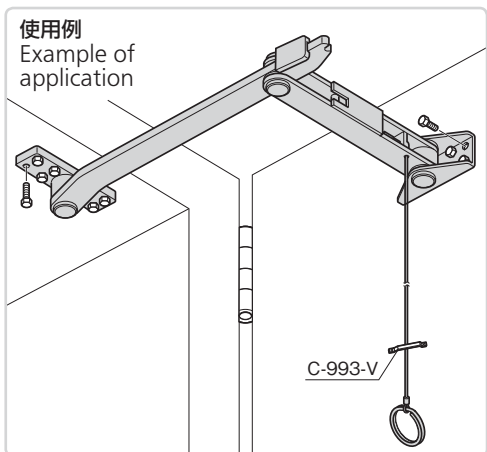

ワイヤー止めもあります。  
お問合せ下さい。  
Wire guide is available.  
C-993-V

商品番号 Product No.		RoHS	CAD	備考 Remarks	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	製品質量 (g) Mass	コード Code		単価 Price	量販価格 Bulk Price	
左用 Left type	右用 Right type	左用 Left type	右用 Right type							左用 Left type	右用 Right type		数量 Quantity	単価 Price
B-1456-1-L	B-1456-1-R	●	3D		538	324	116	65	3,000	10816	10817	¥40,000	5個～	¥38,400
B-1456-2-L	B-1456-2-R	●	3D		430	215	7.7	75	2,800	11846	11847	¥37,000	5個～	¥35,520
B-1456-W-1-L	B-1456-W-1-R	●	2D	ロック解除 ワイヤ付き	538	324	116	65	3,000	11848	11849	¥43,000	5個～	¥41,280
B-1456-W-2-L	B-1456-W-2-R	●	2D	With lock release wire	430	215	7.7	75	2,800	11850	11851	¥40,000	5個～	¥38,400

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。