

天蓋用ステー

STAYS FOR CANOPIES

PAT. PEND.



B-1040

ステンレス製

B-40

鉄製

特 徴 Feature

- 小型で取付けスペースを取りません。
- 右用・左用(本図・写真共右用です。)
- It's small-sized so installing space is minimum.
- The left type or right type (drawings show the right type).

仕 様 ● 材 質: B-1040/冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)

B-40/冷間圧延鋼板 (SPCC)

● 表面仕上: B-1040/バレル研磨

B-40/クロムめっき (MFCr)

用 途 ● 計測機器・通信機器の天蓋

納 期 ● 標準在庫品

Speci- ● Material: B-1040: Cold rolled stainless
fications steel plate (SUS304)

B-40: Cold rolled steel plate (SPCC)

● Finish: B-1040: Barrel polishing

B-40: Chrome plating (MFCr)

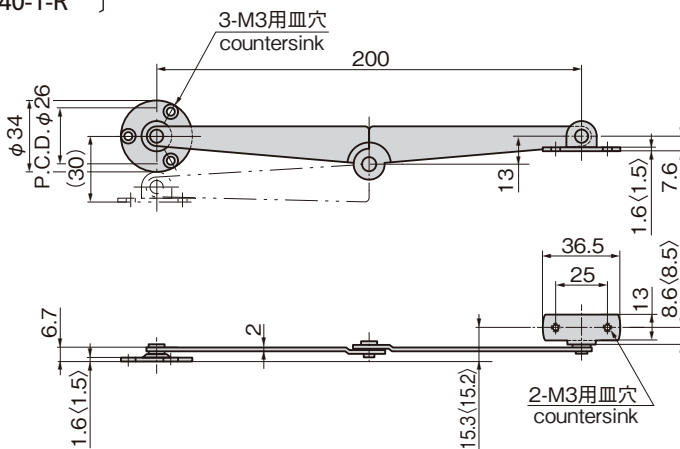
Specific- ● Canopies of Measuring and
use communication equipment



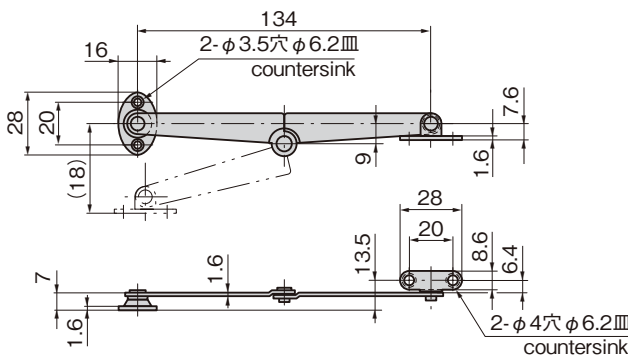
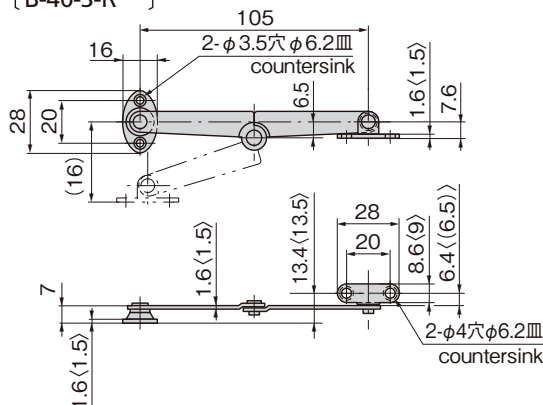
B-1040-1-R



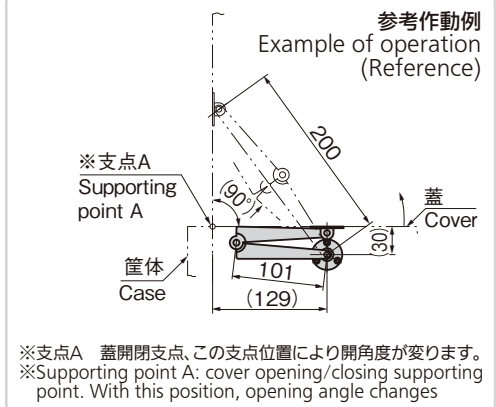
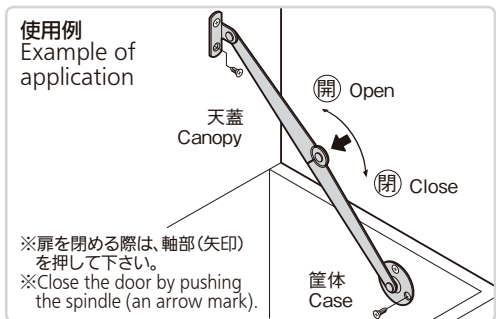
B-40-3-L

[B-1040-1-R]
B-40-1-R


[B-40-2-R]


[B-1040-3-R]
B-40-3-R

< > 内寸法はステンレス製
Dimensioning in angle brackets are for stainless steel.

使用例 Example of application



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	材 質 Material	備 考 Remarks	許容荷重N Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
B-1040-1-L	●	2D/3D	SUS	左用 Left type	145	70	11803	¥720	15個~	¥691
B-1040-1-R	●	2D/3D		右用 Right type		70	11804			
B-1040-3-L	●	2D/3D		左用 Left type		20	13010	¥600	15個~	¥576
B-1040-3-R	●	2D/3D		右用 Right type		20	13011			
B-40-1-L	●	3D	SPCC	左用 Left type		70	10120	¥290	30個~	¥279
B-40-1-R	●	2D/3D		右用 Right type		70	10121			
B-40-2-L	●	2D/3D		左用 Left type		30	10122	¥210	40個~	¥202
B-40-2-R	●	2D/3D		右用 Right type		30	10123			
B-40-3-L	●	3D		左用 Left type		20	10124	¥200	40個~	¥192
B-40-3-R	●	2D/3D		右用 Right type		20	10125			

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

拔差し
蝶番

段付
蝶番

クリーン
ヒンジ

特装車
蝶番

フリーザー
ヒンジ

特殊
蝶番

トルク
ヒンジ

STAYS

ステー

周辺機器

(B)