

天蓋用ワンタッチステー

ONE-TOUCH STAYS FOR CANOPIES


B-580-1・2・3
鉄製

特徴 Feature


- 蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
- 右用・左用(本図・写真共右用です)
- Opening the cover actuates the stopper and the cover is secured. Slightly lifting the cover releases the stopper and the cover is closed.
- The right type or left type. (Drawings and photo show the right type)

- 仕様
- 材質: 冷間圧延鋼板 (SPCC)
 - 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
 - 天蓋用
 - 許容荷重: 490N
- 用途
- 点検口・制御盤
- 納期
- 標準在庫品
- 備考
- ステンレスはB-1460 (858ページ) B-1223 (860ページ) をご使用下さい。

- Specifications
- Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
 - Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

- Used for canopies
- Allowable load: 490N

- Specific use
- Inspection entrance and control boards
- Remarks
- Use B-1460 on page 858 and B-1223 on page 860 for stainless steel-made.

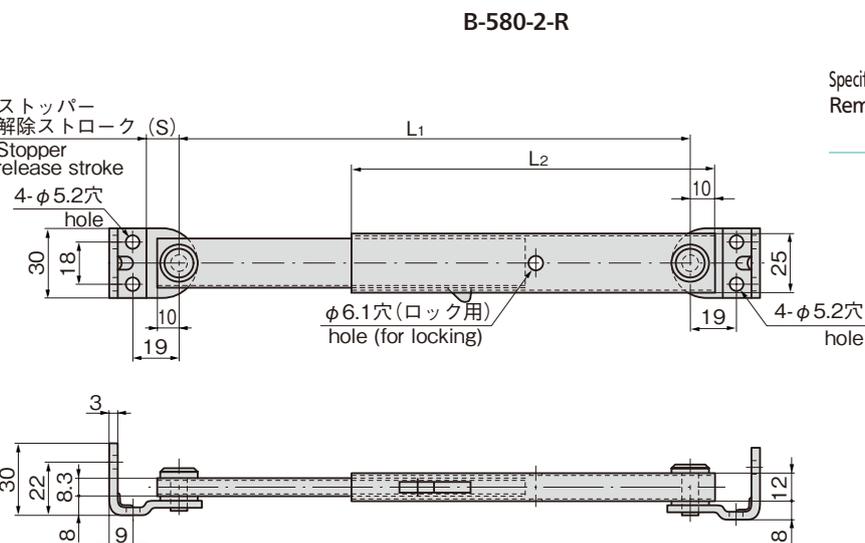
B-580-1-R

B-580-2-R

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜き差し蝶番

段付蝶番

クリーンヒンジ

特装車蝶番

フリーザーヒンジ

特殊蝶番

トルクヒンジ

ステー


周辺機器 (B)

STAYS

参考作動例


Example of operation

[B-580-1]

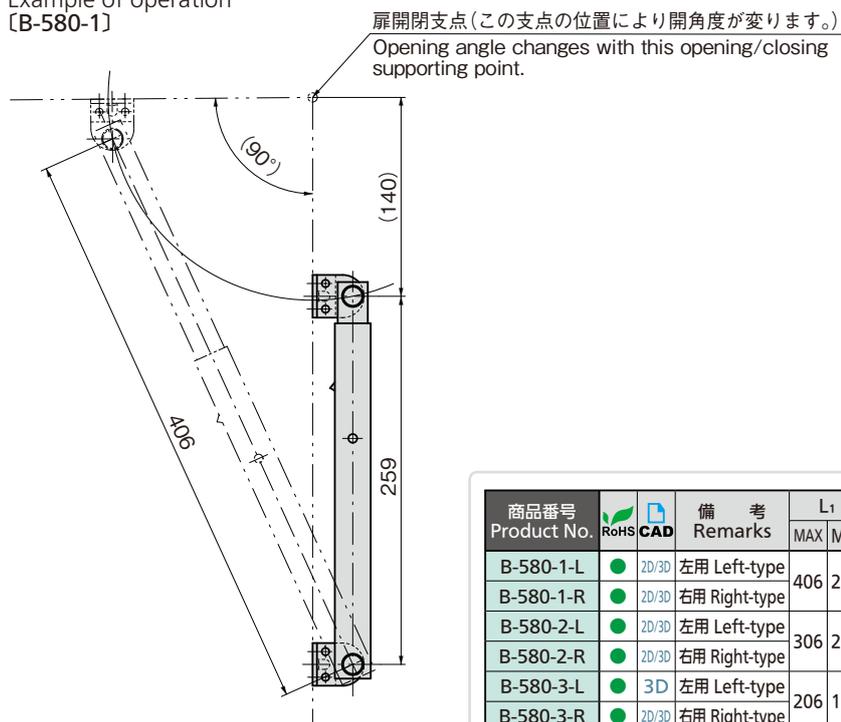

使用例

Example of application

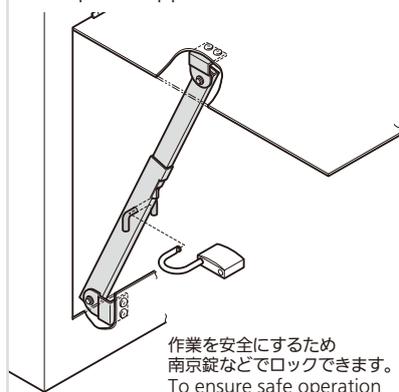

作業を安全にするため
南京錠などでロックできます。
To ensure safe operation
this can be locked with padlock etc.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備考 Remarks	L ₁		L ₂	S	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
				MAX	MIN						数量 Quantity	単価 Price
B-580-1-L	●	2D/3D	左用 Left-type	406	259	250	17	490	11258	¥1,150	10個~	¥1,104
B-580-1-R	●	2D/3D	右用 Right-type						11259			
B-580-2-L	●	2D/3D	左用 Left-type	306	209	200	17	395	11260	¥1,050	10個~	¥1,008
B-580-2-R	●	2D/3D	右用 Right-type						11261			
B-580-3-L	●	3D	左用 Left-type	206	159	150	17	300	11262	¥950	10個~	¥912
B-580-3-R	●	2D/3D	右用 Right-type						11263			

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。