

天蓋用ストップステー

STOP STAYS FOR CANOPIES



B-1060-B ステンレス製

B-60-B 鉄製

特徴 Feature

- 従来品B-1060 (B-1060-A)・B-60 (B-60-A)はストッパー改良でB-1060-B・B-60-Bに変わりました。
- ストップレバーの操作により、任意の位置で止まります。
- 左右兼用型
- ステンレス製で耐食性に優れています。(B-1060-B)
- The current B-1060 (B-1060-A) and B-60 (B-60-A) have been improved to B-1060-B and B-60-B.
- Can be stopped at your required position by operating the stop lever.
- For both left type and right type.
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (B-1060-B)

[B-1060-B]

- 仕様 ●材質: 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
- 表面仕上: 光沢バレル研磨
- 用途 ●環境機器・計測機器
- 納期 ●標準在庫品

[B-60-B]

- 仕様 ●材質: 冷間圧延鋼板(SPCC)
- 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
- 用途 ●環境機器・計測機器
- 納期 ●標準在庫品

[B-1060-B]

- Specifications ●Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Gloss barrel polishing
- Specific use ●Environment and measuring equipment

[B-60-B]

- Specifications ●Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
- Specific use ●Environment and measuring equipment

- Specific use ●Environment and measuring equipment

PAT.PEND.

従来品
Previous model




B-1060-A-3



B-1060-G



B-1060-B-2

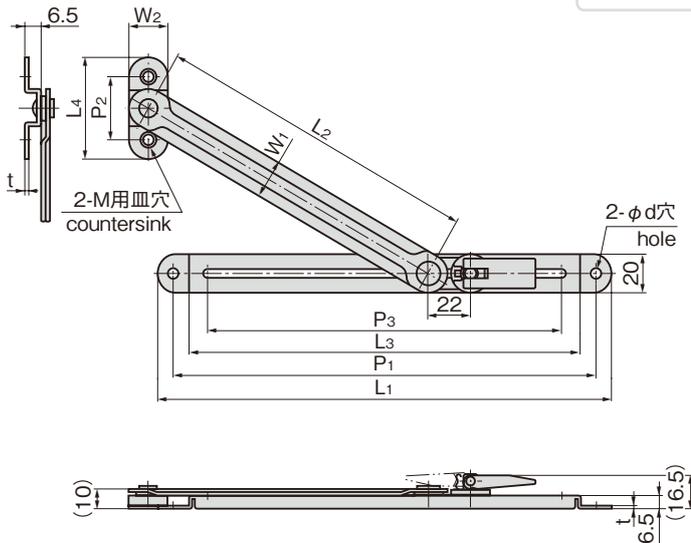

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜き差し蝶番

段付蝶番

クリーンヒンジ

特装車蝶番

フリーザーヒンジ

特殊蝶番

トルクヒンジ

ステー

周辺機器 (B)

STAYS

商品番号 Product No.		RoHS		CAD		L1	L2	L3	L4	M	W1	W2	t	P1	P2	P3	d	許容荷重 N Allowable load	製品質量 (g) Mass	コード Code		単価 Price		量販価格 Bulk Price			
SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS	SPCC								SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS			SPCC	SUS	SPCC	数量 Quantity	単価 Price	数量 Quantity	単価 Price	
B-1060-B-1	B-60-B-1	●	●	2D/3D	2D/3D	288	220	255	52	M4	20	20		272	32	235.5	5.5	98	195	11477	11449	¥2,900	¥2,400	5個~	¥2,755	5個~	¥2,280
B-1060-B-2	B-60-B-2	●	●	2D/3D	2D/3D	238	170	205	52	M4	20	20	1.5	22	32	185.5	5.5		165	11478	11450	¥2,800	¥2,350	5個~	¥2,660	5個~	¥2,233
B-1060-B-3	B-60-B-3	●	●	2D/3D	2D/3D	185	106	152	34	M3	15	15		169	22	124.5	4.5		115	11479	11451	¥2,700	¥2,250	5個~	¥2,565	5個~	¥2,138

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ストップステー

STAYS WITH STOPPERS



B-1480 ステンレス製


特徴 Feature

- 扉を開けるとアームの自重によりピンがストッパー穴に落ち込みガッチリ固定します。
- アームを持ち上げるとストッパーが解除します。
- 左右兼用型
- The pin slips in the hole of the stopper due to dead load of the stopper as soon as the door is opened so the door is secured positively.
- Lift the arm to release the stopper.
- For both left type and right type.


- 仕様 ●材質: ステンレス鋼板(SUS304)
- 表面仕上: バレル研磨
- 用途 ●キュービクル・キャビネット・シェルター
- 納期 ●標準在庫品
- 備考 ●チタニウム製も製作します。

- Specifications ●Material: Stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Barrel polishing
- Specific use ●Cubicles, cabinets and shelters

PAT.PEND.

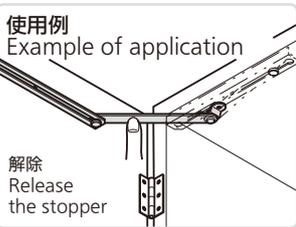

B-1480

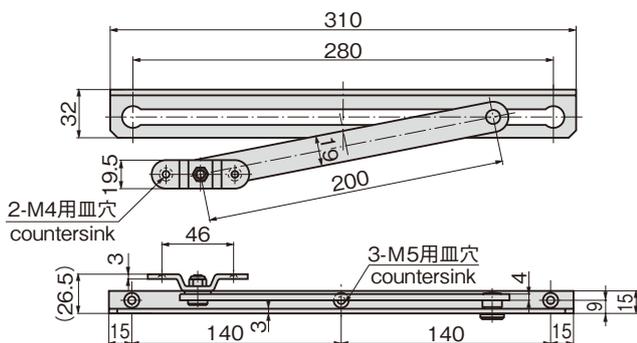

14.12

総合23★

868

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price			
						数量 Quantity	単価 Price	数量 Quantity	単価 Price
B-1480	●	2D/3D	397	12744	¥1,900	10個~		¥1,824	

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。