

埋込み式ローブフック

EMBEDDED ROPE HOOKS



B-1882
ステンレス製

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 突起がなく、積荷を傷めません。
- Corrosion resistant stainless steel is used.
- It has no projections, so that the load will not be damaged.


仕様 ● 材質: ステンレス鋼板 (SUS304)
● 表面仕上: 光沢/バレル研磨
用途 ● 特装车・平ボディ車・幌バン
納期 ● 標準在庫品

Specifications ● Material: Stainless steel plate (SUS304)
● Finish: Gloss barrel polishing
Specific use ● Specially equipped vehicles, flat body trucks and vans with a hood




B-1882-1F+B-1882-T

[B-1882-1F]

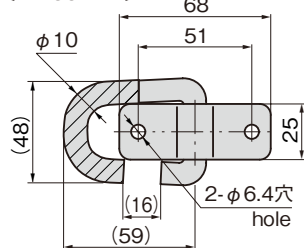


[B-1882-2F]

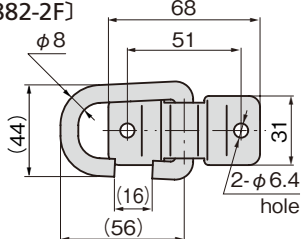


商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Quantity	Bulk Price 単価 Price
B-1882-1F	●	2D/3D	155	11654	¥900	10個~	¥864
B-1882-2F	●	2D/3D	155	11655	¥800	15個~	¥768
B-1882-T	●	2D/3D	155	13248	¥1,400	10個~	¥1,344

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。


[B-1882-T]

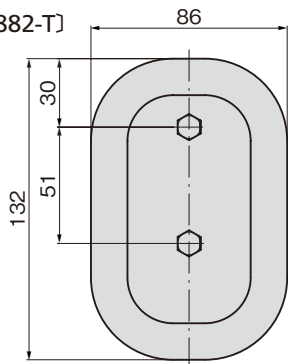

2-M6×20 六角ボルト
hexagon head bolt

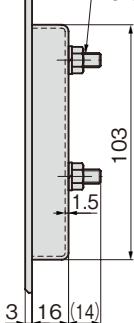

パネル穴明け寸法
Panel drilling
dimensions

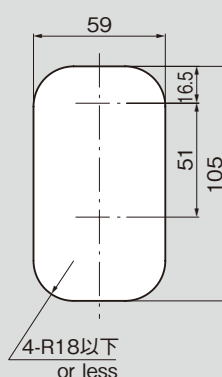

※B-1882-1FはB-1882-1のトレイがないものです。
※B-1882-1F is the same as B-1882-1 except the tray is not included.

ローブフック

ROPE HOOKS



B-1888
ステンレス製

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 全体にアールがついたソフトデザイン
- 堅牢でローブが掛けやすい形状です。
- This product is made of stainless steel, providing excellent corrosion resistance.
- Soft and radius design overall.
- The product is ridged and it is easy to tie rope.

仕様 ● 材質: ステンレス鋼物 (SUS304)
● 表面仕上: 電解研磨
用途 ● ローブ用フック
納期 ● 標準在庫品


Specifications ● Material: Cast stainless steel (SUS304)
● Finish: Electrolytic polishing
Specific use ● Hooks for tying rope





B-1888-1



B-1888-2

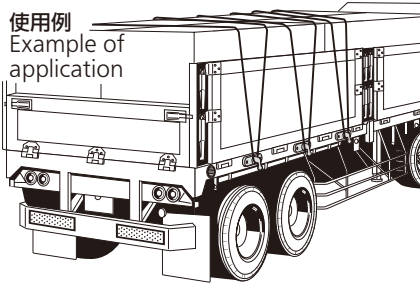

使用例
Example of application

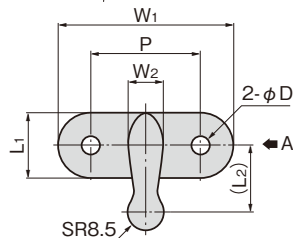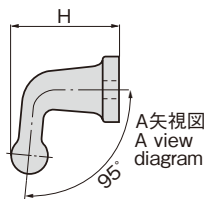

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1 (L2)	W1	W2	H	P	D	許容荷重kN Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Quantity	Bulk Price 単価 Price
B-1888-1	●	2D	30	30	80	16 (50)	50	φ8.5	8.8 (取付けねじ破損) (The installation screws will be broken.)	210	11858	¥1,050	15個~	¥1,008
B-1888-2	●	2D/3D	20	29.5	54	13 (40)	34	φ7		115	11859	¥1,000	15個~	¥960

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。