

# 鍵穴付ハッチクリップ

## HATCH CLIPS WITH KEYHOLES



**C-1297** ステンレス製  
**C-297** アルミニウム製  
**CP-297** プラスチック製

### 特徴 Feature

- 丸みのある、人に優しいソフトデザインです。
- 南京錠で施錠できます。(CP-297-A-5-2・6-2以外)
- 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
- Soft image thanks to the corners with a radius.
- Can be locked with a padlock. (Except CP-297-A-5-2/6-2)
- Safety design that the installation screws are concealed when locked.

ファスナー  
ラッチ錠・キャッチ  
錠前装置・周辺機器



FASTENERS  
ファスナー  
ラッチ錠

ドア  
キャッチ

スナッチ  
ロック

コントロール  
センター

太陽光  
関連金具

グレーチング  
ロック

工業用  
錠前

電磁波  
対策

パッキン

窓枠・カード  
ホルダー


ゴム脚・  
グロメット

周辺機器  
(C)

充電器用  
金具

フリーザー  
金具


ラッシング  
システム

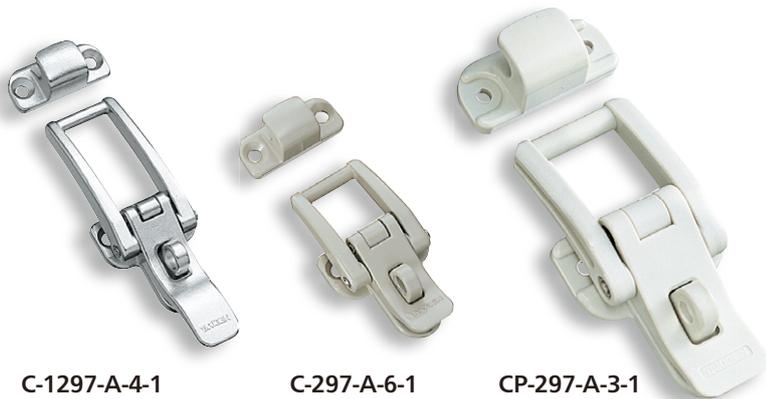

C-1297-A-4-1

C-297-A-6-1

CP-297-A-3-1

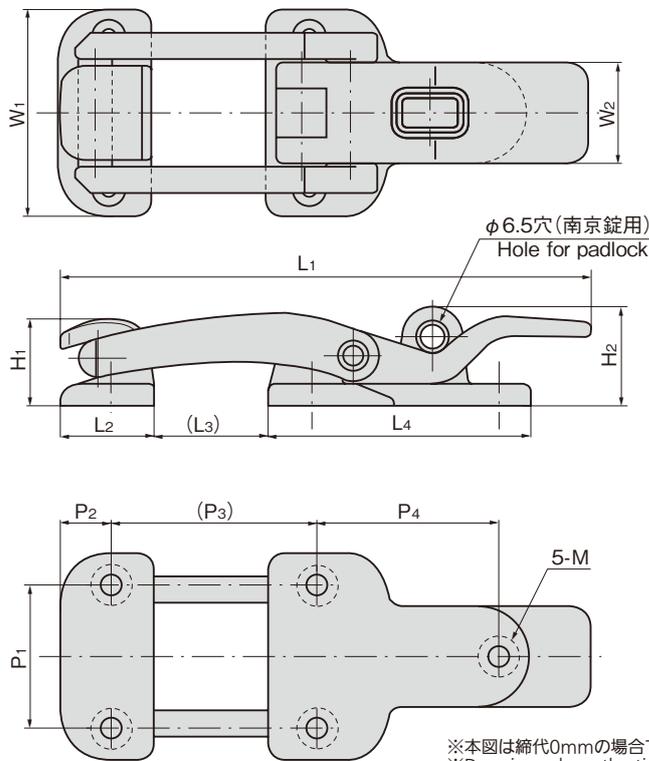

※本図は縮代0mmの場合です。  
 ※Drawings show the tightening margin of 0mm.

### [C-1297]

- 仕様 ●材 質: ステンレス鋼铸件 (SUS304)  
 ●表面仕上: 電解研磨  
 ●標準在庫品

### [C-297]

- 仕様 ●材 質: アルミニウム合金 (ADC)  
 ●表面仕上: 焼付塗装  
 ●標準色: アイボリー  
 ●標準品・・・納期お問合せ下さい

### [CP-297]

- 仕様 ●材 質: ポリアミド66 (PA66)  
 ●標準色: アイボリー  
 ●用途: 船舶・ボートのハッチ

### 納期

●標準在庫品

### 備考

●SUS316、他のカラーも製作致します。お問合せ下さい。

●南京錠C-555は1222ページをご参照下さい。

●常温でご使用下さい。



### [C-1297]

- Specifi- ●Material: Cast stainless steel (SUS304)  
 cations ●Finish: Electrolytic polishing

### [C-297]

- Specifi- ●Material: Aluminum alloy (ADC)  
 cations ●Finish: Baked  
 ●Standard color: Ivory

### [CP-297]

- Specifi- ●Material: Polyamide 66 (PA66)  
 cations ●Standard color: Ivory

### Specific use

●Hatches in ships and boats

### Remarks

●For padlock C-555, see page 1222.

●Use it at normal temperature.



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1	L2	(L3)	L4	W1	W2	P1	P2	(P3)	P4	H1	H2	M	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
C-1297-A-1-1	●	2D/3D	174	25.5	46	70.5	57	27.8	41	13.5	70	50	24.6	27.5	M6用穴 (countersink)	520	21977	¥7,400	5個~	¥7,104
C-1297-A-2-1	●	3D	144	25.5	31	70.5	57	27.8	41	13.5	55	50	24.6	27.5	M6用穴 (countersink)	480	21978	¥7,000	5個~	¥6,720
C-1297-A-3-1	●	3D	114	25.5	16	70.5	57	27.8	41	13.5	40	50	24.6	27.5	M6用穴 (countersink)	430	21979	¥6,800	5個~	¥6,528
C-1297-A-4-1	●	3D	101	16.2	26	42	37	16.5	27	8.2	41	30	14.8	18.5	M4用穴 (countersink)	120	21980	¥5,000	5個~	¥4,800
C-1297-A-5-1	●	3D	85	16.2	18	42	37	16.5	27	8.2	33	30	14.8	18.5	M4用穴 (countersink)	110	21981	¥4,800	5個~	¥4,608
C-1297-A-6-1	●	2D/3D	69	16.2	10	42	37	16.5	27	8.2	25	30	14.8	18.5	M4用穴 (countersink)	100	21982	¥4,500	5個~	¥4,320
C-297-A-2-1	●	2D/3D	144	25.5	31	70.5	57	27.8	41	13.5	55	50	24.6	27.5	M5用穴 (countersink)	160	21858	¥2,100	10個~	¥2,016
C-297-A-3-1	●	3D	114	25.5	16	70.5	57	27.8	41	13.5	40	50	24.6	27.5	M5用穴 (countersink)	95	21859	¥2,050	10個~	¥1,968
C-297-A-4-1	●	2D/3D	101	16.2	26	42	37	16.5	27	8.2	41	30	14.8	18.5	M4用穴 (countersink)	40	21860	¥1,950	10個~	¥1,872
C-297-A-5-1	●	3D	85	16.2	18	42	37	16.5	27	8.2	33	30	14.8	18.5	M4用穴 (countersink)	38	21861	¥1,850	10個~	¥1,776
C-297-A-6-1	●	3D	69	16.2	10	42	37	16.5	27	8.2	25	30	14.8	18.5	M4用穴 (countersink)	35	21862	¥1,800	10個~	¥1,728
CP-297-A-3-1	●	2D/3D	114	25.5	16	70.5	57	27.8	41	13.5	40	50	24.6	27.5	M5用穴 (hole)	65	21863	¥1,000	10個~	¥960
CP-297-A-5-2	●	3D	85	16.2	18	42	37	16.5	27	8.2	33	30	14.8		M4用穴 (hole)	20	21864	¥640	15個~	¥614
CP-297-A-6-2	●	2D/3D	69	16.2	10	42	37	16.5	27	8.2	25	30	14.8		M4用穴 (hole)	20	21865	¥600	15個~	¥576

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。