

鍵穴付サイドロックファスナー

FASTENERS WITH KEYHOLES

C-1321
ステンレス製

特 徴 Feature

- 振動でラッチが外れない安全機構付です。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- スプリングの作用で締付けができます。
- 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
- 南京錠で施錠ができます。
- With safety lock mechanism: latch does not slip off even if vibration occurs.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Thanks to spring, tightening is easy.
- Safety design that the installation screws are concealed when locking
- Can be locked with a padlock.

仕 様 ●材 質: ステンレス鋼板(SUS304)
●表面仕上: 光沢バレル研磨

用 途 ●船舶・車両

納 期 ●標準在庫品

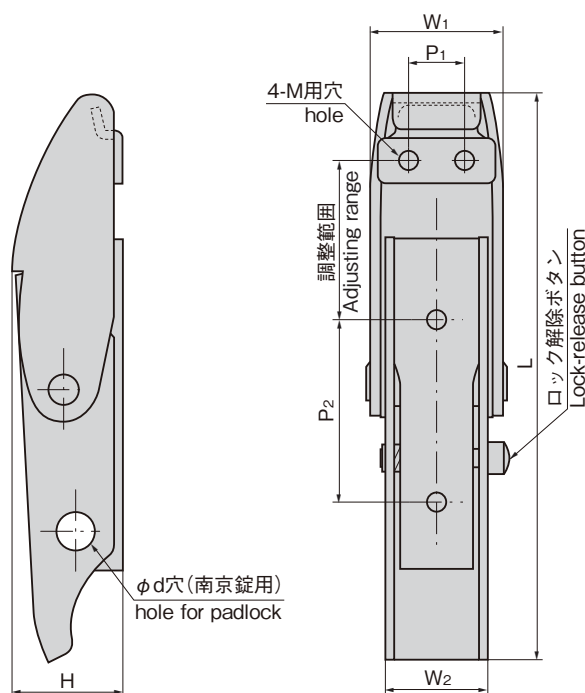
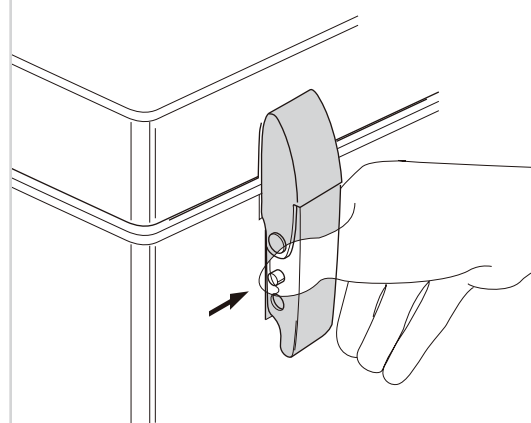
備 考 ●南京錠C-555は1222ページをご参照下さい。

Specifi- ●Material: Stainless steel plate (SUS304)
cations ●Finish: Gloss barrel polishing

Specific use ● Vehicles and machine tools

Remarks ● For padlock C-555, see page 1222.

耐振動用安全装置付

使用例
Example of application

ボタンを押して解錠する耐振安全機構
Vibration proof safety mechanism
Pushing the button unlocks fastener.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L	W ₁	W ₂	H	P ₁	P ₂	φd	M	調整範囲 Adjusting range	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price	
															数量 Quantity	単価 Price
C-1321-1	●	2D/3D	150	35	28	27	15	45	9	M5	45~55	322	21665	¥2,550	5個~	¥2,448
C-1321-2	●	2D	125	28	22	23.5	12	40	8	M4	35~42	188	21666	¥2,200	5個~	¥2,112
C-1321-3	●	2D	100	23	19	18.5	9	30	6.5	M4	30~35	95	21667	¥1,900	10個~	¥1,824

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ファスナー
ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器

C

FASTENERS
ファスナー

ラッチ錠

ドア

キャッチ

スナッチ
ロックコントロール
センター太陽光
関連金具グレーチング
ロック工業用
錠前電磁波
対策

パッキン

窓枠・カード
ホルダーゴム脚・
グロメット周辺機器
(C)充電器用
金具フリーザー
金具ラッシング
システム