

ロック付キャッチクリップ

CATCH CLIP WITH LOCK



C-1007-11・12

ステンレス製

特 徴 Feature

- ステンレスキャッチクリップC-1007のオートロックタイプです。
- C-1007と取付けに互換性があります。
- 施錠時は自動的にロックプレートでロックするため、振動等で外れにくい構造です。
- ロックプレートをスライドさせることによりロックが解錠します。
- ステンレスで耐食性に優れています。
- An auto-lock version of the stainless steel Catch Clip C-1007.
- Compatible in fitting with C-1007.
- The lock-plate auto-locking construction ensures that the catch clip is not easily detached through vibration when locked.
- The lock is released by sliding the lock plate.
- The stainless steel construction provides excellent anti-corrosive qualities.

仕 様 ●材 質：冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
●表面仕上：光沢バレル研磨

用 途 ●計測機器・振動機器・特装車

納 期 ●標準在庫品

Specifi- ●Material: Cold rolled stainless steel
cations plate (SUS304)
●Finish: Gloss barrel polishing

Specific- ●Measuring equipment, vibration
use equipment, custom-designed vehicles




PAT.PEND.






C-1007-12

C-1007-11

〔C-1007-11〕

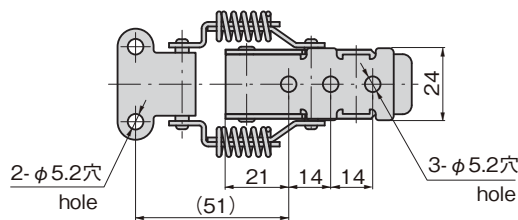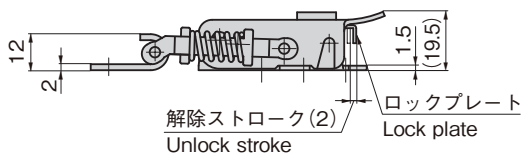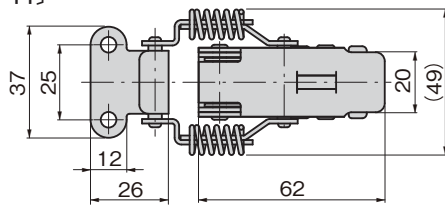

〔C-1007-12〕

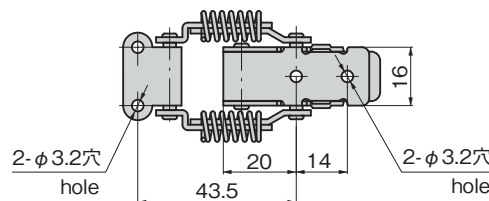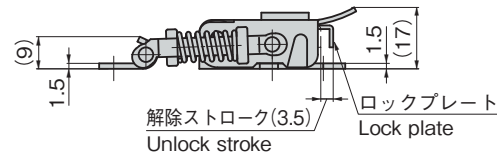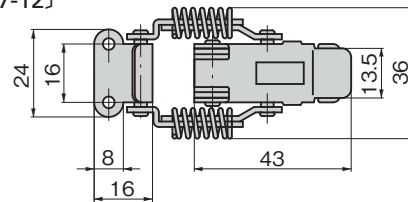


※本図は締代0mmの場合です。
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

商品番号 Product No.	 	製品質量(g) Mass	引張荷重 N Tensile load			コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price	
			締代 Tightening margin (mm)					数量 Quantity	単価 Price
			1	2	3				
C-1007-11		2D/3D	100	176	205	224	23031	¥820	15個～ ¥787
C-1007-12		2D/3D	47	68	83	103	23660	¥670	15個～ ¥643

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。
※締代は表記の範囲内で、ご使用下さい。 ※Use tightening margins within the ranges given.

使用例
Example of application

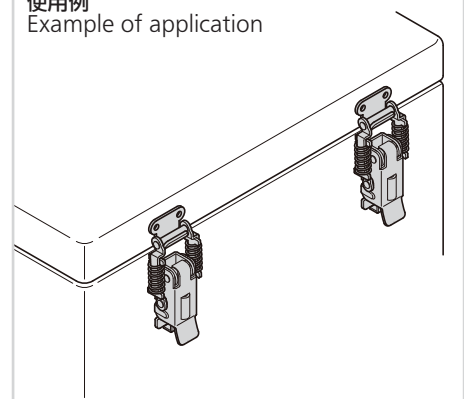

FASTENERS

ファスナー

ラッチ錠

ドア

キャッチ

スナッチ

ロック

コントロール

センター

太陽光

関連金具

グレーチング

ロック

工業用

錠前

電磁波

対策

パッキン

窓枠・カード

ホルダー

ゴム脚・

グロメット

周辺機器

(C)

充電器用

金具

フリーザー

金具

ラッシング

システム