

表付用角ラッチ

SQUARE LATCHES



C-2170 チタン製
C-1170 ステンレス製

特徴 Feature

- チタン製で耐食性に優れています。(C-2170-3)
- ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
- It's made of pure titanium so it's corrosion-resistant.(C-2170-3)
- Plate spring is built in the latch so it does not move alone.

仕様 ●材質: C-2170/純チタン2種
C-1170/冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)

 


●表面仕上: C-2170/ビーズショット処理
C-1170/光沢バレル研磨

用途 ●配分電盤・計測機器・サッシドア
納期 ●標準在庫品(チタン製品はお問合せ下さい)

Specifications ●Material: C-2170: Pure titanium grade 2
C-1170: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)

●Finish: C-2170: Beading process
C-1170: Gloss barrel polishing

Specific-use ●Power/distribution boards, measuring equipment and sashes

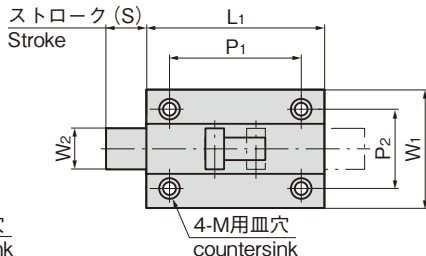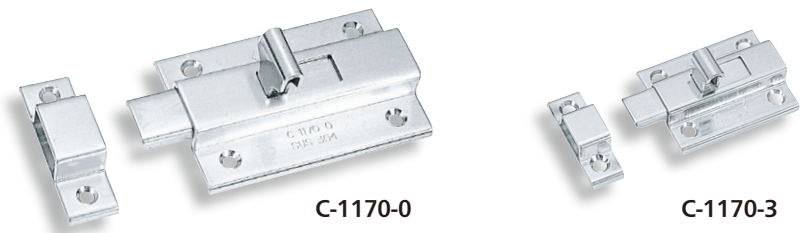

(C-1170-3は皿穴外径φ5.5です。
C-1170-4は皿穴外径φ4.8です。)
For C-1170-3 outside diameter dimension of countersink is φ5.5mm.
For C-1170-4 outside diameter dimension of countersink is φ4.8mm.

※C-1170-0・1は皿頭径6mmのM4サッシねじをご使用下さい。Use the M4 6mm-diameter countersunk sash screw with C-1170-0・1.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	材質 Material	L1	L2	W1	W2	W3	H1	H2	H3	t1	t2	P1	P2	P3	M	(S)	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
C-2170-3	●		Ti	38	10.5	30	10	31	18	9	9	0.8	3	28	20	21	M3	10	15	23108	価格はお問合せ下さい		
C-1170-0	●	2D/3D	SUS	75	16	50	17	50	29	13	14	1.5	5	55	34	36	M4サッシ sash	16	128	20863	¥710	15個~	¥682
C-1170-1	●	2D/3D		65	15	45	15	45	28	12.5	13.5	1.5	5	47	31	32	M4サッシ sash	15	100	20864	¥600	15個~	¥576
C-1170-2	●	2D/3D		50	12	38	13	39	27	12	12	1.2	4	34	25	29	M3	12.5	58	20865	¥490	20個~	¥470
C-1170-3	●	2D/3D		38	10.5	30	10	31	18	8.7	9	0.8	3	28	20	20.5	M3	10	26	20866	¥430	20個~	¥409
C-1170-4	●	2D/3D		32	10	25	9	25	17	8.5	9	0.8	3	23	18	18	M2.5	10	19	20867	¥400	25個~	¥384
C-1170-5	●	2D/3D		25	10	22	8	23	14	7	8.5	0.6	3	16	16	16	M2	10	11	20868	¥380	25個~	¥365

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

角ラッチ

SQUARE LATCHES



C-1171 ステンレス製

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Plate spring is built in the latch so latch does not move alone.

仕様 ●材質: 冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)



●表面仕上: 光沢バレル研磨

用途 ●配分電盤・計測機器・サッシドア
納期 ●標準在庫品

Specifications ●Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)

●Finish: Gloss barrel polishing

Specific-use ●Power / distribution boards, measuring equipment and sashes

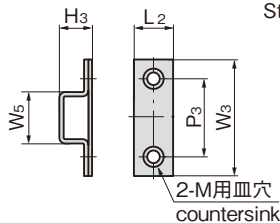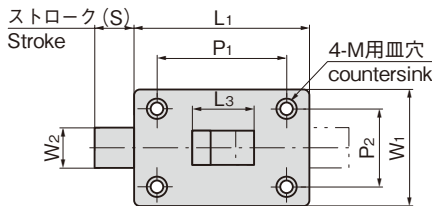

※C-1171-0・1は皿頭径8mmのM5サッシねじをご使用下さい。
Use the M5 8mm-diameter countersunk sash screw with C-1171-0・1.
※C-1171-3は皿頭径6mmのM4サッシねじをご使用下さい。
Use the M4 6mm-diameter countersunk sash screw with C-1171-3.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1	L2	L3	W1	W2	W3	W4	W5	W6	H1	H2	H3	t	P1	P2	P3	M	(S)	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
C-1171-0	●	2D/3D	75	16	25	50	17	50	13.5	22.5	20.5	13	16	14	5	55	34	36	M5サッシ sash	16.5	148	20869	¥930	10個~	¥893
C-1171-1	●	2D/3D	65	15	23	45	15	45	12	20.5	18.5	12.5	15.5	13.5	5	47	31	32	M5サッシ sash	15.5	120	20870	¥850	15個~	¥816
C-1171-2	●	2D/3D	50	12	19.5	38	13	39	10	17.5	16	12	15	12.5	4	34	25	29	M3	12.5	65	20871	¥650	15個~	¥624
C-1171-3	●	2D/3D	38	10.5	16.4	30	10	31	8	13	12	9	9.5	9	3	28	20	21	M4サッシ sash	10	26	20872	¥440	20個~	¥418
C-1171-4	●	2D/3D	32	10	15.4	25	9	25	7	12	11	9	8.5	9	3	23	18	17.5	M2.5サッシ sash	10	19	20873	¥310	30個~	¥298
C-1171-5	●	2D/3D	25	10	15	22	8	23	6.5	10.5	9.5	7	7	8.7	3.5	16	16	16	M2	10	11	20874	¥270	30個~	¥259

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ファスナー
ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器

LATCHES
ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

太陽光
関連金具

グレーチング
ロック

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・カード
ホルダー

ゴム脚・
グロメット

周辺機器
(C)

充電器用
金具

フリーザー
金具

ラッシング
システム