



ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

太陽光
関連金具

グレーチング
ロック

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・カード
ホルダー

ゴム脚・
グロメット

周辺機器
(C)

充電器用
金具

フリーザー
金具

ラッシング
システム

C-1547・C-1547-RC・C-1549-HP 南京錠

ステンレス南京錠

STAINLESS STEEL PADLOCK

PAT.PEND.



C-1547
ステンレス製



C-1547-65




C-1547-50



鍵違い
Key differences

特徴 Feature

- 錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80タイプを装備
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 解錠状態では鍵は固定され鍵を抜くことはできません(施錠忘れ防止)
- Lock comes with easy-to-operate, high-security reversible key TAK80 type.
- Corrosion-resistant, stainless steel construction.
- Key cannot be removed when lock is open, thus preventing failure to lock.

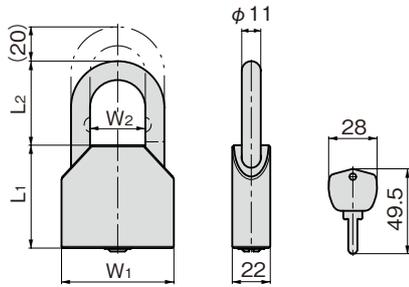

| 商品番号 Product No. | RoHS | CAD | L1 | L2 | W1 | W2 | 製品質量(g) Mass | コード Code | 単価 Price | 量販価格 数量 Quantity 単価 Price | Bulk Price |
|---------------------------------------|------|-----|----|----|----|----|-----------------|-------------|-------------|------------------------------|------------|
| C-1547-50-TAK80鍵違い key differences | ● | 2D | 55 | 42 | 50 | 23 | 426 | 23887 | ¥8,500 | 5個~ | ¥8,075 |
| C-1547-65-TAK80鍵違い key differences | ● | 2D | 60 | 49 | 65 | 32 | 585 | 23888 | ¥9,500 | 5個~ | ¥9,025 |

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

- 仕様
- 材質: 本体/ステンレス鋼铸件(SUS304)
吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)
錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)
 - 表面仕上: 本体/ヘアライン仕上
吊金/バレル研磨
錠前部/クロムめっき(MBCr)
 - 付属品: キー2本
最大鍵違い数: 11万8000通り
- 用途
- 大型フェンス・点検口
- 納期
- 標準在庫品
- 備考
- 止め番・指定同番・指定番号・マスターシステムも製作します。
 - TAK60・TAK70・0200・R200などに組換え致します。お問合せ下さい。
 - 設置後のキーNo.の変更に対応可能な、ローター交換対応仕様もあります。
 - 施錠方法は吊金を押込みながら、鍵を回して下さい。
 - キーロックタイプ(吊金を奥まで押込み、キーで施錠して下さい。)

- Specifications
- Material: Main unit/ Cast stainless steel (SUS304)
Shackle/ Stainless steel rod (SUS304)
Lock front/ Machined brass rod (C3604BD)
 - Finish: Main unit/ Hairline buffing
Shackle/ Barrel polishing
Lock front/ Chrome plating (MBCr)
 - Accessories: Two keys
Maximum number of key differences: 118,000
- Specific use
- Large fences, Inspection access points
- Remarks
- Key stop numbers/ Designated same numbers/ Designated numbers/ Master system available.
 - May be combined with TAK60, TAK70, 0200, R200.
 - Interchangeable cylinder specification also available to allow change of key No. after installing locks.
 - To engage the lock press in the shackle and turn the key.


C-1547用ゴムキャップ

RUBBER CAPS FOR (C-1547)



C-1547-65-RC

C-1547-50-RC

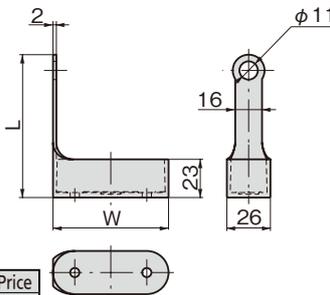

| 商品番号 Product No. | RoHS | CAD | L | W | コード Code | 単価 Price | 量販価格 数量 Quantity 単価 Price | Bulk Price |
|---------------------|------|-----|----|----|-------------|-------------|------------------------------|------------|
| C-1547-50-RC | ● | 2D | 78 | 54 | 24328 | ¥450 | 20個~ | ¥432 |
| C-1547-65-RC | ● | 2D | 85 | 69 | 24329 | ¥480 | 20個~ | ¥461 |

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。



C-1547-RC
ゴム製

特徴 Feature

- 鍵穴にごみやほこりなどの異物が侵入するのを防ぎます。
- 南京錠による筐体への傷防止
- Shut out dirt and dust etc. entering the key hole.
- Prevents damage to casing caused by padlock.

- 仕様
- 材質: エチレンプロピレンゴム(EPDM)
- 用途
- C-1547用ゴムキャップ
- 納期
- 標準在庫品

- Specifications
- Material: Ethylene propylene rubber (EPDM)
- Specific use
- Rubber caps for C-1547

ステンレス掛金

STAINLESS LATCH


PAT.PEND.




C-1549-HP
ステンレス製



C-1549-HP-2

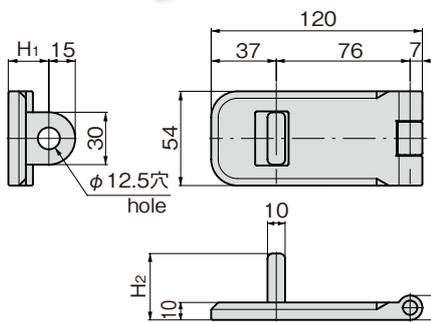

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions

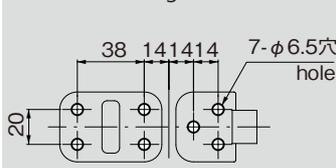

- ### 特徴 Feature
- ステンレス製で耐食性に優れています。
 - C-1549-HP-1・C-1549-HP-2-A/B・C-1549-HP-2-A/Bと合わせてお使いいただくと最適です。
 - Corrosion-resistant, stainless steel construction.
 - Perfect for use with C-1549-HP-1-A/B・C-1549-HP-2-A/B

- 仕様
- 材質: ステンレス鋼铸件(SUS304)
 - 表面仕上: 電解研磨
- 用途
- 門扉・重要設備
- 納期
- 標準在庫品

- Specifications
- Material: Cast stainless steel (SUS304)
 - Finish: Electrolytic machining
- Specific use
- Gate doors, important facilities

| 商品番号 Product No. | RoHS | CAD | H1 | H2 | 製品質量(g) Mass | コード Code | 単価 Price | 量販価格 数量 Quantity 単価 Price | Bulk Price |
|---------------------|------|-----|------|------|-----------------|-------------|-------------|------------------------------|------------|
| C-1549-HP-1 | ● | 2D | 23 | 38 | 413 | 23868 | ¥5,400 | 5個~ | ¥5,184 |
| C-1549-HP-2 | ● | 2D | 16.3 | 31.3 | 400 | 23869 | ¥5,400 | 5個~ | ¥5,184 |

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。