

# ステンレスダイヤル南京錠

## STAINLESS STEEL DIAL PADLOCK



**C-1556**  
ステンレス製

**C-1556-RC**  
ゴム製

### 特徴 Feature

任意の暗証番号で解錠

PAT.PEND.

使用例  
Example of application



- 4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合わせることで解錠できます。
- 任意の暗証番号に設定できます。
- 暗証番号の設定数は10,000通りです。
- 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変わることはありません。
- 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。

- Can be unlocked by matching the 4 dial numbers to the preset PIN.
- Any PIN can be set.
- 10,000 PIN combinations available.
- Special change key (C-1556-K) for PIN changes prevents accidental PIN change during normal usage.
- Special rubber cap also available. Prevents foreign matter from entering dial.

- 仕様 [C-1556-60・C-1556-60-L 南京錠本体]
- 材質: 本体/ステンレス鋼鑄物(SUS304)  
吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)  
内部シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)
  - 表面仕上: 本体/ヘアライン仕上げ  
吊金/バレル研磨
- [C-1556-K チェンジキー]
- 材質: 快削黄銅棒(C3604BD)
  - 表面仕上: ニッケルめっき(MBNi)
- [C-1556-RC ゴムキャップ]
- 材質: エチレンプロピレンゴム(EPDM)

- 用途
- フェンス、門扉、点検口
- 納期
- 標準在庫品
- 備考
- 出荷時は「0000」に設定されています。
  - 抜止めリングも製作致します。チェインワイヤーの抜止めとしてご使用下さい。

- Specifications [C-1556-60/C-1556-60-L Padlock]
- Material: Body: Cast stainless steel (SUS304)  
Shackle: Stainless steel bar (SUS304)  
Inner shaft: Stainless steel bar (SUS303)
  - Finish: Body: Hairline finish  
Shackle: Barrel polishing
- [C-1556-K Change Key]
- Material: Free cutting brass bar (C3604BD)
  - Finish: Nickel plating (MBNi)
- [C-1556-RC Rubber Cap]
- Material: Ethylene propylene rubber (EPDM)

- Specific use
- Fences, gates, inspection doors
- Remarks
- Combination set to "0000" when shipped.
  - Retainer ring can also be made. Use to secure chain wire.

ファスナー

ラッチ錠

ドア  
キャッチ

スナッチ  
ロック

コントロール  
センター

太陽光  
関連金具

グレーチング  
ロック

工業用  
錠前

電磁波  
対策

パッキン

窓枠・カード  
ホルダー

ゴム脚・  
グロメット

周辺機器  
(C)

充電器用  
金具

フリーザー  
金具

ラッシング  
システム

 
 

INDUSTRIAL LOCKS




C-1556-60



チェンジキー C-1556-K(別売)  
Change key (Sold separately)

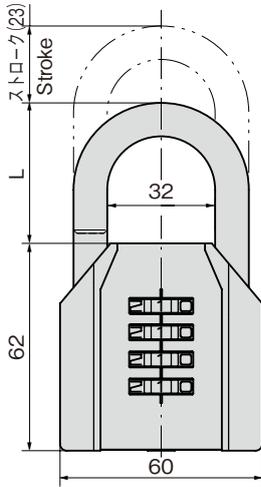

 チェンジキー (別売)  
Change key (Sold separately)



チェンジキー穴用  
Hole for change key

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	L	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
C-1556-60	●	2D	491	42	24237	¥11,500	5個~	¥11,100
C-1556-60-L	●	2D	525	70	24377	¥15,000	5個~	¥14,250
C-1556-60-RC	●	2D	12		24327	¥300	30個~	¥288
C-1556-K	●	2D	13		24275	¥750		

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

# 南京錠

## PADLOCKS



**C-574**  
亜鉛合金製

### 特徴 Feature

キーNo.0200で施開錠

- ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。
- ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
- Can be locked/unlocked with same Key No.: 0200 as for handles, etc.
- One-touch locking type. Press shackle all the way in to lock.

- 仕様
- 材質: 本体/亜鉛合金(ZDC)  
吊金/銅合金(C3602BD)
  - 表面仕上: 本体/クロムめっき(MZCr)  
吊金/ニッケルめっき(MBNi)
  - 付属品: キー2本
- 納期
- 標準品・・・納期お問合せ下さい。



- Specifications
- Material: Main body: Zinc alloy (ZDC)  
Shackle: Copper alloy (C3602BD)
  - Finish: Main body: Chrome plating (MZCr)  
Shackle: Nickel plating (MBNi)
  - Accessories: Two keys



C-574-40



 キーNo.0200  
Key

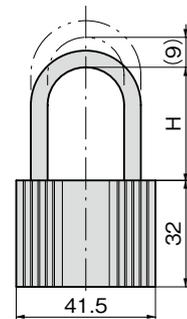

No.0200

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	H	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
C-574-40	●	2D	34	125	24547	¥1,600	30個~	¥1,536
C-574-40L	●	2D	54	132	24546	¥1,800	30個~	¥1,728

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。