

# スイッチ付ストライカー

## STRIKERS WITH SWITCHES



**LE-874**  
プラスチック製

### 特徴 Feature

- 施錠時の電気信号が得られます。
- 化粧室等の室内灯スイッチに最適です。
- When locked the electric signal can be gained.
- Suitable for the lamp switch of the rest room.

仕様 ● 材質：プレート/ステンレス鋼板(SUS304)  
ケース/AAS樹脂

用途 ● バス・航空機等の化粧室  
納期 ● 標準品・・・納期お問合せ下さい  
備考 ● ラバトリーロック(C-874)と組合せてご使用下さい。

スイッチ部  
特性 ● 定格・・・AC250V2A(抵抗負荷)  
● 接点構成・・・1c(COM…黒 NC…赤 NO…白)  
● 保護構造・・・IP67(防浸形)  
● 電氣的寿命・・・5万回以上(定格負荷)  
● 使用周囲温度・・・-40～+85°C  
● 使用周囲湿度・・・95%RH以下

Specifications ● Material: Plate: Stainless steel (SUS304)  
Case: AAS resin

Specific use ● The rest room of buses and airplanes.

Remarks ● Use in combination with the lavatory lock (C-874) is recommended.

Switch characteristic ● Rating: AC250V 2A (resistance load)  
● Contact configuration: 1c (COM: Black, NC: Red, NO: White)

● Protective structure: IP67 (The damp proof type)

● Electric life: 50,000 times or more (rated load)

● Operating temperature range: -40°C to +85°C

● Operating humidity range: 95% RH or less



LE-874



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
LE-874	2D		90	50140	¥1,600	数量 Quantity 単価 Price
						10個～ ¥1,536

● : RoHS指令対応品


▲ : RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

[LE-874]

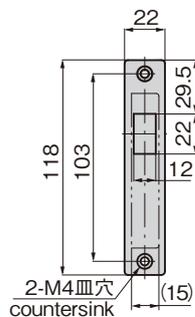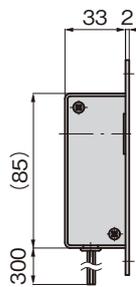

パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions

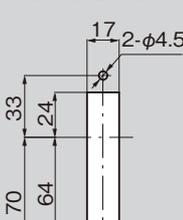


[C-874]



C-874(室内側)  
(indoor side)




(室外側)  
(outdoor side)  
詳細は1050ページを参照。  
See page 1050.

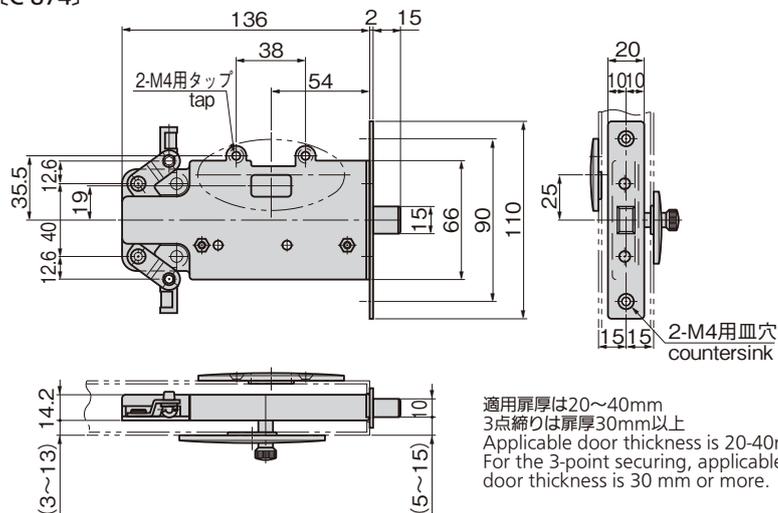

適用扉厚は20~40mm  
3点締りは扉厚30mm以上  
Applicable door thickness is 20-40mm.  
For the 3-point securing, applicable door thickness is 30 mm or more.

パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions

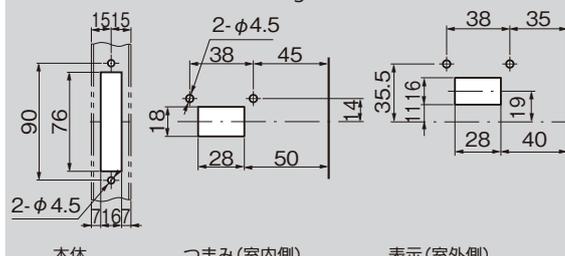

本体  
Main unit

つまみ(室内側)  
Knob (indoor side)

表示(室外側)  
Indication (outdoor side)