

# リニアアクチュエーター

## LINEAR ACTUATE



LE-20

### 特徴 Feature

PAT.PEND.


- 本体に制御回路を組み込んだ一体型です。
- 取り付け方向を問いません。
- 推進力、引込み力は一定です。
- 施錠解錠信号を出力できます。
- 遠隔操作で施錠解錠ができます。

- Integrated system type with the control circuit.
- Any installing direction can be used.
- The constant thrust and retraction force can be used.
- The locking/ unlocking signal can be output.
- These can be locked/ unlocked from a remote control.



LE-20

### 接続回路 Connection circuit

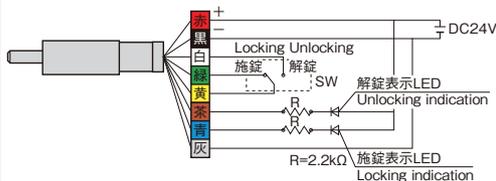

スイッチの接点定格は、DC24・10mA以上のものを使用して下さい。  
The contact rating of the used switch must be DC24・10mA or more.


- 仕様
- 製品質量：771g
  - 定格電圧：DC24V
  - ストローク：40mm
  - 推力：49N
  - 無負荷時動作時間：0.9sec以下
  - 無負荷時動作電流：0.5A以下
  - 待機時消費電流：0.2A以下
  - 最大消費電流：1.5A以下
  - 使用周囲温度：-20～+50℃（結露・氷結しないこと）
  - 施錠出力信号定格：DC30V/10mA（フォトカプラ出力）
- 用途
- 中大型扉
- 納期
- 標準在庫品
- 備考
- 特注でストローク20mm、30mmも製作します。
- 解錠：茶-灰 施錠：青-灰

- 用途
- 中大型扉
- 納期
- 標準在庫品
- 備考
- 特注でストローク20mm、30mmも製作します。

- Specifications
- Mass: 771g
  - Rated voltage: DC24V
  - Stroke: 40mm
  - Thrust: 49N
  - Operating time without load: 0.9 sec or less
  - Current without load: 0.5A or less
  - Consumption current when pausing: 0.2A or less
  - Maximum consumption current: 1.5A or less
  - Operating temperature range: -20℃ to +50℃ (non-condensing, non-deewing)
  - Release output signal rating: DC 30V/10mA (Photocoupler output)
- Unlocking: BROWN-GRAY  
Locking: BLUE-GRAY
- Specific use
- Medium to large-sized doors

商品番号 Product No.	RoHS CAD	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
LE-20	2D/3D	50226	¥37,000	4個～	¥35,150

- : RoHS指令対応品
- ▲ : RoHS指令に対応可能です。
- ※大量のご注文は更にお安くなります。

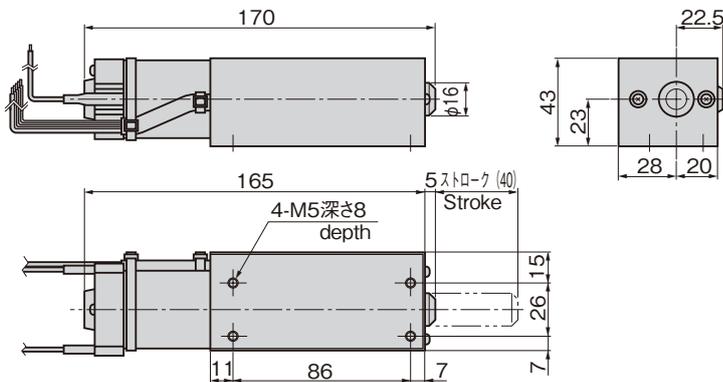

# 直流安定化電源

## DC STABILIZED POWER SUPPLY UNIT



LE-520N

### 特徴 Feature

- DC24V出力が得られます。
- DC24V output power is available.

- 仕様
- 入力電圧範囲：AC100V～AC240V
  - 最大出力電力：31.2W
  - 出力定格電圧：DC24V
  - 出力定格電流：1.3A
  - 使用周囲温度：-10～+71℃
  - 使用周囲湿度：20～90%（結露しないこと）


- 用途
- 各種ソレノイドロックの電源
- 納期
- 標準品・・・納期お問合せ下さい

- Specifications
- Input voltage range: AC100V～AC240V
  - Maximum output power: 31.2W
  - Rated output voltage: DC24V
  - Rated output current: 1.3A
  - Operating temperature range: -10℃ to +71℃
  - Operating humidity range: 20% to 90% (with no condensation)
- Specific use
- Power supply for various types of solenoid lock




LE-520N

出力電圧可変ボリューム  
Variable output voltage volume

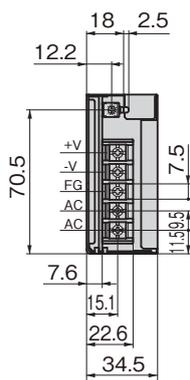

出力電圧確認LED  
Output voltage confirmation LED

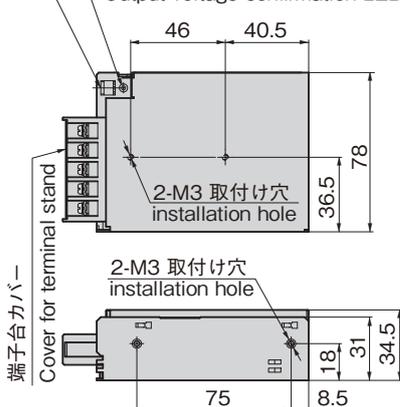

商品番号 Product No.	RoHS CAD	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
LE-520N	●	50339	¥5,600	5個～	¥5,380

- : RoHS指令対応品
- ▲ : RoHS指令に対応可能です。
- ※大量のご注文は更にお安くなります。