

SR型 ラッチロック

SR TYPE LATCH LOCKS




L-1001
ステンレス製

特徴 Feature

- 電気を使わず、鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。
- 耐震構造
- 左右兼用型
- This is a safety device to prevent unauthorized operation of the equipment by the key without electricity.
- Vibration-resistant structure.
- For both left type and right type.

- 仕様 ● 材質：ステンレス鋼棒(SUS304)
● 鍵は90°回転で施錠時のみ抜きできます。
- 用途 ● 電気集塵装置・高圧受配電設備・工作機械その他各種プラント
- 納期 ● 特注品・・・納期お問合せ下さい
- 備考 ● ラッチの長さは標準品以外にも製作致します。
● 防塵キャップはL-1000-C(1380ページ)をご使用下さい。
● 鍵(L-1000-K)は別売です。

- Specifications ● Material: Stainless steel bar (SUS304)
● Key can be inserted/removed by turning 90° only when locking.
- Specific-use ● Electric dust collectors, high-voltage distribution facilities, machine tools and other plants
- Remarks ● Latch length other than standard is available.
● Use L-1000-C for dustproof cap. (page 1380)
● Key (L-1000-K) is optional.

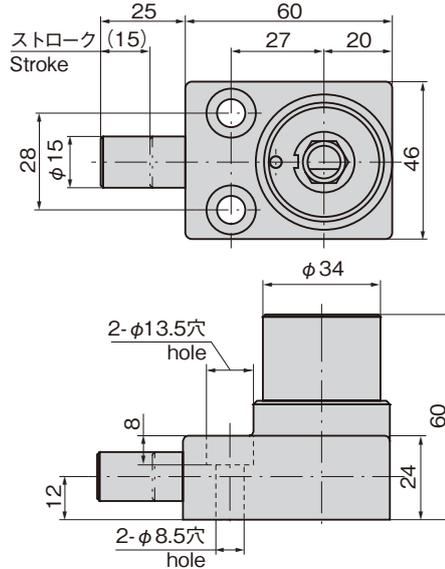


L-1001

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
L-1001	●		685	50160	¥51,000	4個～ ¥48,450

●: RoHS指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。
▲: RoHS指令に対応可能です。

使用例 Example of application

鍵を押し、解錠するとスイッチを動かすことができますが、その間鍵を抜くことができません。
Insert key for locking. Switch can move but during the time key cannot be removed.

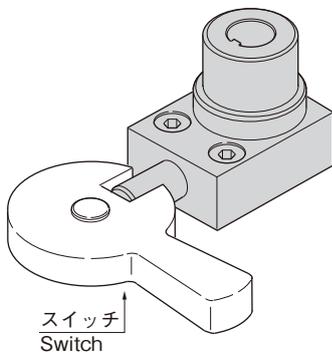


スイッチ
Switch



鍵は、トータルシステムに対して必要数量を製作致します。
Your required quantity of keys for a total system is available.

作動図 Operation drawing

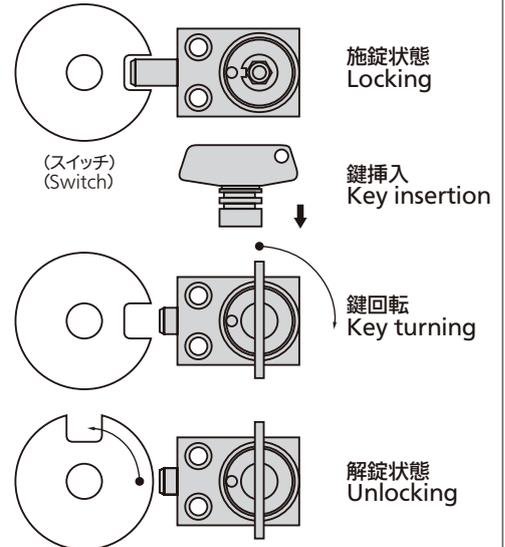

防塵キャップ

DUST PROTECTIVE CAPS



L-1000-C
ステンレス製

特徴 Feature


- 防塵型(Oリング使用)
- Dustproof type. (using O-ring)

- 仕様 ● 製品質量：60g
● 材質：ステンレス鋼棒(SUS304)
- 用途 ● L-1001～L-1004用キャップ
- 納期 ● 特注品・・・納期お問合せ下さい

- Specifications ● Mass: 60g
● Material: Stainless steel bar (SUS304)
- Specific use ● Used for L-1001 to L-1004



L-1000-C

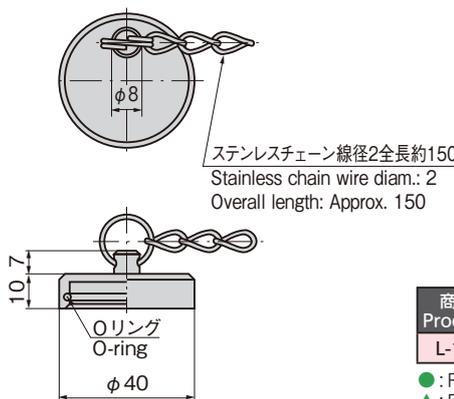

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
L-1000-C	●	2D	50162	¥4,800	5個～ ¥4,560

●: RoHS指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。
▲: RoHS指令に対応可能です。